


DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, Component Level getestet

DK-1644-A-020CL
EAN 4016032464655

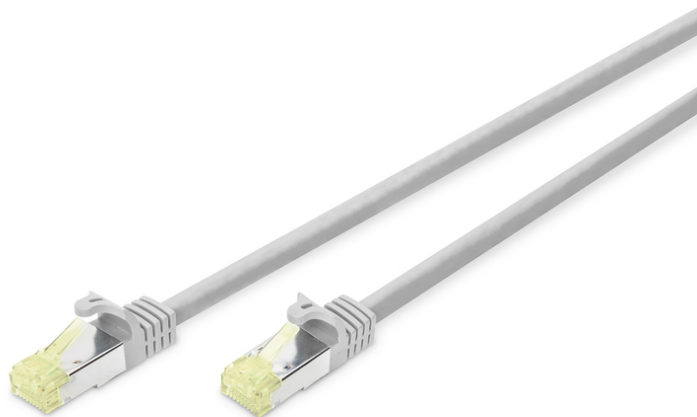

CAT 6A S/FTP Patchkabel, Cu, LSZH, Component Level AWG 26/7, Länge 2m, Farbe Grau

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Darüber hinaus werden die Kabel Component Level getestet, d. h. die Bestandteile der Kabel werden zusätzlich einzelnen Tests unterzogen. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache

Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - Component Level getestet

- 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Längenbezeichnung auf den Hauben
- Leiter: Cu
- Slim Version: nein
- Länge: 2 m
- Kategorie: CAT 6A
- Farbe: grau
- Belegung: 1:1
- Mantel: LSOH
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	9,13	46,00	33,00	28,00	42.504,00
Innen-VPE	10	0,91	16,00	30,00	36,00	17.280,00
Einzel-VPE	1	0,09	1,60	14,00	25,00	560,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	1,60	14,00	25,00	560,00

Weitere Anwendungsbilder:

