


# DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-030-E  
EAN 4016032286684

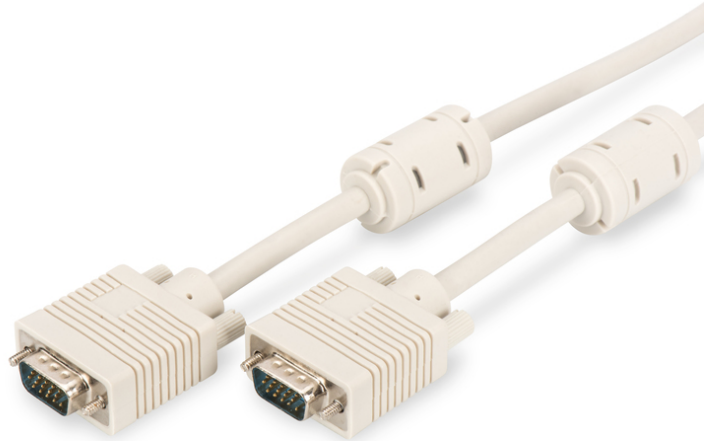

**VGA Monitor Anschlusskabel, HD15 St/St, 3.0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, be**

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

**Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.**

- Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
- 3 x Koax für RGB und 7 x AWG28 Signaladern
- 2 x Ferrit Filter
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige

- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Display Data Channel: DDC2
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	30	10,50	39,00	31,00	24,00	29.016,00
Innen-VPE	10	3,50	15,00	31,00	31,00	14.415,00
Einzel-VPE	1	0,35	23,00	18,00	4,50	1.863,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,34	23,00	18,00	4,50	1.863,00