

DESIGNED IN  
GERMANY

sharkoon



**T25**  
ATX PC CASE



## M25-W

Erhältlich in Weiß und Schwarz

- Acryl-Seitenteil
- 2x USB 3.0
- Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)
- Gehäuserückseite: 1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
- Gehäuseoberseite: 3x 120-mm- oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)



## M25-V

- Metall-Seitenteil
- 2x USB 3.0
- Gehäusefront: 2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)
- Gehäuserückseite: 1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)
- Gehäuseoberseite: 3x 120-mm- oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)

# Virtueller 7.1-Klang



Die Gehäusevariante M25-W bietet als besonderes Feature eine integrierte Soundkarte, die bequem über USB auf dem Mainboard angeschlossen werden kann.

## 7.1 Audio-Software




7.1 Audio-Software




Equalizer-Funktion

Die Audio-Software steht unter [www.sharkoon.com](http://www.sharkoon.com) zum kostenlosen Download zur Verfügung und erlaubt individuelle Equalizer- und Effekt-Einstellungen sowie Mikrofon-Boost. Alle Einstellungen können in vier unterschiedlichen Profilen gespeichert werden.

# Vielfältige Einbaumöglichkeiten

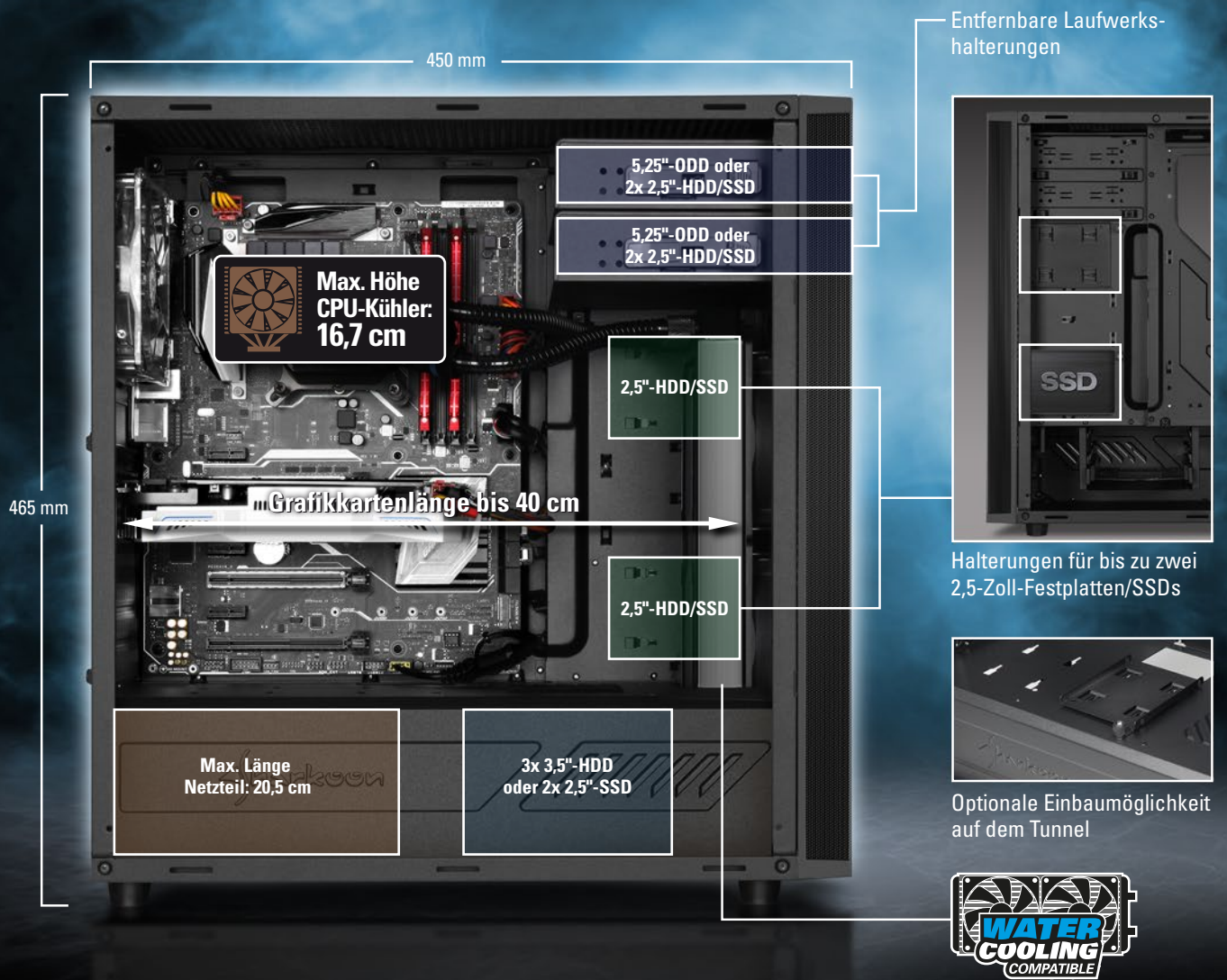

## Ordnung mit System

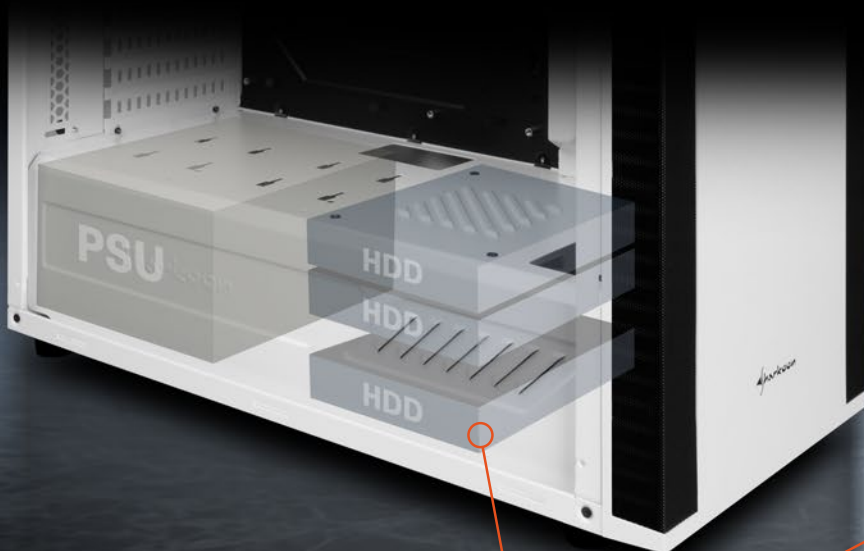

Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit auf dem Gehäuseboden





Lüftungsschlitze für die optimale Kühlung der Laufwerke



Das Netzteil sowie bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten lassen sich entkoppelt in einem Tunnel in der Unterseite des Gehäuses verbauen, um die Optik nicht zu beeinträchtigen.

# Durchdachte Lösungen

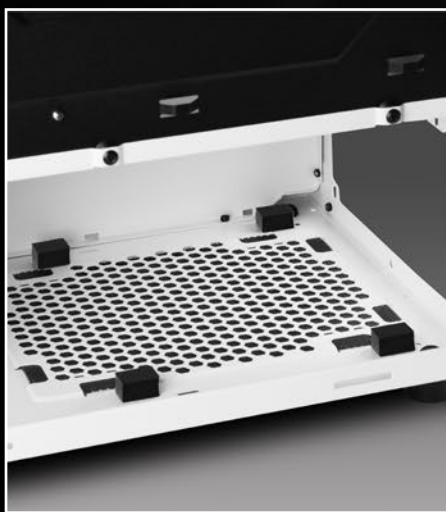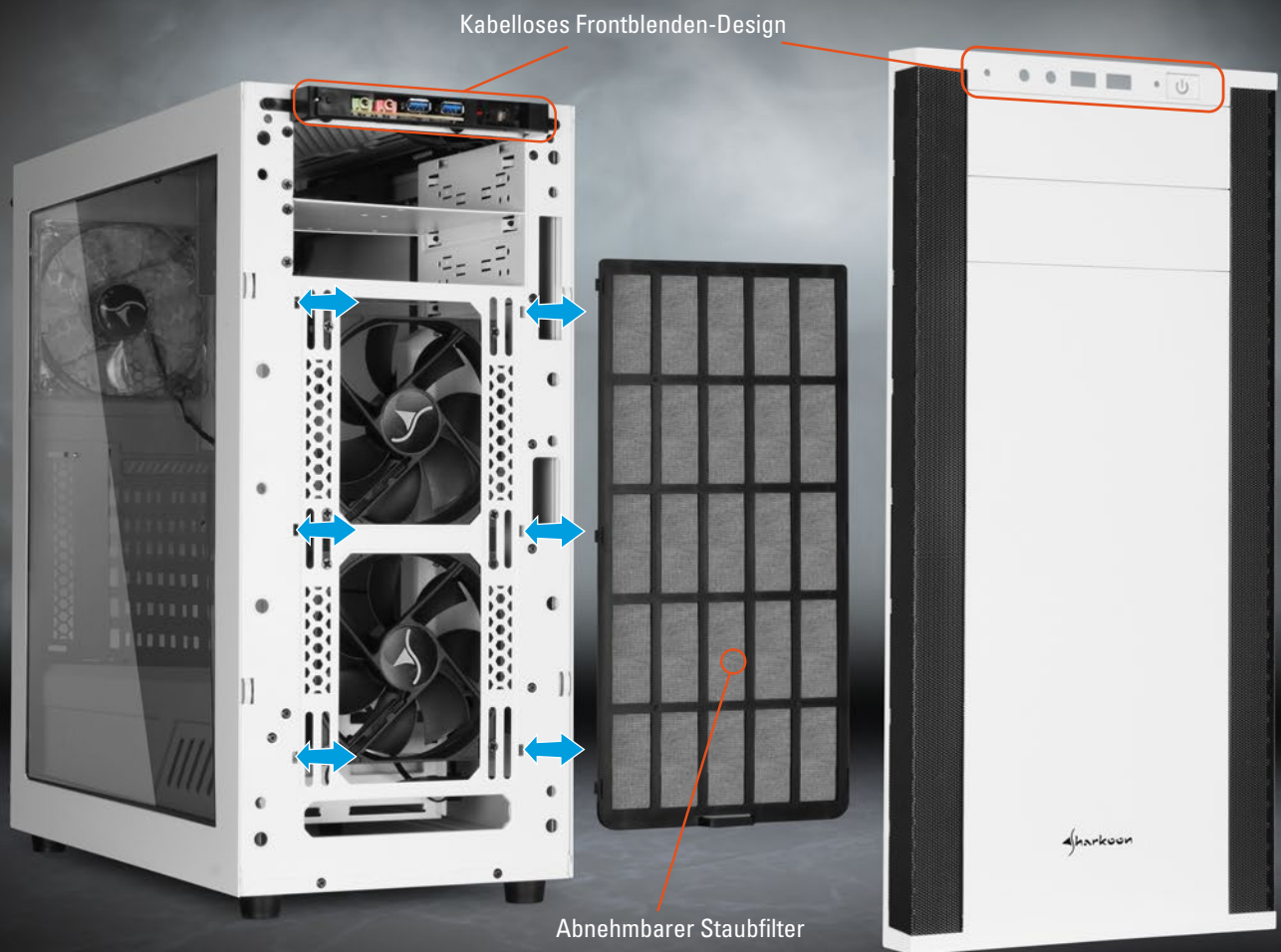

Entkoppelte Netzteilmontage




Abnehmbarer Staubfilter  
an der Gehäuseunterseite




Staubfilter mit Magnethalterung  
an der Gehäuseoberseite

## Gehäusefront

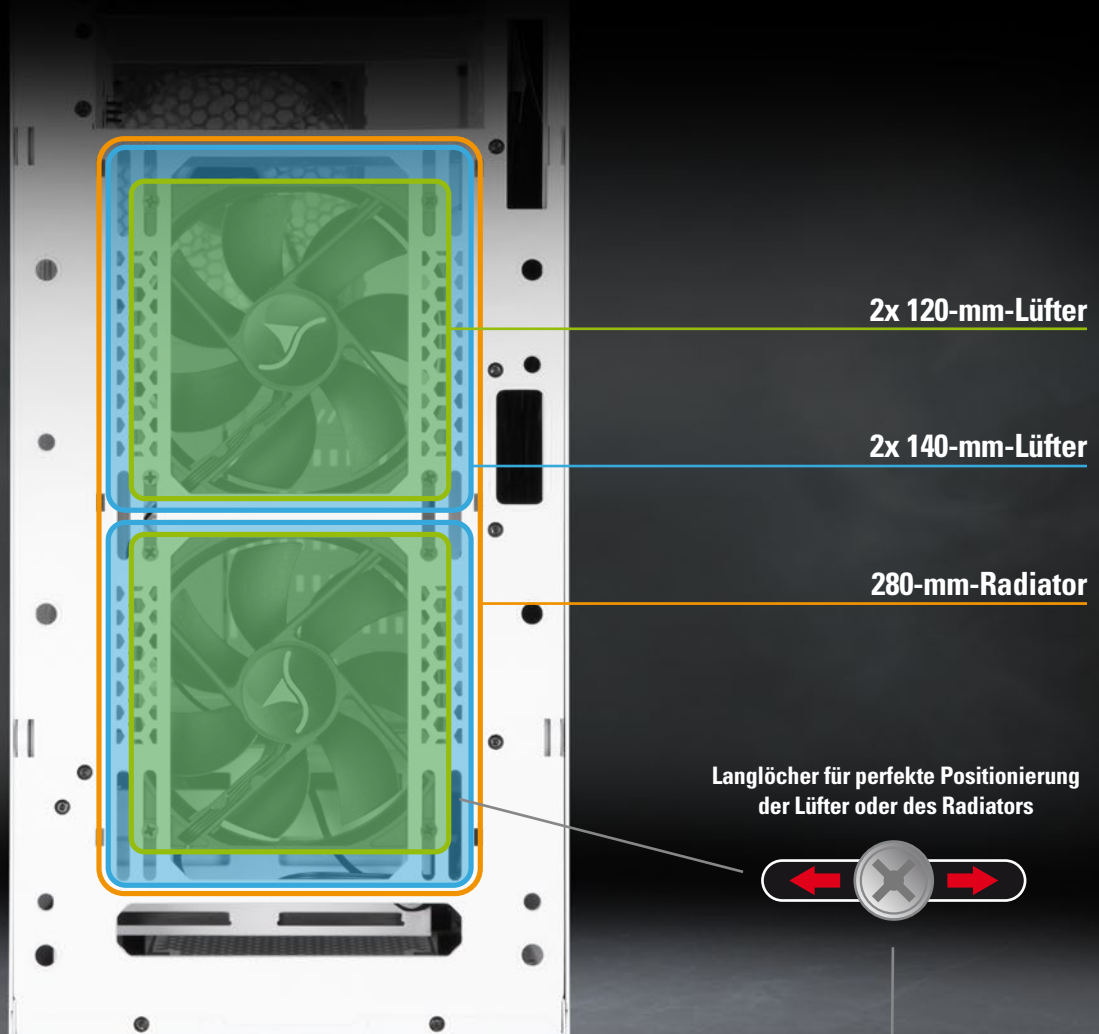


## Gehäuseoberseite

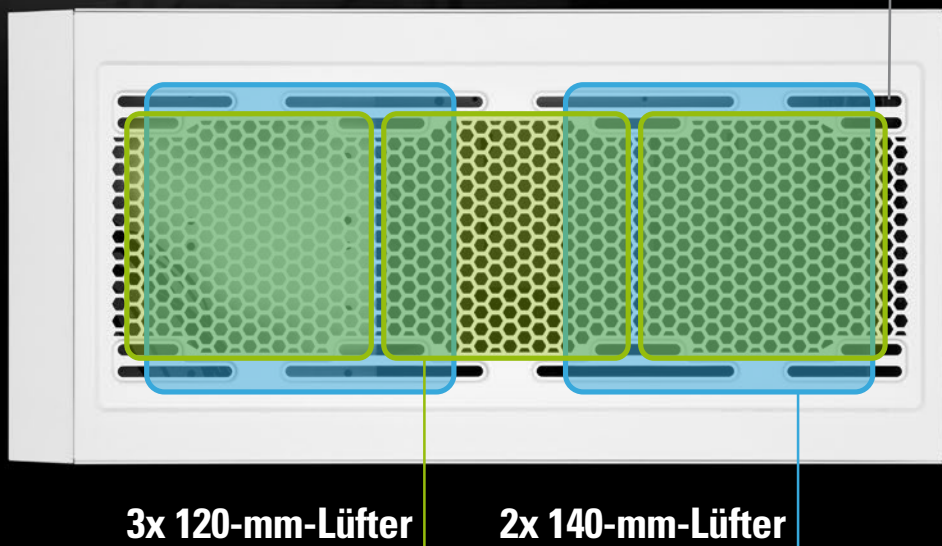

# m25

ATX PC CASE

## Airflow-optimiertes Gehäusedesign

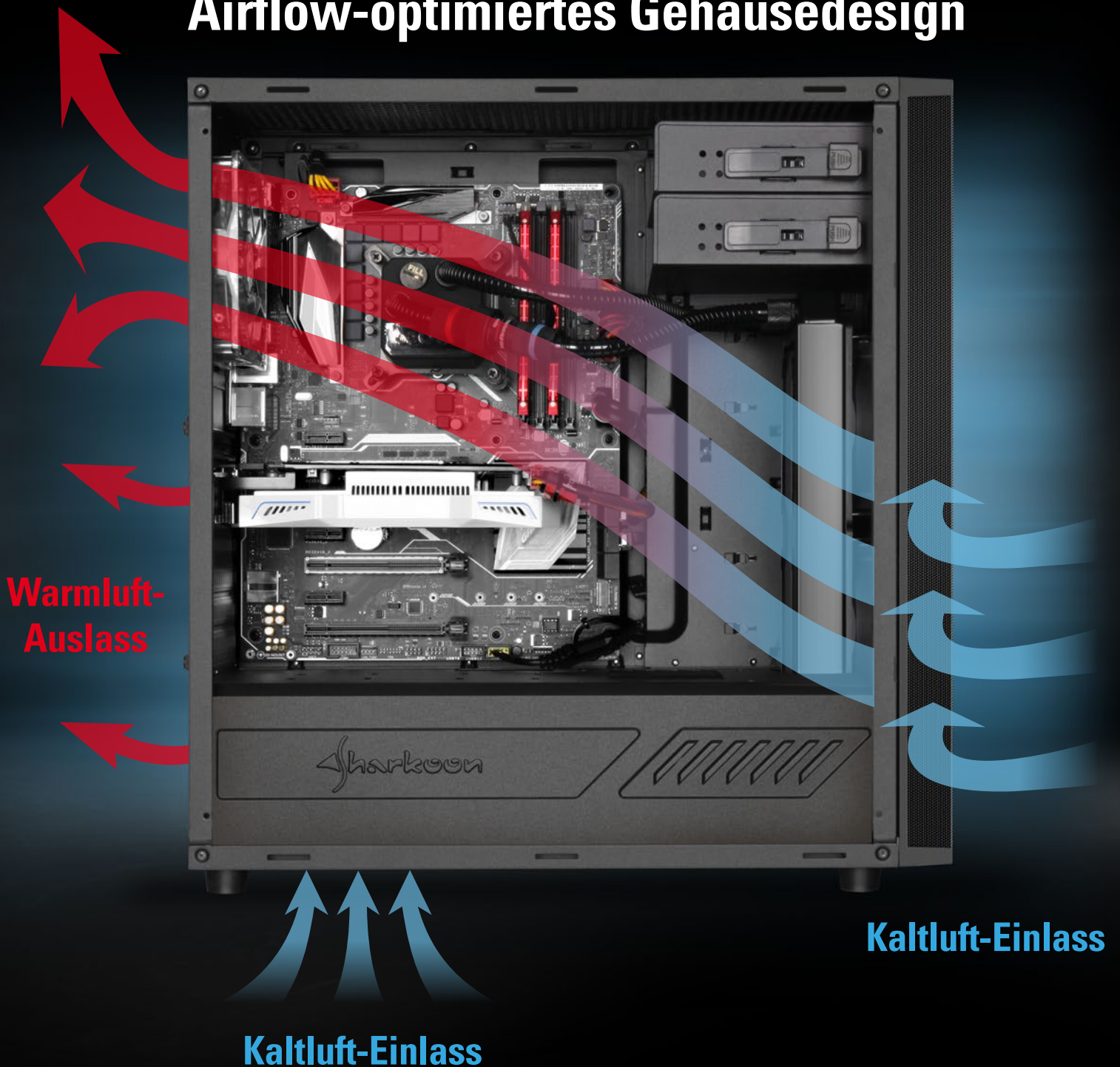

# Spezifikationen

M25-V

M25-W

## Allgemein:

■ Formfaktor:	ATX	ATX
■ Slots für Erweiterungskarten:	7	7
■ Innenlackierung:	✓	✓
■ Schnellverschlüsse:	✓	✓
■ Kabelmanagement-System:	✓	✓
■ Seitenteil:	Metall	Acryl
■ Farbvarianten:	Schwarz	Schwarz, Weiß
■ Gewicht:	6,5 kg	6,5 kg
■ Abmessungen (L x B x H):	45,0 x 21,0 x 46,5 cm	45,0 x 21,0 x 46,5 cm

## I/O:

■ USB 3.0 (Front):	2*	2*
■ Audio (Front):	✓	✓

## Einbaumöglichkeiten für Laufwerke:

■ 5,25":	1	1
■ 5,25" oder 3,5":	1	1
■ 5,25"-Frontblende mit 3,5"-Öffnung:	1	1
■ 3,5":	1	1
■ 3,5" oder 2,5":	2	2
■ 2,5":	2	2

## Lüfterkonfiguration:

■ Gehäusefront:	2x 120-mm-Lüfter (1x vorinstalliert, 1x optional) oder Radiator (optional)	2x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert) oder Radiator (optional)
■ Gehäuserückseite:	1x 120-mm-Lüfter (vorinstalliert)	1x 120-mm-LED-Lüfter (vorinstalliert)
■ Gehäuseoberseite:	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)**	3x 120-mm oder 2x 140-mm-Lüfter (optional)**

## Kompatibilität:

■ Mainboard:	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
■ Max. Länge Grafikkarte:	40 cm	40 cm
■ Max. Höhe CPU-Kühler:	16,7 cm	16,7 cm
■ Max. Länge Netzteil:	20,5 cm	20,5 cm
■ Max. Höhe Radiator inkl. Lüfter (Front):	5,5 cm	5,5 cm

## Hinweis:

\* interner 19-pol. Mainboard-stecker inkl. USB-2.0-Abgriff

\*\* bei entfernter 5,25"-Laufwerkshalterung

\* interner 19-pol. Mainboard-stecker inkl. USB-2.0-Abgriff

\*\* bei entfernter 5,25"-Laufwerkshalterung

M25-V



M25-W Black



M25-W White



## Shipment Box

VE: 1  
Abmessungen: 512 x 255 x 516 mm (L x B x H)  
Gewicht: 7 kg  
Zolltarif-Nr.: 84733080  
Ursprungsland: China