


LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar

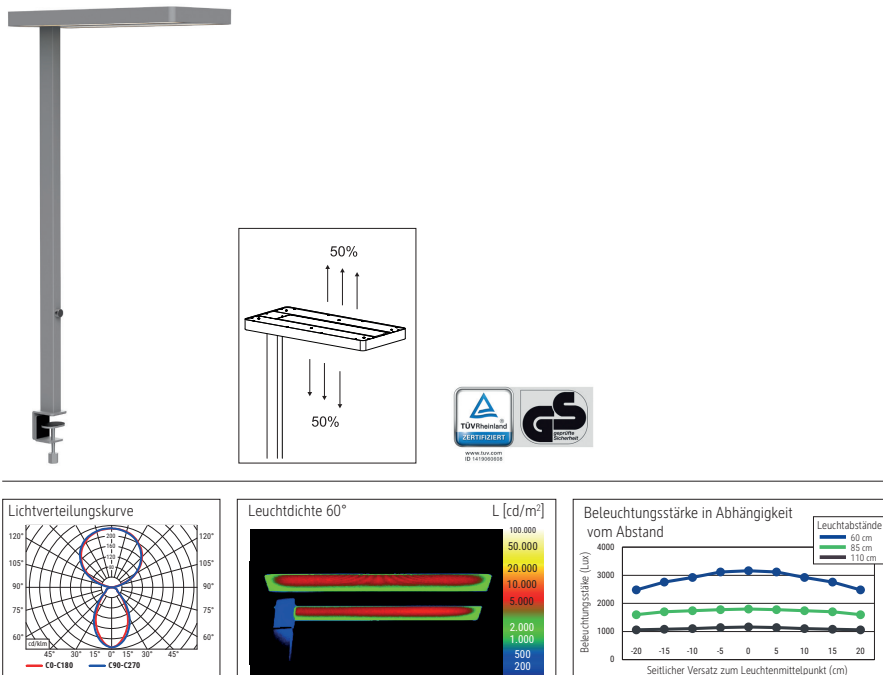

- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Extrem sparsam**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Leuchtenkopf geschlossen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Nach oben: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand - Nach unten: 1800 Lux bei 85 cm Abstand, 1160 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	Nach unten: 4000 Kelvin (neutralweiß), Nach oben: 4000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	3
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	D (Spektrum A bis G), D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	16 kWh/1000 h, 32 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h, 20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	2255 Lumen, 4549 Lumen
Material:	Säule: Aluminium
Maße:	Säule: 3,5x5,3 cm - Kopf: 28x61 cm
Position Schalter:	Säule

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Standleuchte MAULjava, dimmbar

- 825 83: Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ab Klemme ca. 31 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 83 95	silber	4002390079167	94052099	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	141 x 46,5 x 12	8,353 kg