

# DATENBLATT



## edding 750 Lackmarker

### 1er-Blister schwarz B2B

- Lackmarker für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm
- Die lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig
- Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig
- Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Hochwertiger Aluminiumschaft

## ✓ Highlights


- Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte
- Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich
- Außergewöhnliche Tinte für hitzebeständige Markierungen bis 400 °C und einige Farben sind bis zu 1000 °C noch sichtbar
- Selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen sind die Markierungen sichtbar
- Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist
- Intensive Farben
- Breites Farbsortiment
- Hochwertiges Markenprodukt

## ⊕ Zubehör

- Ersatzspitze 750 N für e-750 (Art.No. 4-750N)

Art.No. **4-750-1-3001**

GTIN **4004764896202**

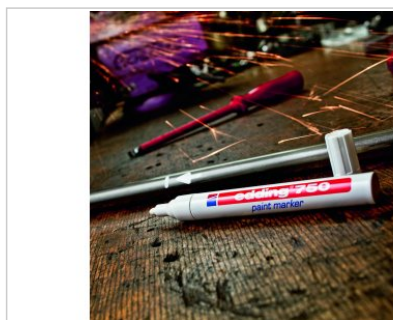

# DATENBLATT



## Spezifikationen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Modell                              | e-750   |
| Form der Spitze                     | Rundspitze  |
| Strichbreite                        | 2-4 mm  |
| Enthaltene Farben                   | Schwarz   |
| Anzahl der verfügbaren Farben       | 14  |
| Anwendbar auf                       | Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Leder, Porzellan, Folien, Kabel |
| Beschreibung der Tinte              | Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol   |
| Permanent                           | Ja  |
| Lichtbeständig                      | Ja  |
| Deckend                             | Ja  |
| Geruchsarm                          | Ja  |
| Wasserfest                          | Ja  |
| Nachfüllbar                         | Nein  |
| Schnelltrocknend                    | Ja  |
| Material des Schafts                | Aluminium   |
| Material der Spitze / des Filters   | Acryl / -   |
| Material der Kappe / des Mundstücks | Polyoxymethylen (POM) / Polyoxymethylen (POM)   |

## Logistik

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Menge                  | 1                  |
| Verpackungsmaße        | 60 x 210 x 16 (mm) |
| Gewicht (brutto/netto) | 27.2 G / 19.6 G    |
| Herkunftsland          | Japan              |

# DATENBLATT

## Produktübersicht

| Artikelnummer | GTIN / EAN    | Artikelname                                   | Mindest<br>bestell<br>menge |
|---------------|---------------|---|-----------------------------|
| 4-750-1-3001  | 4004764896202 | edding 750 Lackmarker 1er-Blister schwarz B2B | 10                          |
| 4-750-1-3002  | 4004764859726 | edding 750 Lackmarker 1er-Blister rot         | 10                          |
| 4-750-1-3049  | 4004764863204 | edding 750 Lackmarker 1er-Blister weiß B2B    | 10                          |
| 4-750-1-4001  | 4004764894581 | edding 750 Lackmarker 1er-Blister schwarz B2C | 5                           |
| 4-750-1-4049  | 4004764894611 | edding 750 Lackmarker 1er-Blister weiß B2C    | 5                           |
| 4-750-2-3049  | 4004764866731 | edding 750 Lackmarker 2er-Blister weiß        | 10                          |
| 4-750-2-3999  | 4004764894253 | edding 750 Lackmarker 2er-Blister sortiert    | 10                          |
| 4-750001      | 4004764018505 | edding 750 Lackmarker schwarz                 | 10                          |
| 4-750002      | 4004764018512 | edding 750 Lackmarker rot                     | 10                          |
| 4-750003      | 4004764018529 | edding 750 Lackmarker blau                    | 10                          |
| 4-750004      | 4004764018536 | edding 750 Lackmarker grün                    | 10                          |
| 4-750005      | 4004764018543 | edding 750 Lackmarker gelb                    | 10                          |
| 4-750006      | 4004764018550 | edding 750 Lackmarker orange                  | 10                          |
| 4-750049      | 4004764018642 | edding 750 Lackmarker weiß                    | 10                          |
| 4-750053      | 4004764498215 | edding 750 Lackmarker gold                    | 10                          |
| 4-750054      | 4004764498253 | edding 750 Lackmarker silber                  | 10                          |