

DATABLAD




edding 750 lakmarker blister van 1 wit B2B

- Lakmarker voor zeer dekkend en permanent kenmerken van zelfs donkere en transparante materialen, zoals metaal, glas en kunststof
- De ronde punt heeft een schrijfdikte van 2-4 mm
- De verfachtige inkt is sneldrogend, weerbestendig, extreem lichtbestendig en wrijfvast
- De kleur is hittebestendig tot 400 °C en blijft zichtbaar tot maximaal 1000 °C
- De kleur wordt door Lufthansa Technik aanbevolen
- De inkt is reukarm en zonder toevoeging van toluen/xyleen
- Hoogwaardige aluminium barrel

Art.No. **4-750-1-3049**

GTIN **4004764863204**

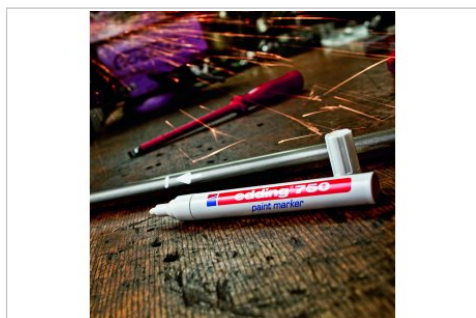

Highlights

- Zeer goed dekkend markeren op donkere en gladde oppervlakken met oplosmiddel- en hittebestendige inkt
- Duurzaam binnen en buiten
- Uitstekende inkt voor hittebestendige markeringen tot 400°C en sommige kleuren zijn nog zichtbaar tot 1000°C
- Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar
- Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is
- Intense kleuren
- Breed kleurenpalet
- Hoogwaardig merkproduct

Accessoires

- Reservepunt 750 N voor e-750 (Art.No. 4-750N)

DATA BLAD



Specificaties

Model	e-750
Vorm van de punt	Ronde punt
Lijnbreedte	2-4 mm
Inbegrepen kleuren	Wit
Aantal beschikbare kleuren	14
Toepasbaar op	Papier, Kartonnen doos/karton, Rubber, Kunststof, Glas, Hout, Metaal/staal/ijzer, Beton/steen, Leer, Porselein, Folie, Kabel
Beschrijving van de inkt	Extreem lichtvaste lakachtige inkt zonder toluen en xyleen
Permanent	Ja
Lichtvast	Ja
Opaak	Ja
Reukarm	Ja
Waterbestendig	Ja
Navulbaar	Nee
Sneldrogend	Ja
Materiaal van schacht	Aluminium
Materiaal van de punt / filter	Acryl / -
Materiaal van de dop / mondstuk	Polyoxymethyleen (POM) / Polyoxymethyleen (POM)

Logistiek

Aantal	1
Verpakking afmetingen	60 x 210 x 16 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	30.4 g / 23.2 g
Land van oorsprong	Japan

DATABLAD

Productoverzicht

Artikel nummer	GTIN / EAN	Artikel naam	Min. bestel aantal
4-750-1-3001	4004764896202	edding 750 lakmarker blister van 1 zwart B2B	10
4-750-1-3002	4004764859726	edding 750 lakmarker blister van 1 rood	10
4-750-1-3049	4004764863204	edding 750 lakmarker blister van 1 wit B2B	10
4-750-1-4001	4004764894581	edding 750 lakmarker blister van 1 zwart B2C	5
4-750-1-4049	4004764894611	edding 750 lakmarker blister van 1 wit B2C	5
4-750-2-3049	4004764866731	edding 750 lakmarker blister van 2 wit	10
4-750-2-3999	4004764894253	edding 750 lakmarker blister van 2 assorti	10
4-750001	4004764018505	edding 750 lakmarker zwart	10
4-750002	4004764018512	edding 750 lakmarker rood	10
4-750003	4004764018529	edding 750 lakmarker blauw	10
4-750004	4004764018536	edding 750 lakmarker groen	10
4-750005	4004764018543	edding 750 lakmarker geel	10
4-750006	4004764018550	edding 750 lakmarker oranje	10
4-750049	4004764018642	edding 750 lakmarker wit	10
4-750053	4004764498215	edding 750 lakmarker goud	10
4-750054	4004764498253	edding 750 lakmarker zilver	10