




Red Eagle - Spiele wie ein Profi

Wenn Du bereits ein Hardcore-Spieler bist oder wenn Du einer werden möchtest, unser G-Master GB2760QSU (68,5 cm) bekannt als Red Eagle hilft Dir dabei, Dein vollständiges Gaming Potential zu entfalten. Ausgestattet mit FreeSync Technologie, 144Hz Bildwiederholrate und einer ultraschnellen 1ms Reaktionszeit, übernimmst Du das Spielgeschehen in Sekundenbruchteilen, ohne Ghost Effekte oder Nachziehen des Bildes. Der WQHD (2560 x 1440) Monitor bietet 77% mehr sichtbare Bildschirmfläche als ein 1920 x 1080 Full HD Monitor. Der Black Tuner lässt Dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, so dass nichts Deiner Aufmerksamkeit entgeht. Dreifache Signaleingänge (VGA, HDMI, DisplayPort), Lautsprecher, Kopfhöreranschluss und ein USB 3.0 Hub stehen bereit. Ob für Rollenspiele, First-Person Shooter, Echtzeit-Strategiespiele oder MMO – mit dem Red Eagle auf Deinem Schreibtisch setzt Du Dich an die Spitze.



144HZ

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge bei allen schnellen Spielen. Besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen.

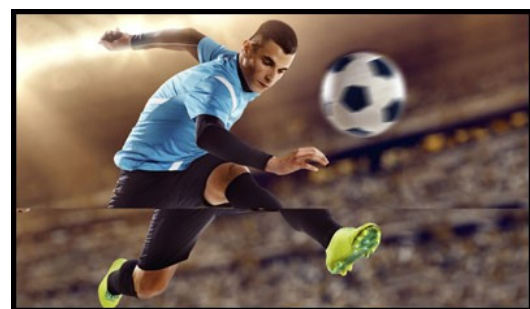

Freesync™ TECHNOLOGIE

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	27"; 68.5cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	WQHD 2560 x 1440 @144Hz (HDMI&DisplayPort) (3.7 megapixel)
HELLIGKEIT	350 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	1 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	335.7 x 596.7 mm; 13.2" x 23.5"
PIXELABSTAND H x V	0.233 x 0.233 mm
AUFLÖSUNGEN	DVI: max. 2560 x 1440 @60Hz, HDMI/DisplayPort: max. 2560 x 1440 @144Hz
HORIZONTALFREQUENZ	DVI: 30 - 89kHz, HDMI/DisplayPort: 30 - 222kHz
VERTIKALFREQUENZ	FreeSync: HDMI: 50 - 144Hz, DisplayPort: 48 - 144Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI, HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	2 x OUT (3.0)

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, CZ, RU, JP, Chinesisch (traditionell und vereinfachter)) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu/ Auswahl, Nach unten scrollen/ Audio, Heraufscrollen/ ECO Modus, Exit, Eingabequelle)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Blauton Reduz., Schwarzwert, Farbsättigung, Gamma), Signal Eingangswahl, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, digitaler Audio), Benutzer Einstellungen Speichern, Farbeinstellungen, Manuelle Bildanpassung (i-Style Modus, Schärfe, HDMI RGB Bereich, Video Modus Anpassung, Geometry (Autom. Bild Anpassung, H. Position, V. Position, Takt, Phase) Sprache, Menu-Einstellungen (OSD-Position, OSD-Auszeit, Start Logo, FreeSync), Informationen, Zurücksetzen
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™

ZERTIFIKATE	CE, TÜV-GS, CU
EXTRAS	unterstützt FreeSync™ Technologie (HDMI & DisplayPort: 2560x1440 @144Hz)
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	90°; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Netz-, HDMI-, DisplayPort-, USB-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	--

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC100~240V 50/60Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	40.5W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	59 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	68 cm; 27"; (27" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	613.5 x 397.5 (527.5) x 230 mm
GEWICHT	6.4 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.