


# Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

5120 x 2880 5K - 600 cd/m<sup>2</sup> - Thunderbolt 3 - Lautsprecher mit Subwoofer

Gruppe	TFTs
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MMYX3D/A
EAN/UPC	0194253032977

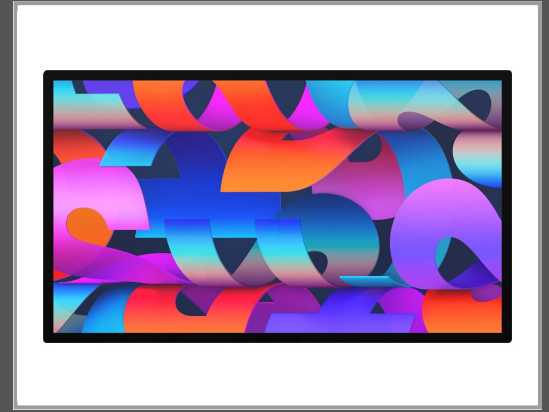

## Beschreibung

Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - 5120 x 2880 5K - 600 cd/m<sup>2</sup> - Thunderbolt 3 - Lautsprecher mit Subwoofer

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-Monitor - 5K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	12 Megapixel Kamera, 6 Lautsprecher, 3 Mikrofonstangen-Form-Arrays, USB PD 96 Watt
Native Auflösung	5K 5120 x 2880
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup>
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 3
Audioeingang	3-Mikrofon-Array
Integrierte Webcam	12 Megapixel (Ultra Wide)
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.3 cm x 3.1 cm x 36.2 cm
Gewicht	5.5 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.