


ZigBee Light Link Unterputz-Einsätze/Zwischenstecker
Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link
Zur Spannungsversorgung von ZigBee Light Link-Bedienelementen.

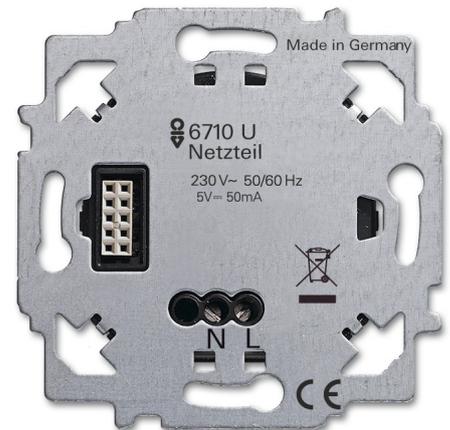

Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Für Bedienelement ZigBee Light Link 6735-xxx, 6736-xxx und 6737-xxx.
Ohne Bedienelement.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,
Verlustleistung: 0,5 W,
Nennstrom: 50 mA
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,
Einbautiefe: 33 mm,
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 > 40mm Tiefenmaß oder Busch-Jaeger
Art. Nr. 3040, 3050 oder 3060 montieren.

Preisgruppe: 19
Preis: 49,30 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA006710A0001
Artikelnummer: 6710 U
EA-Nummer: 4011395189207