

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilno podešavanje i instalaciju.

Za pregled Kratkog korisničkog priručnika na drugim jezicima posjetite <http://solutions.brother.com/>


 
 



Napomena

- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Na većini slika u ovom korisničkom priručniku prikazan je FAX-2845.

1

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

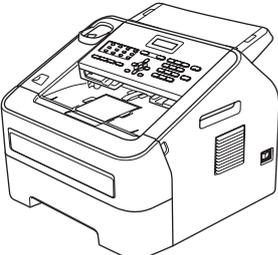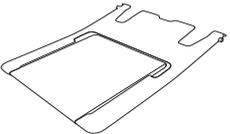	 <p>Dokumentacijski CD-ROM</p>	 <p>Telefonski kabel</p>
	 <p>Kratki korisnički priručnik</p>	 <p>AC kabel napajanja</p>
 <p>Sklop jedinice bubnja i toner uloška (unaprijed umetnut)</p>	 <p>Sigurnosni priručnik za proizvod</p>	
 <p>Držač na ADF izlazu za dokumente</p>	 <p>Telefonska slušalica (za FAX-2845)</p>	 <p>Spiralni kabel za telefonsku slušalicu (za FAX-2845)</p>


⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.


⚠ OPREZ

Kada pomičete uređaj, čvrsto ga uhvatite za bočne ručke s prednje strane uređaja.

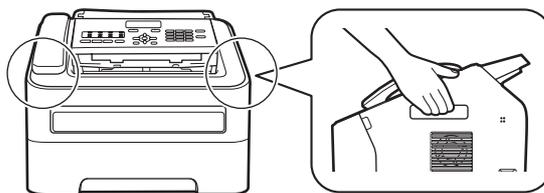

Napomena

- Držite minimalan razmak oko uređaja, kao što je prikazano na slici.

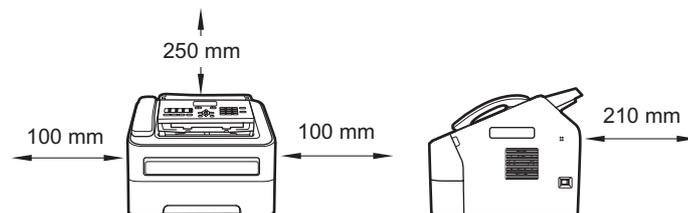

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje.
- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ponovno zapakirajte uređaj u originalno pakiranje kako bi se izbjeglo bilo kakvo oštećenje tijekom prijevoza. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika. Da biste saznali kako ponovno zapakirati uređaj, pogledajte „*Packing and shipping the machine*” u „*Advanced User’s Guide*” (*Naprednom korisničkom priručniku*).
- (Samo FAX-2940) Kabel sučelja nije dio standardne dodatne opreme. Kupite odgovarajući kabel sučelja.


2

Uklonite pakirni materijal s uređaja


VAŽNO

NEMOJTE još spojiti AC kabel napajanja.

- a** Uklonite traku za pakiranje s vanjske strane uređaja.
- b** Otvorite prednji poklopac.

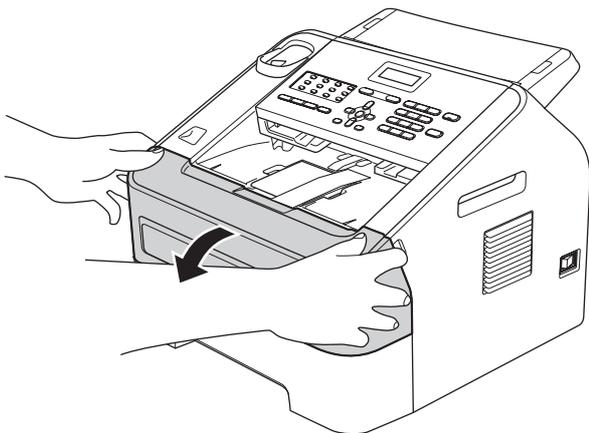


- c** Uklonite paketić silika-gela iz unutrašnjosti uređaja.

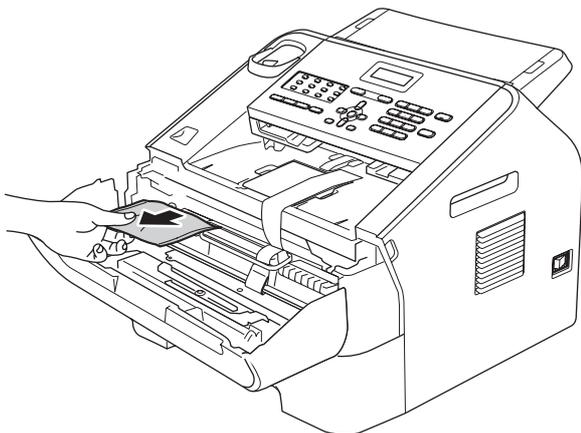


OPREZ

Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.


- d** Skinite gumenu vrpцу s bubnja.

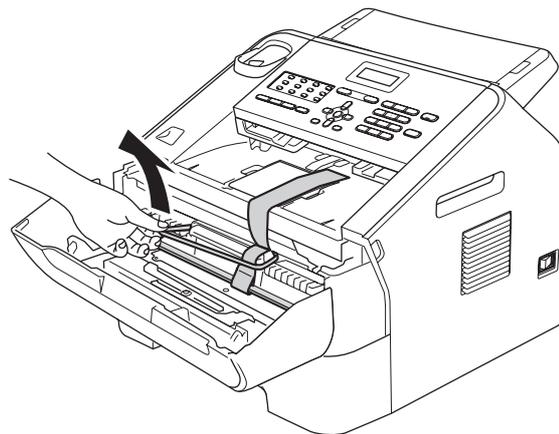


- e** Povucite papirnatu traku kako biste uklonili zaštitni materijal, kao što je prikazano na slici.

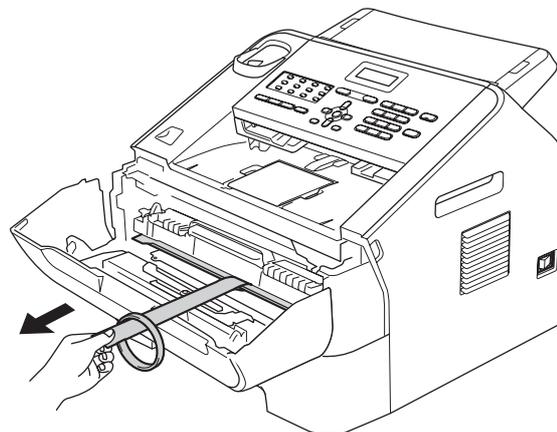


- f** Izvadite sklop jedinice bubnja i toner uloška.

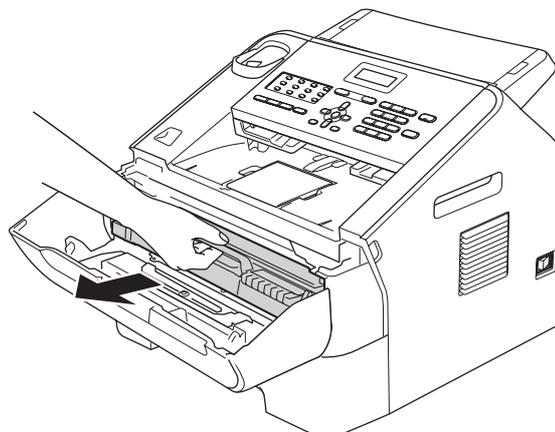

- g** Pažljivo ga protresite nekoliko puta s jedne strane na drugu kako biste ravnomjerno raspodijelili toner unutar sklopa.

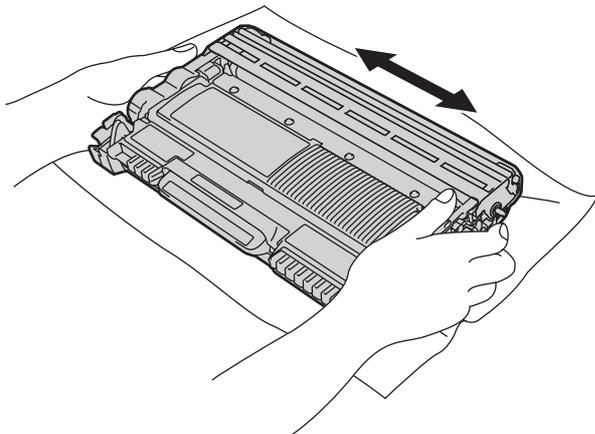


- h** Vratite sklop jedinice bubnja i toner uložka u uređaj.

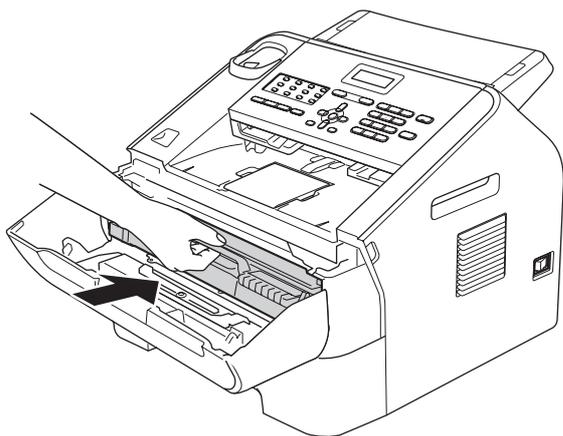

- i** Zatvorite prednji poklopac uređaja.


3 Pričvrstite držač na ADF izlazu za dokumente

- a** Izvucite držač za dokumente na ADF-u.

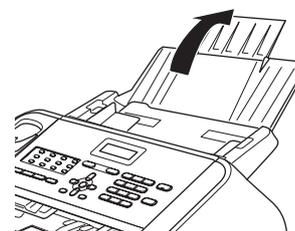


- b** Otvorite poklopac upravljačke ploče tako da ga podignete prema natrag.

Poklopac upravljačke ploče

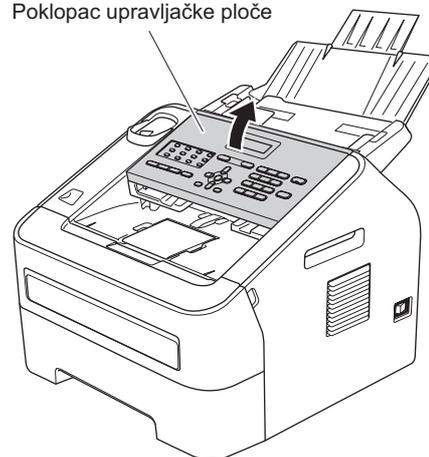


- c** Pričvrstite držač na ADF izlazu za dokumente.

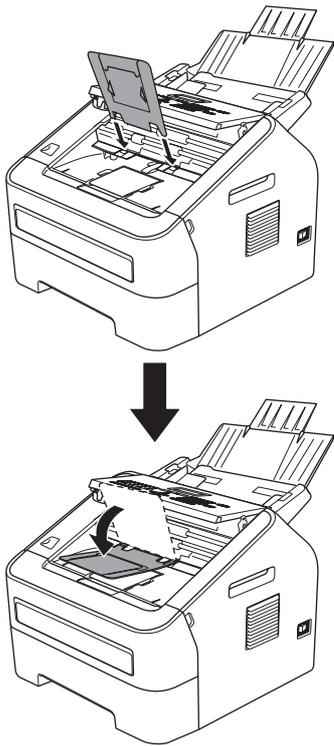

- d** Zatvorite poklopac upravljačke ploče.


4 Spojite slušalicu (samo FAX-2845)

Jedan kraj spiralnog kabela za telefonsku slušalicu spojite na uređaj, a drugi kraj na slušalicu.

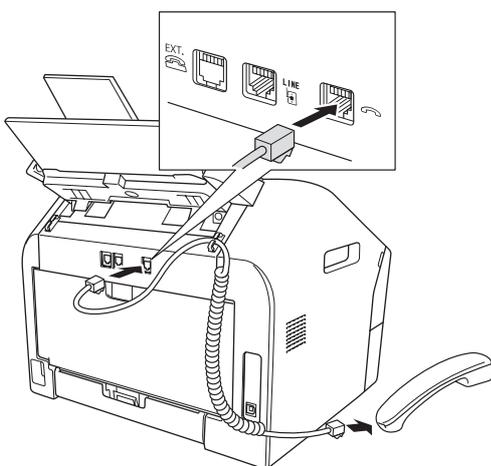


5 Stavite papir u ladicu za papir


- a** Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

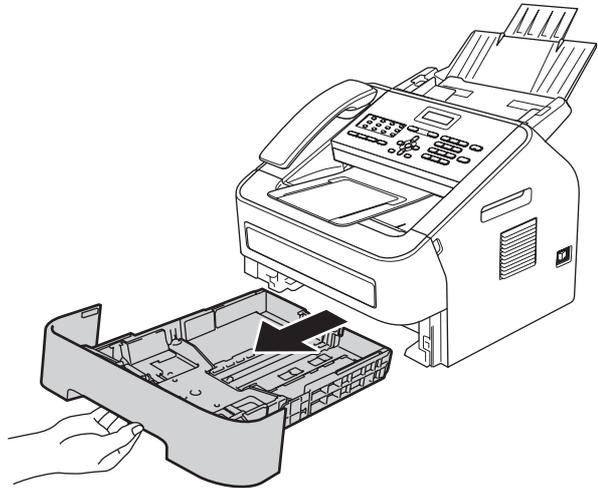


- b** Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira ❶, namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira koju stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

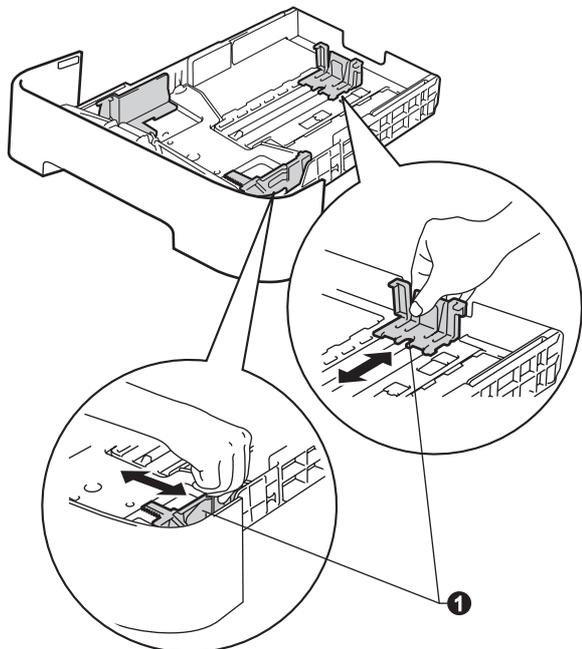


- c** Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoje papira i pogrešno ulaganje.

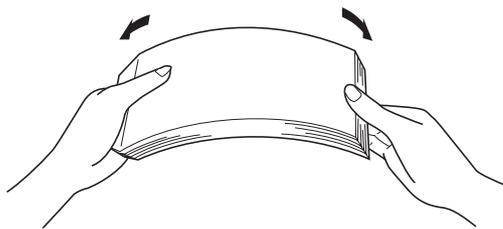


- d** Papir stavite u ladicu i pazite na sljedeće:
- Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼) ①.
- Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
- Strana koja treba biti ispisana mora biti okrenuta licem prema dolje.
 - Vodičice papira lagano dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.

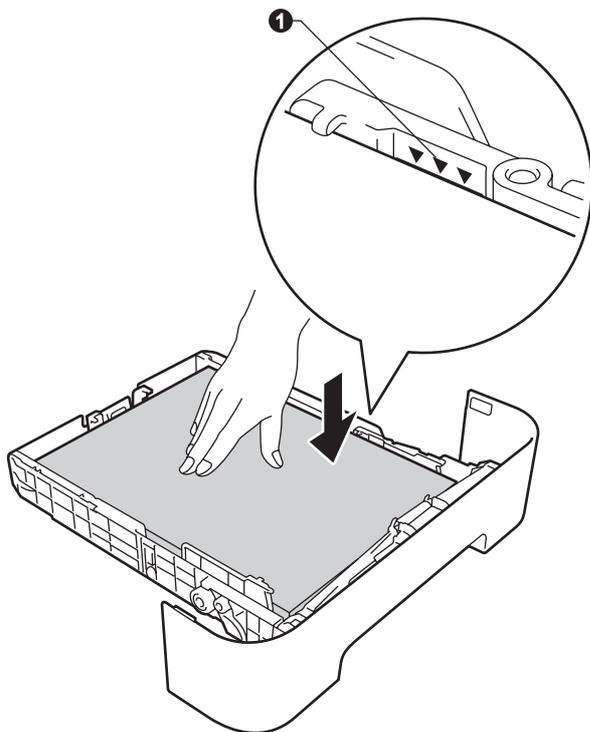

- e** Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj. Pazite da bude u potpunosti umetnuta u uređaj.

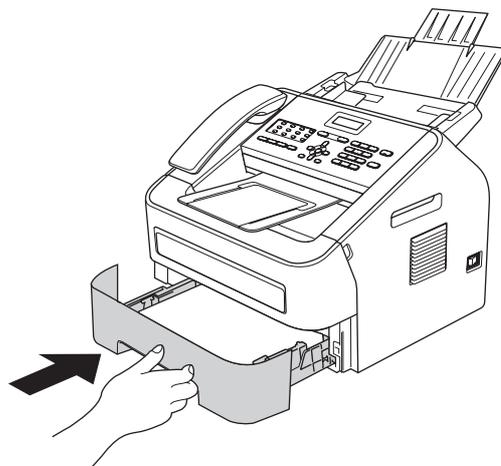

- f** Izvucite dodatni držač ① kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice prema dolje ispisanih listova.

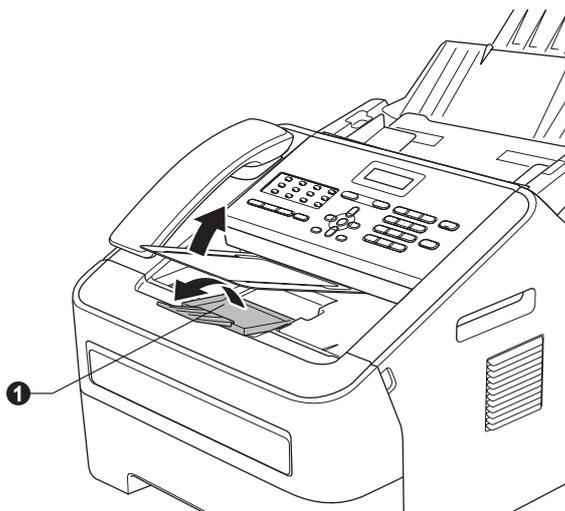

-  Za više informacija o preporučenom papiru pogledajte *Preporučeni papir i ispisni medij* u *Osnovnom korisničkom priručniku*.

6


Spojite kabel napajanja i telefonsku liniju

VAŽNO


NEMOJTE još spajati kabel sučelja (samo FAX-2940).



- a Spojite AC kabel napajanja na uređaj i ukopčajte ga u električnu utičnicu.
- b Uključite prekidač napajanja uređaja.

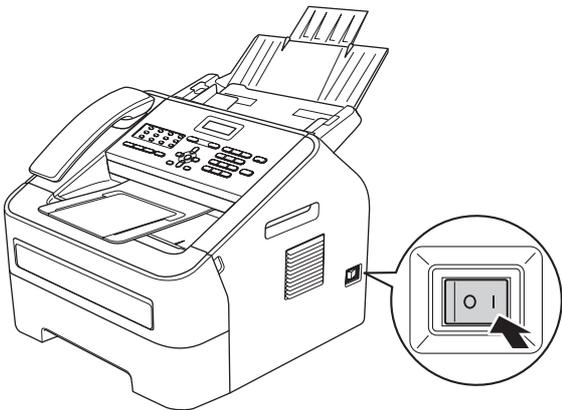

- c Spojite telefonski kabel. Jedan kraj telefonskog kabela spojite na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju, a drugi kraj na telefonsku zidnu utičnicu.

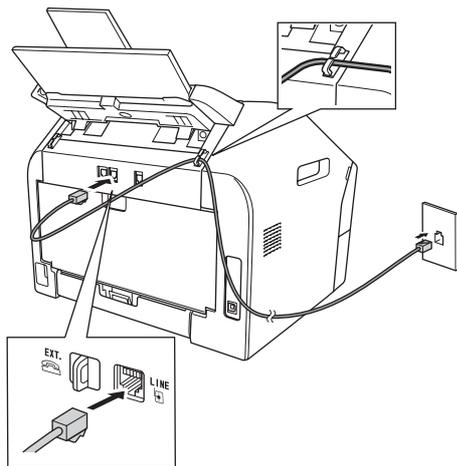

VAŽNO

Telefonski kabel **MORA** biti spojen na utičnicu s oznakom **LINE** na uređaju.

UPOZORENJE

Uređaj mora biti uzemljen putem uzemljenog utikača.


Budući da je uređaj uzemljen preko električne utičnice, možete se zaštititi od potencijalno opasnih električnih stanja u povezanosti s telefonskom mrežom tako da kabel napajanja bude spojen na uređaj za vrijeme spajanja na telefonsku liniju. Na sličan način možete se zaštititi ako želite pomicati uređaj tako da prvo isključite telefonsku liniju, a tek onda iskopčate kabel napajanja.



Napomena

Ako dijelite jednu telefonsku liniju s vanjskim telefonom, spojite je na dolje prikazan način.

Prije nego spojite vanjski telefon, uklonite zaštitni čep ③ s utičnice **EXT.** na uređaju.

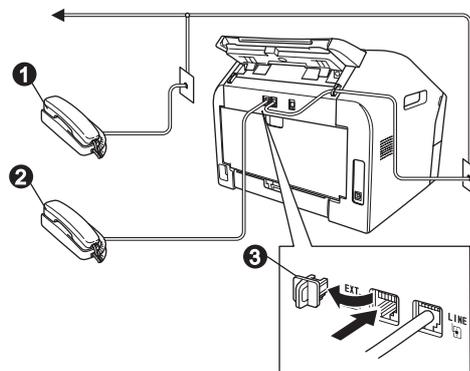


- ① Interni telefon
- ② Vanjski telefon
- ③ Zaštitni čep

Napomena

Ako dijelite jednu telefonsku liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, spojite je na dolje prikazan način.

Prije nego spojite vanjsku telefonsku sekretaricu, uklonite zaštitni čep **3** s utičnice **EXT.** na uređaju.

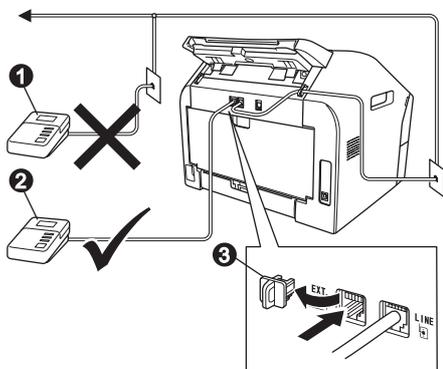

- 1** Interna telefonska sekretarica (nije dozvoljeno)
- 2** Vanjska telefonska sekretarica
- 3** Zaštitni čep

 Ako imate vanjsku telefonsku sekretaricu, postavite način primanja na **External TAD**. Pogledajte dio *Odaberite način primanja* na stranici 8. Za dodatne informacije pogledajte *Povezivanje vanjskog TAD-a u Osnovnom korisničkom priručniku*.

7 Postavite svoju zemlju

Morate postaviti svoju zemlju kako bi uređaj pravilno radio na lokalnim telekomunikacijskim linijama u svakoj zemlji.

- Provjerite je li napajanje uključeno tako da upokčate kabel napajanja i uključite prekidač napajanja.
- Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali zemlju.

Ceska republika
Select ▲▼ or OK


Kada LCD prikaže vašu zemlju, pritisnite **OK**.

- LCD vas obavještava da potvrdite odabir zemlje.
- Ako je na LCD-u prikazana točna zemlja, pritisnite **1** kako biste otišli na korak **e**.
—|I|—
Pritisnite **2** kako biste se vratili na korak **b** i ponovno odabrali zemlju.

- Nakon što LCD prikaže **Accepted**, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti. Nakon ponovnog pokretanja LCD će prikazati **Please Wait**.

8 Odaberite način primanja

Postoje četiri moguća načina primanja: **Fax Only**, **Fax/Tel**, **Manual** i **External TAD**.

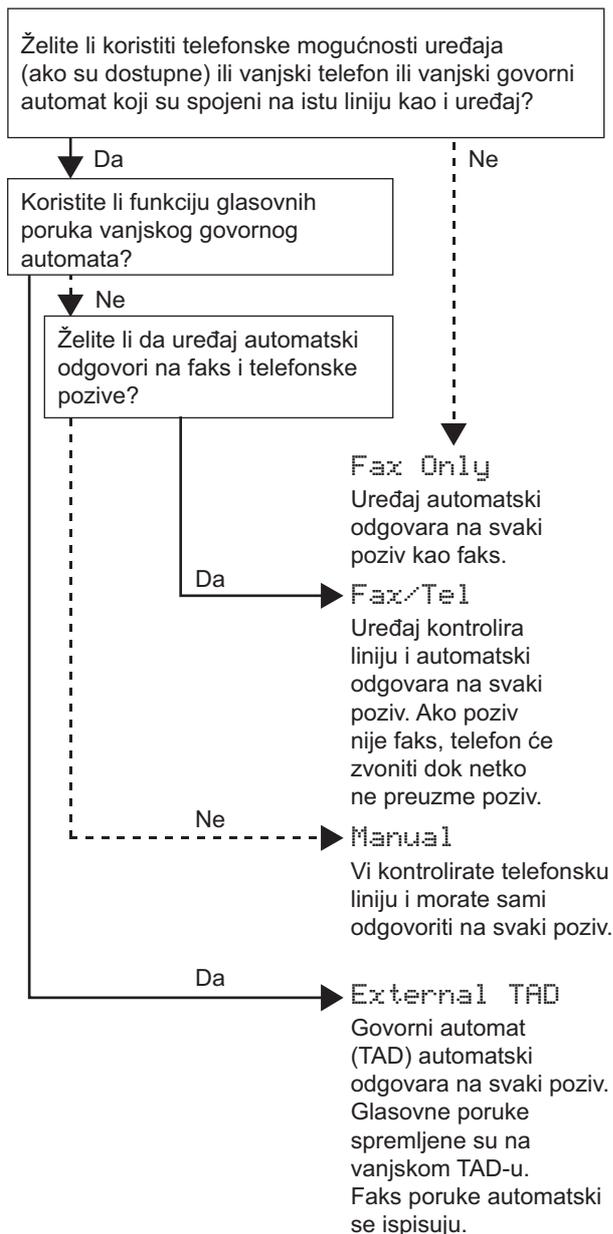

- Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **1**.
 - Pritisnite **▲** ili **▼** za izbor načina primanja. Pritisnite **OK**.
 - Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).
-  Za više informacija pogledajte *Korištenje načina primanja* u *Osnovnom korisničkom priručniku*.

9 Podesite kontrast LCD-a (po potrebi)

Ako imate poteškoća s čitanjem LCD-a, pokušajte promijeniti postavku kontrasta.


- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **1, 5**.
- b** Pritisnite **►** kako biste povećali kontrast.
—|I|—
Pritisnite **◄** kako biste smanjili kontrast.
Pritisnite **OK**.
- c** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

10 Podesite datum i vrijeme

Uređaj prikazuje vrijeme, a ako postavite stacionarni ID, datum i vrijeme pridodat će se svakom faksu koji pošaljete.

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0, 2, 1**.
- b** Putem broјčanika unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.

 (Npr. unesite **1, 3** za 2013.)
- c** Putem broјčanika unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK**.

(Npr. unesite **0, 3** za ožujak.)
- d** Putem broјčanika unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK**.

(Npr. unesite **2, 5** za 25.)
- e** Putem broјčanika unesite vrijeme u 24-satnom obliku, zatim pritisnite **OK**.

(Npr. unesite **1, 5, 2, 5** za 15:25.)
- f** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

11 Unesite osobne informacije (stacionarni ID)

Uređaj prikazuje datum i vrijeme, a ako postavite stacionarni ID, datum i vrijeme pridodat će se svakom faksu koji pošaljete.

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0, 3**.
- b** Putem broјčanika unesite broj svog faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK**.

- c** Putem broјčanika unesite svoj telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite **OK**. Ako imate isti broj telefona i faksa, ponovno unesite isti broj.


- d** Koristite broјčanik kako biste unijeli svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite **OK**.




Napomena

- Za unošenje imena pogledajte sljedeću tablicu.
- Ako trebate unijeti znak koji se nalazi na istoj tipki kao i prethodno uneseni znak, pritisnite **►** kako biste pokazivač pomaknuli udesno.
- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite **◄** ili **►** kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite **Clear** (Izbriši).

Pritisnite tipku	Jednom	Dvapat	Tripud	Četiri puta	Pet puta
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9



Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta* u *Osnovnom korisničkom priručniku*.

- e** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).



Napomena

Ako pogriješite i želite ponovno započeti, pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) i vratite se na korak **a**.

12 Izvještaj o prijenosu faksa

Uređaj tvrtke Brother opremljen je izvještajem provjere prijenosa koji se može koristiti kao potvrda da ste poslali faks. Ovaj izvještaj navodi ime i broj faksa primatelja faks poruke, datum, vrijeme i trajanje prijenosa, broj poslanih stranica i je li prijenos bio uspješan ili ne. Ako želite koristiti značajku izvještaja o prijenosu faksa, pogledajte „Printing reports” u „Advanced User’s Guide” (Naprednom korisničkom priručniku).

13 Postavite tonski ili pulsni način biranja

Uređaj je podešen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), trebate promijeniti način biranja.

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **4**.
- b** Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Pulse** (ili **Tone**).
Pritisnite **OK**.
- c** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

14 Postavite kompatibilnost telefonske linije

Ako uređaj spajate na uslugu VoIP (putem interneta), trebat ćete promijeniti postavku kompatibilnosti.

Napomena

Ako koristite analognu telefonsku liniju, možete preskočiti ovaj korak.

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **2**, **0**, **1**.
- b** Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Basic (for VoIP)**.
Pritisnite **OK**.
- c** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

15 Podesite vrstu telefonske linije

Ako uređaj spajate na liniju s PBAX (PBX) ili ISDN značajkama kako biste slali i primali faksove, ujedno je neophodno promijeniti vrstu telefonske linije izvršavanjem sljedećih koraka:

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **6**.
- b** Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **PBX**, **ISDN** ili **Normal**.
Pritisnite **OK**.
Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako odaberete **ISDN** ili **Normal**, idite na korak **f**.
 - Ako odaberete **PBX**, idite na korak **c**.
- c** Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako želite promijeniti trenutni predbroj, pritisnite **1** i idite na korak **d**.
 - Ako ne želite promijeniti trenutni predbroj, pritisnite **2** i idite na korak **f**.

Napomena

Zadana postavka je „!”. Kada pritisnete **Tel/R** ili kada istodobno pritisnete **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845), na LCD-u će se prikazati „!”.

- d** Pritisnite **Clear** (Izbriši) kako biste izbrisali zadanu postavku, zatim putem brojčanika unesite predbroj (do 5 znamenaka) i pritisnite **OK**.

Napomena

- Možete koristiti brojeve od 0 do 9, #, * i !. Pritisnite **Tel/R** ili istodobno pritisnite **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845) da bi se prikazao „!”.
- Ne možete koristiti ! s ostalim brojevima i znakovima.
- Ako vaš telefonski sustav zahtijeva vremenski određen opoziv (TBR), pritisnite **Tel/R** ili istodobno pritisnite **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845) za unos prekida.

- e** Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **On** ili **Always** i pritisnite **OK**.

Napomena

- Ako odaberete **On**, pritiskom na **Tel/R** ili istodobnim pritiskom na **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845) (na zaslonu će se prikazati „!”) moći ćete pristupiti vanjskoj liniji.
- Ako odaberete **Always**, moći ćete pristupiti vanjskoj liniji bez da pritisnete **Tel/R** ili da istodobno pritisnete **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845).

- f** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Napomena

PBX i PRIJENOS

Uređaj je početno podešen na **Normal**, što mu omogućuje da se spoji na standardnu PSTN (javna komutirana telefonska mreža) liniju. Međutim, mnogi uredi koriste središnji telefonski sustav ili privatnu pretplatničku automatsku centralu (PABX). Vaš uređaj može se spojiti na većinu tipova PABX-a (PBX). Značajku opoziva koju posjeduje uređaj podržava samo vremenski određen opoziv (TBR). TBR će raditi s većinom PABX (PBX) sustava omogućujući vam pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj. Značajka funkcionira kada se pritisne **Tel/R** ili kada se istodobno pritisnu **Tel/Mute/R** (Tel/Isključiti ton/R) i **Shift** (samo FAX-2845).

16 Automatsko ljetno/zimsko računanje vremena

Možete postaviti uređaj da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena. Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen.

- a** Pritisnite **Menu** (Izbornik), **0**, **2**, **2**.
- b** Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **On** (ili **Off**). Pritisnite **OK**.
- c** Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Preuzmite opcijski softver (samo korisnici uređaja FAX-2940)

S web stranice Brother Solutions Center možete besplatno preuzeti upravljački program pisača, upravljački program skenera i softver za slanje faksa putem računala, što će vam omogućiti da Brotherov faks uređaj koristite kao pisač ili skener ili da šaljete faksove s računala. Posjetite nas na <http://solutions.brother.com/>
Imajte na umu da uređaj FAX-2940 ne podržava funkciju skeniranja za operativni sustav Mac OS X 10.5.8.

Brother CreativeCenter





Inspirirajte se. Ako koristite operativni sustav Windows®, dvaput kliknite ikonu Brother CreativeCenter na desktopu kako biste pristupili našoj BESPLATNOJ web stranici s raznim idejama i resursima za osobnu i profesionalnu uporabu. Ova će se ikona pojaviti kada instalirate MFL-Pro Suite ili opcijski softver koji je dostupan na web stranici Brother Solutions Center.



Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti web stranici Brother CreativeCenter na adresi: <http://www.brother.com/creativecenter/>

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnih materijala, LCD na upravljačkoj ploči ukazat će na pogrešku. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite nas na <http://www.brother.com/original/> ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

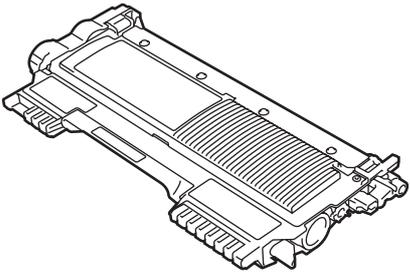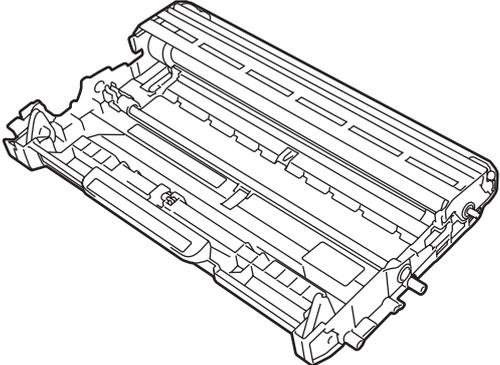Toner ulošci	Jedinica bubnja
Standardni toner: TN-2210 Toner visokog kapaciteta: TN-2220	DR-2200
	

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljene materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.