


PACT-FAST-MNT-W13-L40

Rendelési szám: 2276612

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276612>

A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsínre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 40 mm, tartóheveder: 13 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 659000
Csomag	1
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 223 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.03.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Szélesség	13 mm
Mélység	40 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 120 °C
Elektronikaház anyaga	PA 6

Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Megjegyzés	A 16 mm széles mérőváltó-rögzítés nagyobb áramváltókhoz is felhasználható, ha a rögzítőcsapok hossza elegendő.

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2277284	PACT MCR-V2- 4012- 70	Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 75...1000 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
2277297	PACT MCR-V2- 5012- 85	Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 100...1500 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
2277116	PACT MCR-V2-4012- 70-250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA méretezési teljesítmény
2277679	PACT MCR-V2-4012- 70-300-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 300 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA méretezési teljesítmény
2277129	PACT MCR-V2-4012- 70-400-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 400 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA méretezési teljesítmény
2277682	PACT MCR-V2-4012- 70-500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277132	PACT MCR-V2-4012- 70-600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277695	PACT MCR-V2-4012- 70-750-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 750 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277145	PACT MCR-V2-4012- 70-800-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 800 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény

2277158	PACT MCR-V2-4012-70-1000-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1000 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2276117	PACT MCR-V2-5012- 85-150-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 150 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 3,75 VA névleges teljesítmény
2276120	PACT MCR-V2-5012- 85-200-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 200 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA méretezési teljesítmény
2276133	PACT MCR-V2-5012- 85-250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA névleges teljesítmény
2276146	PACT MCR-V2-5012- 85-300-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 300 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA névleges teljesítmény
2277161	PACT MCR-V2-5012- 85-400-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 400 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2276159	PACT MCR-V2-5012- 85-500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény
2276162	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény
2277174	PACT MCR-V2-5012- 85-600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2276175	PACT MCR-V2-5012- 85-750-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 750 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277187	PACT MCR-V2-5012- 85-800-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 800 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277190	PACT MCR-V2-5012-85-1000-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1000 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA méretezési teljesítmény
2277200	PACT MCR-V2-5012-85-1250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA méretezési teljesítmény
2276188	PACT MCR-V2-5012-85-1500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény

Rajzok

Méretrajz

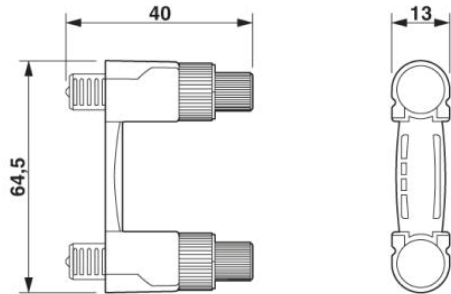

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;