


**PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1**

Rendelési szám: 2277640

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277640>

Áramsínre húzható áramváltó, 300 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA méretezési teljesítmény

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 459648
Csomag	1
Vámtarifa	85043129
Katalógusoldal információ	Oldal 214 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.10



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Bemeneti adatok**

Névleges termikus rövid idejű áram	$I_{th} = 60 * I_n$
Méretezési lököáram	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító	50 Hz ... 60 Hz
Túláram-korlátozási tényező	FS 5
Méretezési teljesítmény	7,5 VA

Primer méretezési áram $I_{pn}$	0 A ... 300 A
Szekunder méretezési áram $I_{sn}$	5 A AC

#### Általános adatok

Áramváltó típusa	Beköthető áramváltó
Osztály	1
Hitelesítésre alkalmas	nem
Primer tömör vezeték (átmérő)	28 mm
Primer tömör vezeték (szélesség)	30 mm
Primer tömör vezeték (magasság)	15 mm
Primer tömör vezeték (szélesség)	20 mm
Primer tömör vezeték (magasság)	20 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	80 mm
Mélység	60 mm
Szélesség alternatív szerelés esetén	60 mm
Magasság alternatív szerelés esetén	80 mm
Mélység alternatív szerelés esetén	30 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 40 °C
Névleges szigetelési feszültség	1 kV
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	3 kV (50 Hz, 1 min)
Szabványok/előírások	IEC 60044-1
Szín	fekete
Elektronikaház anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid PA

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Általános</b>		
2276638	PACT-FAST-MNT-W16-L40	A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 40 mm, tartóheveder: 16 mm
2276641	PACT-FAST-MNT-W16-L65	A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 65 mm, tartóheveder: 16 mm

## Rajzok

### Méretrajz

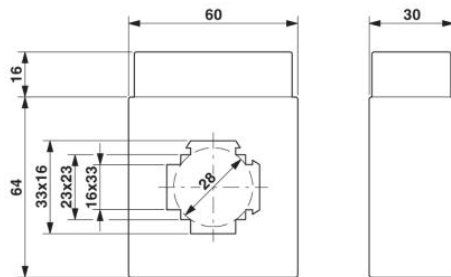

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;