


PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1

Rendelési szám: 2277129

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277129>

Áramsínre húzható áramváltó, 400 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA méretezési teljesítmény

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 305075
Csomag	1
Vámtarifa	85043129
Katalógusoldal információ	Oldal 215 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Bemeneti adatok	
Névleges termikus rövid idejű áram	$I_{th} = 60 * I_n$
Méretezési lököáram	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító	50 Hz ... 60 Hz
Túláram-korlátozási tényező	FS 5
Méretezési teljesítmény	7,5 VA

Primer méretezési áram I_{pn}	0 A ... 400 A
Szekunder méretezési áram I_{sn}	5 A AC

Általános adatok

Áramváltó típusa	Beköthető áramváltó
Osztály	1
Hitelesítésre alkalmas	nem
Primer tömör vezeték (átmérő)	33 mm
Primer tömör vezeték (szélesség)	40 mm
Primer tömör vezeték (magasság)	12 mm
Megjegyzés a méretadatokhoz	2
Primer tömör vezeték (szélesség)	30 mm
Primer tömör vezeték (magasság)	10 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	90 mm
Mélység	70 mm
Szélesség alternatív szerelés esetén	70 mm
Magasság alternatív szerelés esetén	90 mm
Mélység alternatív szerelés esetén	30 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 40 °C
Névleges szigetelési feszültség	1 kV
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	3 kV (50 Hz, 1 min)
Szabványok/előírások	IEC 60044-1
Szín	fekete
Elektronikaház anyaga	Üvegszál erősítésű poliamid PA

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Általános

2276612	PACT-FAST-MNT-W13-L40	A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 40 mm, tartóheveder: 13 mm
2276625	PACT-FAST-MNT-W13-L65	A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 65 mm, tartóheveder: 13 mm

Rajzok

Méretrajz

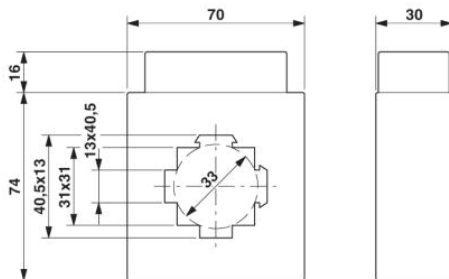

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;