

# PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1

Rendelési szám: 2277080



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277080>

Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény

## Kereskedelmi adat

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| EAN                       | 4 046356 305280        |
| Csomag                    | 1                      |
| Vámtarifa                 | 85043129               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 214 (CAT-7-2013) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Bemeneti adatok

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Névleges termikus rövid idejű áram          | $I_{th} = 60 * I_n$      |
| Méretezési lököáram                         | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$ |
| Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító | 50 Hz ... 60 Hz          |
| Túláram-korlátozási tényező                 | FS 5                     |
| Méretezési teljesítmény                     | 10 VA                    |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Primer méretezési áram $I_{pn}$    | 0 A ... 250 A |
| Szekunder méretezési áram $I_{sn}$ | 5 A AC        |

#### Általános adatok

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Áramváltó típusa                           | Beköthető áramváltó            |
| Osztály                                    | 1                              |
| Hitelesítésre alkalmas                     | nem                            |
| Primer tömör vezeték (átmérő)              | 28 mm                          |
| Primer tömör vezeték (szélesség)           | 30 mm                          |
| Primer tömör vezeték (magasság)            | 15 mm                          |
| Primer tömör vezeték (szélesség)           | 20 mm                          |
| Primer tömör vezeték (magasság)            | 20 mm                          |
| Szélesség                                  | 30 mm                          |
| Magasság                                   | 80 mm                          |
| Mélység                                    | 60 mm                          |
| Szélesség alternatív szerelés esetén       | 60 mm                          |
| Magasság alternatív szerelés esetén        | 80 mm                          |
| Mélység alternatív szerelés esetén         | 30 mm                          |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -25 °C ... 40 °C               |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 40 °C               |
| Névleges szigetelési feszültség            | 1 kV                           |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet         | 3 kV (50 Hz, 1 min)            |
| Szabványok/előírások                       | IEC 60044-1                    |
| Szín                                       | fekete                         |
| Elektronikaház anyaga                      | Üvegszál erősítésű poliamid PA |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

| Termék           | Típus leírás          | Leírás                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Általános</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2276638          | PACT-FAST-MNT-W16-L40 | A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség.<br>Rögzítőcsapok: 40 mm, tartóheveder: 16 mm |
| 2276641          | PACT-FAST-MNT-W16-L65 | A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsinre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség.<br>Rögzítőcsapok: 65 mm, tartóheveder: 16 mm |

## Rajzok

### Méreterajz

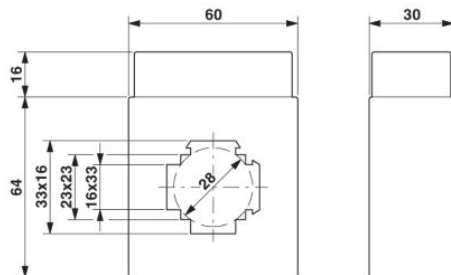

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;