



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

12-15 V= időkapcsoló

Rend. szám: 19 04 07


M113A / 12-15 V= időkapcsoló

Időkapcsoló 2 másodperctől 23 ($\pm 30\%$) percig a beépített jelfogó-érintkezővel (1 x BE (max. 3 A) más készüléket gombnyomásra bekapcsol, és a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A második gomb megnyomásával a lefutás bármikor leállítható. A működéshez még 2 nyomógombos kapcsoló szükséges.

Pl. 706035 vagy 706019

Fontos: Kérjük, vegye figyelembe a külön mellékelt "Általános érvényű tudnivalók" c. szöveget az M1002 sz. nyomtatott anyagban.

Fontos információk vannak benne az üzembe helyezésre és a fontos biztonsági tudnivalókra vonatkozóan! Ez a nyomtatott anyag a használati útmutató része, és az összeszerelés előtt gondosan át kell olvasni.

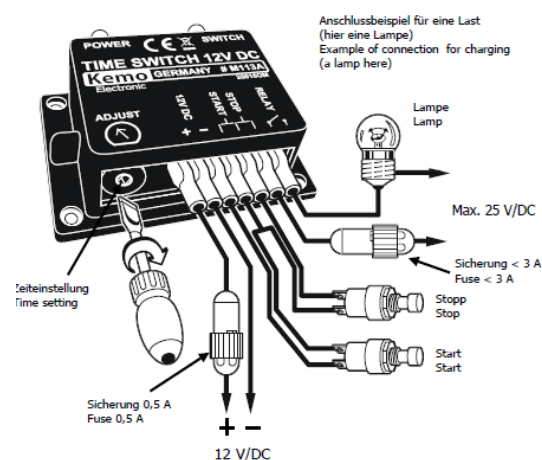

Üzembe helyezés:

A modult a csatlakozási rajznak megfelelően kell bekötni. A beépített beállítósabályzóval kb. 2 másodperc és - 23 perc ($\pm 30\%$) között állítható be a bekapcsolási idő (ki kell próbálni).

Rendeltetésszerű használat:

Elektromos készülékek (világítótestek, töltőkészülékek, játékok, automaták, világítás stb.) kapcsolhatóak be általa gombnyomásra a beállított időtartamra.

Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 12 - 15 V= | Áramfelvétel: kb. 20 mA / 80 mA (jelfogó ki/be) | Beállítható idő: kb. 2 másodperctől 23 percig ($\pm 30\%$) | Csatlakoztatás: lapos dugóval a modulra | Kijelzés: 2 (1 x LED: üzemi feszültség, 1 x LED: jelfogó „BE”) | Jelfogó-érintkező: 1 x BE max. 3 A max. 25 V (a beépített jelfogó-érintkező legfeljebb 230 V váltófeszültséget is tud kapcsolni, azonban be kell tartani a VDE biztonsági előírásokat (pl. érintésvédelmi stb.) | Méretek: kb. 86 x 60 x 32 mm (rögzítőfülek nélkül).