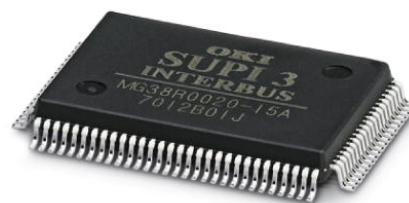



IBS SUPI 3 QFP

Rendelési szám: 2746087

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2746087>

INTERBUS Slave-Protokoll-chip (QFP 100)

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 153588
Csomag	66
Vámtarifa	85423290

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.21



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Modul**

IC tápfeszültség	5 V DC \pm 10 %
Jellemző áramfelvétel	20 mA
Csatlakozási mód	Terepi busz, perifériabusz vagy installációs terepi busz
Interfész	INTERBUS
Belső adathossz	8 Byte belső, külső bővítés 64 Byte-ig lehetséges
Felhasználói interfész	MFP-interfész, digitális I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), párhuzamos port mikroprocesszorhoz

Általános

Kialakítás	QFP 100 (a PLCC 84-et a kereskedelmi forgalomból kivontuk!)
Szélesség	20 mm
Hossz	15 mm
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	5 °C ... 30 °C (max. 60 %-nál)

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;