

IB IL 24 SEG/F-PAC


Rendelési szám: 2861373

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861373>

Inline szegmenskapocs, teljesen tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 24 V DC, biztosítókkal



Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|---|
| EAN |  4 017918 894313 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85389091 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 199 (CAT-8-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Interfészek

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Interfész | Inline lokálisbusz |

Tápellátás

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Periféria feszültség | 24 V DC |
| Periféria feszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |

| | |
|------------------------|--|
| Maximális áramfelvétel | 6 A |
| Biztosító | SI 5 x 20 6, 300 AT (együtt szállítva) |

Általános adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Védelem megnevezése | Túlterhelésvédelem |
| Védőkapcsolás/-alkatrész | Biztosíték |
| Súly | 59 g |
| A csatlakozók száma | 1 |
| Szélesség | 12,2 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |

Inline potenciálrendezés

| | |
|------------------------------|---|
| Áramfelvétel U_M -ből | 6 A (Névleges érték) |
| | max. 8 A (A kapocs szállítása 6,3 A-es lomha olvadóbiztosítókkal történik. Az U_M és U_S potenciálrendezőkben előforduló nagyobb eredő áram esetén gondoskodjon az áramkör erősebb (max. 8 A, lomha) biztosításáról!) |
| U_S szegmens tápfeszültség | 24 V DC |
| Táplálás U_S -en | 6 A (Névleges érték) |

Tanúsítványok



Tanúsítások cULus Recognized, GOST, ABS, BSH, BV, DNV, GL, LR, RINA

Ex tanúsítások: cULus Listed

Igényelt tanúsítások:


Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|---------|--------------|---|
| 0809492 | ESL 62X10 | Behelyezhető csíkok, ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter: Lézernyomtató, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 62 x 10 mm |


| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| 2727501 | IB IL FIELD 2 | feliratozó mező, szélessége: 12,2 mm |
| dugasz/adapter | | |
| 2727637 | IB IL SCN-PWR IN-CP | csatlakozó, színes megjelöléssel, Inline betápláló és szegmenskapcsokhoz |

Rajzok


Csatlakozási rajz

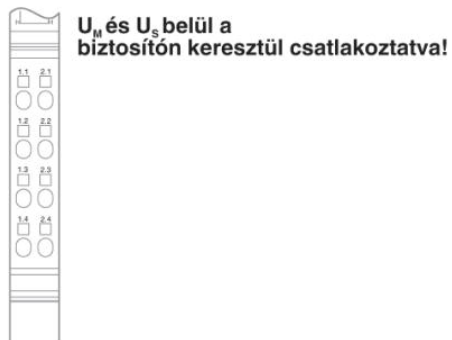

Blokkvázlat

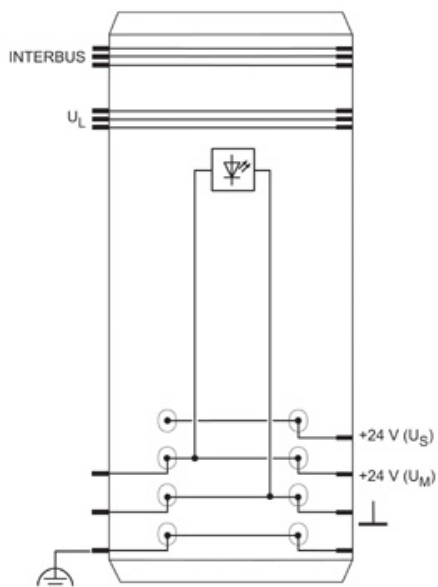

Méretrajz

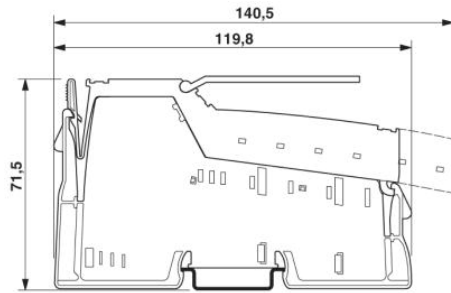

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;