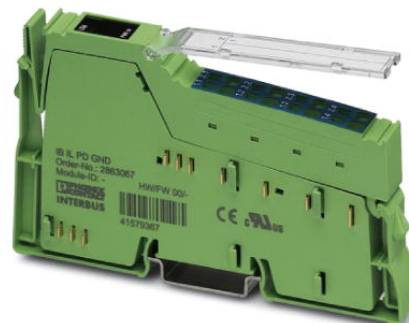



## IB IL PD GND-PAC

Rendelési szám: 2862990

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2862990>

Inline kapocs potenciál-elosztáshoz (GND), tartozékokkal együtt (csatlakozóval és feliratozó mezővel), csatlakozások GND-hez

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 910099
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 199 (CAT-8-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Termék leírás

A modul az Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Az IB IL PD GND (-PAC) kapocs nyolc GND csatlakozással rendelkezik. Így lehetővé teszi az olyan aktorok állomáson belüli GND-re csatlakoztatását, amelyek 1 vezető csatlakozástechnikával az IB IL 24 DO 32/HD modulra csatlakoznak.

### Muszaki adatok

#### Interfészek

Csatlakozási mód	Inline belső vonalon keresztül
Interfész	Inline lokálisbusz

### Tápellátás

Periféria feszültség	(GND)
Maximális áramfelvétel	8 A

### Általános adatok

Súly	44 g
Szélesség	12,2 mm
Magasság	119,8 mm
Mélység	71,5 mm

### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

### Rajzok

Csatlakozási rajz

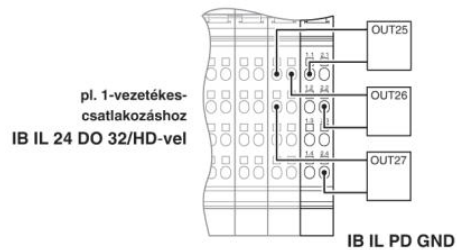

Méretrajz

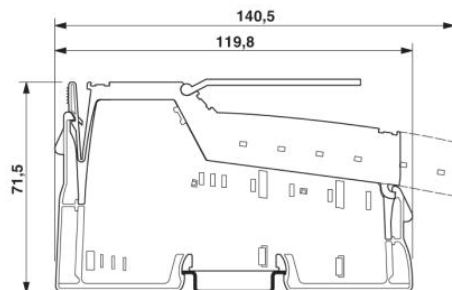

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;