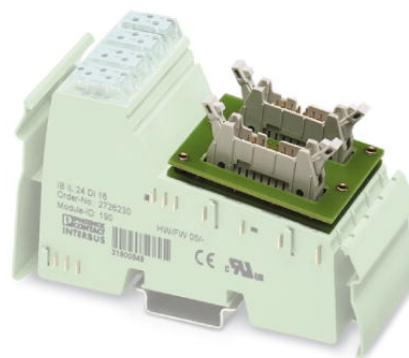



FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

Rendelési szám: 2302764

Az ábrán az FLKM 14-PA-INLINE/IN16 változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302764>

VARIOFACE homlokadapter Inline modulokhoz, 16 (2 x 8) digitális kimeneti jel továbbításához.

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 929480
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 444 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	16
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	2
Csatlakozók pólusszáma	14

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Csatlakozási rajz

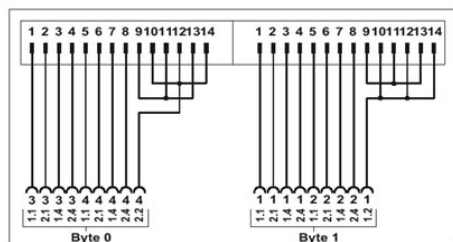

Kapcsolási rajz

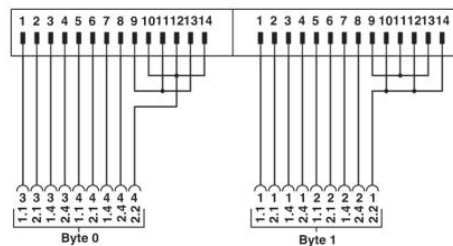

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;