


IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC

Rendelési szám: 2693020

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2693020>

Inline feszültség frissítő modul a 0,8 A-es U_L logikafeszültséghez,
kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező)

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 447416
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 197 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.06.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

A modul az Inline állomáson belüli alkalmazás célját szolgálja. Ha elérte a buszcsatló maximális terhelését a logikai feszültséghez (U_L), akkor alkalmazható ez a betápláló kapocs ennek a feszültségnek az ismételt rendelkezésre állításához. Ehhez 24 V-os DC feszültséget (U_{24V}) kapcsolunk a kapocsra, amelyből előállítjuk a logikafeszültséget (U_L).

Muszaki adatok

Interfészek

Csatlakozási mód	Inline belső vonalon keresztül
Interfész	Inline lokálisbusz

Tápellátás

Periféria feszültség	24 V DC
Periféria feszültség tartomány	19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt)
Maximális áramfelvétel	274 mA (névleges feszültségnél)
Biztosító	(villamos/termikus túlterhelésvédelem, mellékelten szállítva)

Általános adatok

Védelem megnevezése	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	Bemeneti védődiódák (tartós túlterhelés esetén tönkremennek) A maximum 1500 W-os impulzusterheléseket a bemeneti védődióda rövidrezárja.
Súly	65 g
A csatlakozók száma	1
Szélesség	12,2 mm
Magasság	119,8 mm
Mélység	71,5 mm

Inline potenciálrendezés

U_L logikafeszültség	7,5 V DC ± 5 % (belső potenciál érintkezőn)
Táplálás U_L -en	max. 0,8 A DC
Teljesítményfelvétel	max. 0,6 W (Készülék összesen)

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Listed, ABS, BSH, BV, DNV, GL, LR, RINA

Ex tanúsítások:

ATEX


Igényelt tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0809492	ESL 62X10	Behelyezhető csíkok, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Office-Drucksysteme, Plotter: Lézernyomtató, Szerelési mód: Betolható, Szövegmező mérete: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	feliratozó mező, szélessége: 12,2 mm
dugasz/adapter		
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	csatlakozó, színes megjelöléssel, Inline betápláló és szegmenskapcsokhoz

Rajzok

Csatlakozási rajz

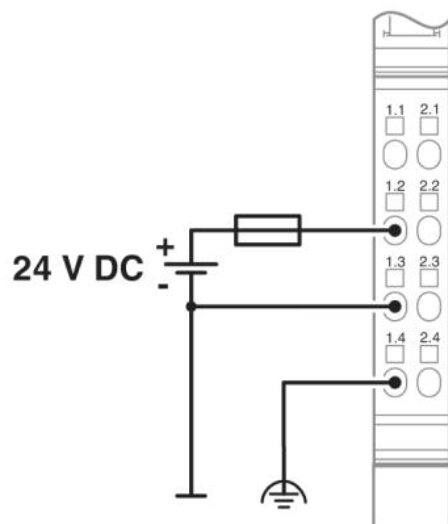

Méretrajz

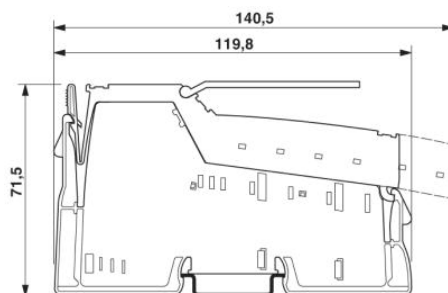

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;