


## RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA

Rendelési szám: 2701358

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2701358>

Körsugárzó antenna rongálásvédelemmel, 2,4 GHz, nyereség: 3 dBi, védettség: IP55, kábelhossz: 1,5 m, csatlakozó: RSMA (dugasz), nyílásszög: h/v 360°/85°. Falra szereléshez megfelelő szerelési anyag áll rendelkezésre.

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 741750
Csomag	1
Vámtarifa	85177011
Katalógusoldal információ	Oldal 54 (CAT-8-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.10.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Frekvenciatartomány	2,4 GHz
	2,4 GHz
Vízszintes nyílásszög	360 °
Függőleges nyílásszög	85 °

Impedancia	50 $\Omega$
Nyereség	3 dBi
Szélesség	160 km/h (10 N erő támad)
Csatlakozási mód	RSMA (apa)
Védettség	IP55
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 80 °C
Szélesség	86 mm
Magasság	43 mm
Anyag	ASA (Antennaház)

### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
2885870	RAD-ANT-VAN-MKT	Szerelési anyagok vandálbiztos OMNI körsugárzó antenna falra szereléséhez


### Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

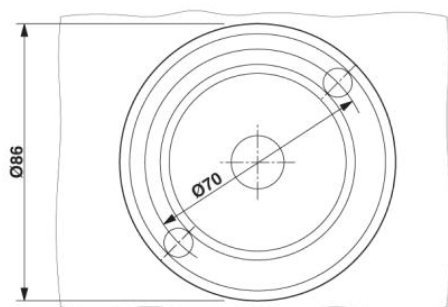

Méretrajz

---

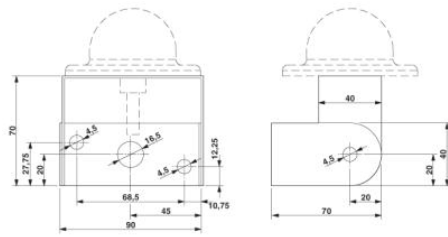

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;