


VS-PP-19-1HE-16-F

Rendelési szám: 1652994

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652994>

Patchpanel, 19"-os szerelés, IP20, 16 beépítő helyyel a Freenet érintkezőbetétekhez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 969967
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 122 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

A dugaszhelyek száma	16
Szín	szürke
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	5 °C ... 55 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Elektronikaház anyaga	PC-GF
Védettség	IP20

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Aljzatbetét		
1654329	VS-06-BU-BU-F/IP67	FireWire aljzatbetét, 6 pólusú, aljzatról aljzatra, a falra szerelhető keretben található Freenet rendszerhez, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-panel és szervíz interfész
1654332	VS-06-BU-FK-F/IP67	FireWire aljzatbetét, 6 pólusú, aljzatról szalagkábel csatlakozósávra, a falra szerelhető keretben található Freenet rendszerhez, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-panel és szervíz interfész, rászterméret: 2,54 mm
1652952	VS-08-BU-RJ45-5-F/BU	RJ45 aljzatbetét, Freenet rendszerhez, CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, aljzatról aljzatra
1652936	VS-08-BU-RJ45-5-F/PK	RJ45 aljzatbetét, Freenet rendszerhez, CAT5e, 8 pólusú, árnyékolt, kábelcsatlakozással (IDC gyorscsatlakozás), tömör érhez AWG 24 ... 22
1652949	VS-08-BU-RJ45-6-F/PK	RJ45 aljzatbetét, Freenet rendszerhez, CAT6, 8 pólusú, árnyékolt, kábelcsatlakozással (IDC gyorscsatlakozás), sodrathoz és tömör érhez AWG 24 ... 22
1654358	VS-SCRJ-GOF-KU	SCRJ toldóbetét, duplex, VS-PP-19-1HE-16-F Patch-panelhez, VS-TO...F... Terminaloutlet és VS-SI-FP-2F adatvonal elölal, multimódusú üvegszálhoz, HCS és polimer száltípusokhoz alkalmazható


Falra szerelhető keret

1653838	VS-04-BUA-BUB-F/IP67	USB aljzatbetét, 4 pólusú, A típusú USB aljzatról B típusú USB aljzatra, a falra szerelhető keretben található Freenet rendszerhez, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-panel és szervíz interfész, mindkét irányban dugaszolható
1653854	VS-04-BUA-FK-F/IP67	USB aljzatbetét, 4 pólusú, A típusú USB aljzatról szalagkábel csatlakozósávra, rászterméret 2,54, a falra szerelhető keretben található Freenet rendszerhez, Terminaloutlet IP20, 19" Patch panel és szervíz interfész

1653867	VS-04-BUB-FK-F/IP67	USB aljzatbetét, 4 pólusú, B típusú USB aljzatról szalagkábel csatlakozósávra, raszterméret 2,54, a falra szerelhető keretben található Freenet rendszerhez, Terminaloutlet IP20, 19" Patch panel és szervíz interfész
---------	---------------------	--

Rajzok

Méretrajz

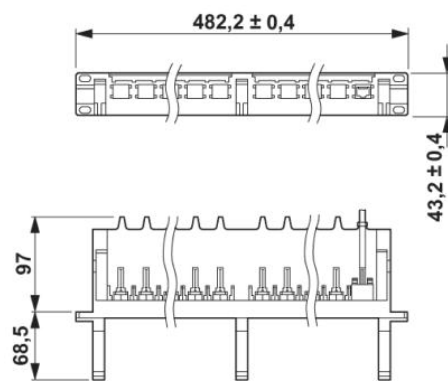

RJ45-ös patchpanel

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;