


FOPT 2,2-R

Rendelési szám: 1907924

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907924>

NYÁK sorkapocs, Raszterméret: 10,16 mm, Pólusszám: 1,
Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás,
Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: fekete, Fekete
készülékház vevődiódával / csatlakoztatható optikai kábellel:
polimerszál (az IEC 60793-2 szerint A4a típus, a külső köpeny
átmérője 2,2 mm) / adatátviteli sebesség: 5 Mbit/s / átviteli távolság
max. 50 m / kérésre részletes adatlapot küldünk

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 606572
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 436 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.02.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

 
Méretetek / pólusok

Raszterméret	10,16 mm
Pólusszám	1

Műszaki adatok

Termékcsalád	FOPT
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
Névleges keresztmetszet	0 mm ²
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	polimer szálas kábel, duplex 980/1000 µm, közepesen nehéz fix beltéri telepítéshez, méteráru csatlakozó nélkül
2799283	PSM-LWL-KDL-980/1000	Polimerszálas kábel, duplex 980/1000 µm, könnyű kivitel beltéri kábelezéshez, méteráru dugasz nélkül
2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Polimerszálas kábel, duplex 980 µm / 1000 µm, ipari kivitel beltéri fix kábelezéshez, méteráru dugasz nélkül
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	polimer szálas kábel, duplex 980/1000 µm, nehéz, nagy rugalmasságú kivitel vonóláncos alkalmazásokhoz, méteráru csatlakozó nélkül
szerszámok		
2725147	IBS RL FOC	Szálvágó polimerszálas kábelek konfekcionálására INTERBUS-Ruggedline készülékek csatlakoztatásához
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Rajzok


Blokkvázlat

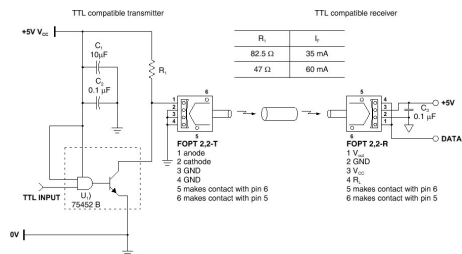


Furaterv/forrasztópád-geometria

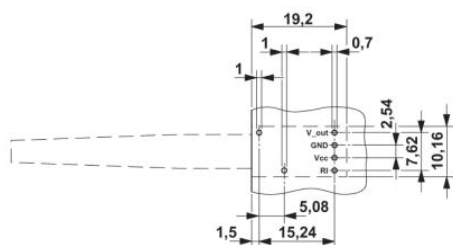

Méretrajz

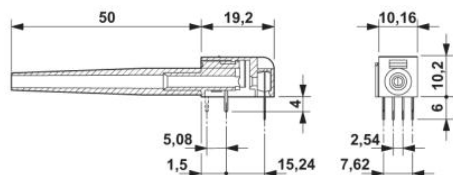

Kapcsolási rajz

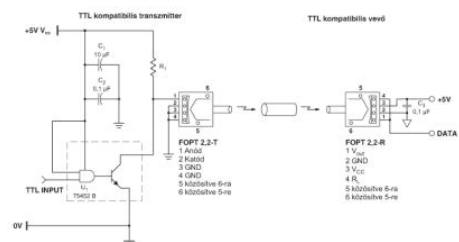

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;