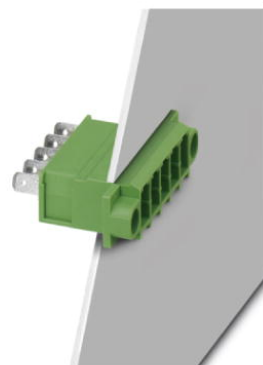


DFK-PC 4/12-G-7,62-FS4,8


Rendelési szám: 1861251

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1861251>

Dugasrész, Névleges áram: 15 A, Méretezési feszültség (III/2): 400 V, Pólusszám: 12, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Közvetlen szerelés

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 125776
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 519 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Raszterméret	7,62 mm
„a” méret	83,82 mm
Pólusszám	12

Műszaki adatok

Termékcsalád	DFK-PC 4/...G -FS4,8
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	800 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	15 A
U _N névleges feszültség	400 V
Névleges keresztmetszet	4 mm ²
Maximális terhelőáram	15 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Laposcsatlakozó max. áram	15 A
Lapos csatlakozó méretei	4,8 x 0,8 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm
dugasz/adapter		
1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös
szerelés		
0708263	DFK-MSTB-SS	Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: egy M3 x 10 csavarral, rugós alátéttel és anyával
szerszámok		
1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1805000	PC 4/12-ST-7,62	Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 12, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1840094	PCC 4/12-ST-7,62	Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 12, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Krimpcsatlakozás, Színe: zöld, Hozzá tartozó krimpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm ²] adatokkal: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = szalagérintkezők


Rajzok

Diagram

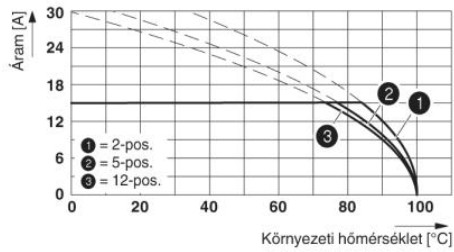

Derating görbe a következőkhöz: PC 4/...-ST-7,62, DFK-PC 4/...-G-7,62-FS4,8 -cal

Méretrajz

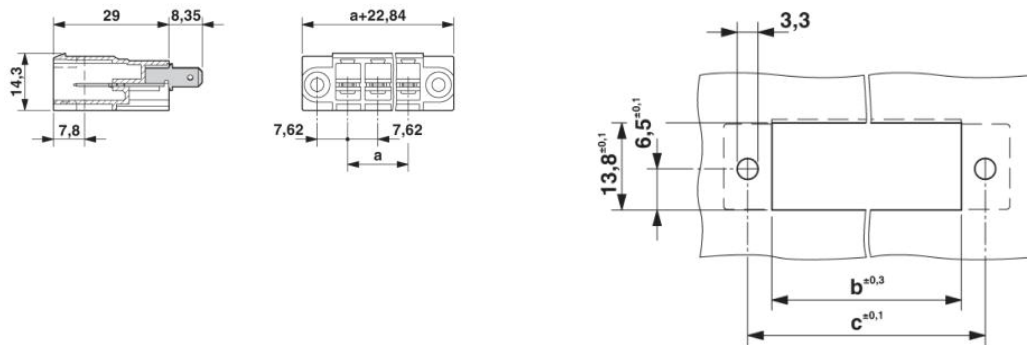

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;