

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

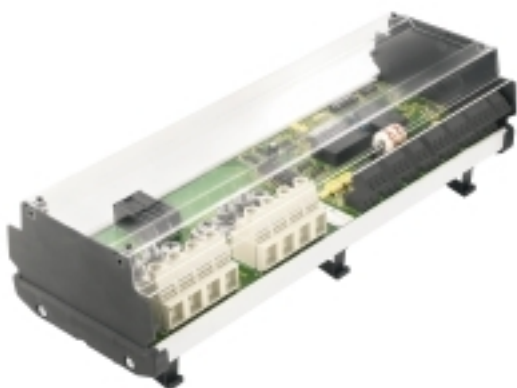
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Vezeték felügyelete Transclinic xi+ használatával
A rendszer folyamatosan felügyeli a fotovoltaikus
létesítmények teljesítményét**

Kábelsarus csatlakozás
A Transclinic xi+ folyamatosan felügyeli egyetlen string vagy minden string teljesítményét, valamint a fotovoltaikus rendszer feszültségét, így a rendszer részletes felügyeletét biztosítja. A negatív hatásokat, amelyek a kimenet csökkentését okozzák, azonnal meg lehet állapítani, és el lehet végezni a javítást vagy a rendszer beállítását.

Általános rendelési adatok

Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Típus	TRANSCLINIC 8I+
Rendelési szám	1238120000
Verzió	Fotovoltaikus egységek
GTIN (EAN)	4050118044232
Menny.	1 Stück

TRANSCLINIC 8I+**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	295 mm	Hossz, inch	11,614 inch
Szélesség	109,5 mm	Szélesség (coll)	4,311 inch
Magasság	92,2 mm	Magasság (coll)	3,63 inch
Nettó tömeg	1 112 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-20 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	70 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	-------

Műszaki adatok

Digitális bemenetek	0,5 V alacsony, 15 ... 24 V magas	Digitális bemenetek száma	2
Huzalfeszültség-mérési hiba	± 10 V from 100 V DC to 1000 V DC	Huzaláram-mérési hiba	± 360 mA, 3 A DC - 30 A DC
Kommunikáció	MODBUS RS485 RTU	Magasság	≤ 3000 m
Maximum current per string	30 A DC (-25...+70 °C)	Mérési tartomány	3...30 A DC
Névleges feszültség (szöveg)	1000 V DC	Potenciálbetáplálás	19 - 36 V DC
Vezetékek maximális száma	8	Áramfelvétel	< 1500 mW
árammérő	Ellenállások kis áram méréséhez (sönt)		

Besorolások

ETIM 5.0	EC000617	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-37-04-10	eClass 7.1	27-37-04-10
eClass 8.1	27-37-04-10	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	22-57-04-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	TRANSCLINIC 14I+
Engineering Data	STEP
User Documentation	Manual TC8i+_14i+

TRANSCLINIC 8I+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

