

**Ipari Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Y-elosztó / csatlakozó csatoló, FreeCon a dugaszolható PushPull Power csatlakozóhoz a PROFINET specifikáció szerint, fém

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
Rendelési szám	1297010000
Verzió	Y-elosztó, FreeCon, Tápellátás
GTIN (EAN)	4050118094589
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	716,82 g
-------------	----------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Burkolat: öntött cink betét, nikkelezett
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP65

Szabványok

Csatlakozó, standard	in accordance with PROFINET specification	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Tápcsatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok (tápcsatlakozó)	≤ 100	Ház alpanyaga (tápcsatlakozó)	Cink présöntvény, nikkelezett
Kábeltömítés anyaga (tápcsatlakozó)	TPE	Névleges feszültség (tápcsatlakozó)	24 V
Reteselés típusa (tápcsatlakozó)	Push Pull	Szennyezés mértéke (tápcsatlakozó)	2
Szín (tápcsatlakozó)	Ezüstszerű	Tömítés anyaga (tápcsatlakozó)	NBR
Áramterhelhetőség 50 °C-on (tápcsatlakozó)	16 A @ 20 °C	Érintkező anyaga (tápcsatlakozó)	Rézötözet
Érintkező felület (tápcsatlakozó)	Arany a nikkel felett		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001264	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-23	eClass 9.1	19-17-01-25

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**Ipari Ethernet
IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**


Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz

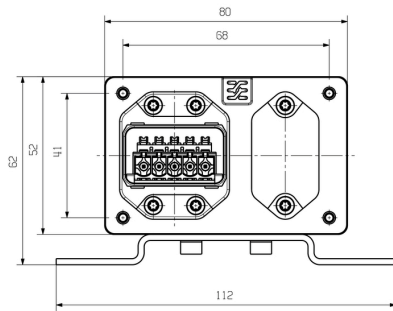

Front view

Méretrajz

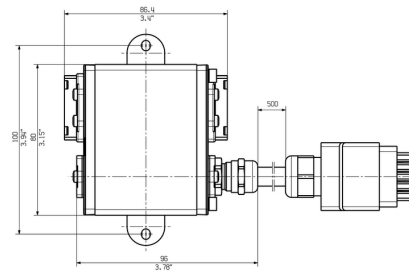

Overhead view