


Digitális gitárhangoló

Rendelési szám: 300991

Kezelő- és kijelző-szervek

- Power:** A hangolókészülék be- és kikapcsolója.
A készülék 20 perc után automatikusan kikapcsol.
- Mode:** Az automatikus és a manuális üzem közti választás:
AUTO: automatikus gitárra
MAN: kézi üzemmód
AUTO BASS: automatikus elektromos basszusgitárra
MAN BASS: kézi üzemmód elektromos basszusgitárra.
- NOTE:** A kívánt hangszer beállítása. Kézi üzemmódban nyomjuk meg a Note gombot a kívánt hang kiválasztására.
7B,6E,5A,4D,3G,2B(H),1E (elektromos gitár)
6E,5A,4D,3G,2B(H),1E (akusztikus gitár)
alacsonyB,4E,3A,2D,1G,magas C (elektromos basszusgitár)
4G,3D,2A,1E (hegedű)
- Pitch:** a Hz megadása, az alap-beállítás 440 Hz; 435 – 445 Hz (lépésenként).

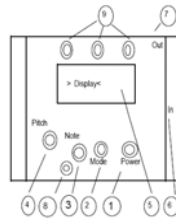


5. DISPLAY

- automatikus/kézi beállítása
- adott hangmagasság
- b vagy #, a hang túl magas vagy túl alacsony
- Hz-beállítások
- mérőskála: optimális beállítás „0”-nál

* A „Power”-üzemben a

Funkciók:

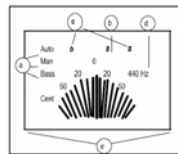

készülék

beállítása auto és 440 Hz

- IN:** összekötetés az elektromos gitár és a hangoló között
- Out:** kiegészítő összeköttetés egy erősítő használata esetén, ha a hangoló csak közbe van iktatva.
- Mikrofon:** Egy hang felvétele a hangoló készülékre a gitárról.
- piros és zöld LED-ek**
piros: a hang túl mély
zöld: a hang túl magas

Figyelem:

Óvjuk a nedvességtől.

Ne nyissuk fel a készüléket, csak elemcsere esetén.

Óvjuk a túl magas hőmérséklettől.

Méretetek: 108(sz) x 2(ma) x 58(mé) mm

Táplálás: 1 db 9V-os szárazelem (nincs a készülékben)