




RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RÖVID ÚTMUTATÓ (MAGYAR)

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- ☑ erősítő
- ☑ hálózati kábel
- ☑ rövid használati útmutató
- ☑ a biztonsági és garanciális irányelveket tartalmazó füzet

1. Vizsgálja meg, hogy a csomagolás fedőlapján feltüntetett összes tétele benne van-e a csomagban.
2. **OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET.**
3. **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL AZ AKKUMULÁTORT, HOGY AZ ÉLETTARTAMÁT MEGNÖVELJE.**
4. Nézze jól meg a felállítási ábrát.
5. Állítsa fel a készüléket a használatához legmegfelelőbb helyzetbe.
6. Kapcsolja ki az összes bemeneti forrást (mikrofonokat, CD-lejátszót, MP3-lejátszót és erősítőt/hangosítót, és csavarja "nullára" a hangerőszabályzókat.
7. Kösse össze a sztereó-kimeneteket az erősítővel, szalagos magnókkal és/vagy jelforrásokkal.
8. Kapcsolja be a rendszert a következő sorrendben:
 - i. a bemeneti forrásokat (pl. mikrofonokat, hangszereket és/vagy CD-lejátszót)
 - ii. TAILGATER
 - iii. a kiegészítő erősítőket.
9. A kikapcsoláskor a fordított sorrendet alkalmazza. Kapcsolja ki a:
 - i. a kiegészítő erősítőket.
 - ii. TAILGATER
 - iii. a bemeneti forrásokat (pl. mikrofonokat, hangszereket és/vagy CD-lejátszót)

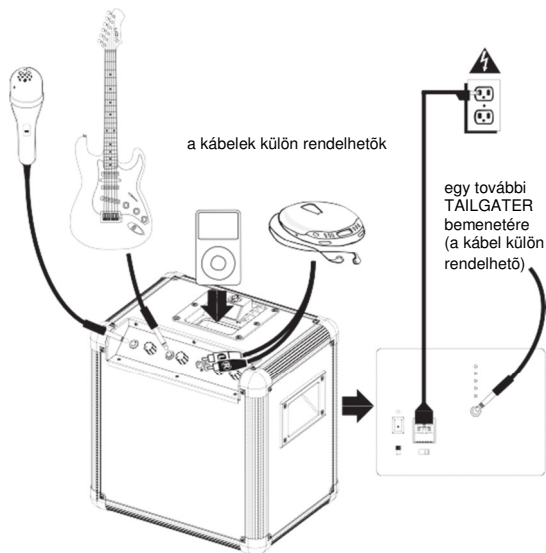

Regisztrálja készülékét az alábbi weboldalon: <http://www.ionaudio.com>.

ÓLOMAKKUMULÁTOROK

A tölthető ólomakkumulátorok azonos fajtájúak a gépkocsikban alkalmazott akkumulátorokkal. És mint az autóakkumulátor esetében is igaz, ennek az akkumulátornak az üzemeltetése szempontjából rendkívül fontos a használat módja.

Az előírásoknak megfelelő használat és a helyes ápolás évekig üzemben tarthat egy ólomakkumulátort. Olvassa el az alábbi ajánlásokat, hogy a lehető legtöbbet kihozza a beépített akkumulátorból.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI TUDNIVALÓK

Az akkumulátort használat előtt mindig töltsen teljesen fel.

Az akkumulátort lehetőleg ne süssse ki teljesen.

A maximális üzemeltetési idő elérése érdekében az akkumulátort legalább havonta egyszer 80%-os mértékben ki kell sütni.

Az akkumulátort minden használat után töltsen teljesen fel.

A teljesen feltöltött akkumulátor egy hétig feltöltve marad.

Az akkumulátort mintegy két hétig benne lehet hagyni a készülékben.

TÁROLÁS

Ne tárolja magas hőmérsékleten vagy nagyon párás helyen.

Ha hosszú ideig tárolja az akkumulátort, rendszeres időközönként töltsen fel.

Ha az akkumulátort hat hónapig nem töltötte fel, lehet, hogy többet már nem is lehet feltölteni.

JAVÍTÁS

Növekvő korrallal az akkumulátor esetleg elveszíti feltöltési képességét. Ilyen esetben forduljon a szerződött ION-kereskedőhöz.

Az akkumulátort saját maga ne próbálja karbantartani, módosítani vagy cserélni.

ELTÁVOLÍTÁS

Az elhasznált akkumulátort vigye újrahasznosításba, vagy távolítsa el az érvényes előírásoknak megfelelően.

KEZELŐSZERVEK

- Hangszer-/mikrofonbemenet hangerőszabályzóval (6,3 mm-es jack):** Ez a mono-bemenet normál jack-dugós kábeleket fogad egy mikrofonról, egy gitárról vagy más hangszerről.

- iPod/Aux-bemenet hangerőszabályzóval (sztereó RCA):** Ez a bemenet egy CD-/MP-lejátszó vagy más hangfrekvenciás készülék jeleit fogadja. A szabályzó az iPod- és az RCA-bemenet szintjét szabályozza. Ha 3,5 mm-es mini-jackdugós készüléket akar használni, alkalmazzon egy külön rendelhető mini-jack/RCA-adaptert.

- Hangerőszabályzó:** Ezzel a szabályzóval állíthatja be a TAILGATER össz-hangerejét.

- Hálózat ON/OFF kapcsoló:** A TAILGATER bekapcsolására és kikapcsolására szolgál. Gondoljon arra, hogy amikor a TAILGATER készüléket a hálózatra kapcsolja, nem kell bekapcsolva lennie ahhoz, hogy az akkumulátora töltődjön.


- iPod töltőkapcsoló:** Az iPod készülék töltését tegye aktívra ezt a kapcsolót a "Charge iPod" állásba hozva.

- Feszültségváltó kapcsoló*:** Állítsa ezt a kapcsolót abba az állásba, amely megfelel az alkalmazási hely hálózati feszültségének.

- Hálózati csatlakozóhüvely (IEC):** Dugja ide be az együttszállított hálózati kábelt a készülék tápáramellátására. Gondoljon arra, hogy a TAILGATER készülék a hálózati kábelben át történő tápáramellátás esetén tölti a belső akkumulátort. A töltésszelző lámpa világít, amikor az akkumulátor töltődik.

- Akkumulátorállapot-jelző LED-ek:** Ha a készülék be van kapcsolva, ez a négy LED jelzi, hogy mekkora feszültség van az akkumulátorban. Az akkumulátor üzemeltetése a hangerőtől és az üzemidőtől függ.

- Csatoló kimenet (Link):** Csatlakoztasson ide egy 6,3 mm-es sztereó jackdugós kábelt egy második erősítőrendszer, például egy másik TAILGATER készülék jellel való ellátására.

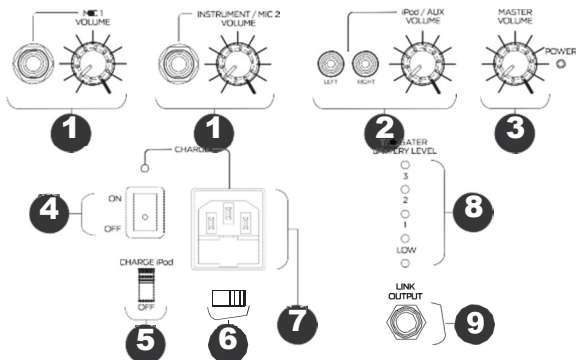

FIGYELEM: Az USA-ban a kapcsolót a "100-120V" állásba kell hozni, míg a legtöbb európai országban és Nagy-Britanniában a "220-240V" állást kell választani. Ha a feszültségváltó kapcsolót helytelen állásba állítja be, bekapcsoláskor a készülék károsodik.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ha a hang nagy hangerő esetén torzzá válik, olvassa el a következő hibaelhárítási tanácsokat:

- A hang torz:** Próbálja meg csökkenteni az erősítést, vagy a hangforrás, ill. a hangszer hangerejét. Megpróbálhatja a hangerő csökkentését a TAILGATER készüléken is.
- Túl sok a mélyhang:** Próbálja meg csökkenteni a hangforrás mélyhangjait.
- Csatlakoztassa a Link-kábelt az iPod/Aux bemenetre (az Instrument/Mikrofon bemenet helyett).

Fontos: Egy kezdeti "bejáratási" időre van szüksége az erősítőnek az optimális szintű működéshez. Játsszon le közepes frekvenciasávban egy hangforrást pár óráig.

MŰSZAKI ADATOK

Bemenőfeszültség: 100-120 V / 60 Hz, 220-240 V / 50 Hz váltó

Bevezetett teljesítmény: 50 W

Kimenőteljesítmény: 16 W (THD: < 1%)

Kimenőfeszültség: 8 V / 4 Ω

Frekvenciamenet (±3dB): Aux bemenet: 93 Hz – 20 kHz

iPod bemenet: 82 Hz – 20 kHz

A TAILGATER akkumulátor teljes feltöltési ideje: ~ 6 óra

Az akkumulátor üzemeltetése: 12 óra tipikus használat (2/3 hangerő)

Megjegyzés: Az akkumulátor üzemeltetése a hangerőtől, a környezeti hőmérséklettől és a korától függ.