

## KH/URH rádió, Úszó kacsza

Rend. sz.: 34 09 37

Változat:

04/05



## 1. Rendeltetészerű használat

Az "Úszó kacsza KH/URH rádió" egy fröccsenő víz ellen védett KH/URH rádió. Ne merítse a készüléket vízbe. A készüléket csak nem újratölthető mikroelemekkel működtesse.

A fentiekől eltérő más alkalmazás nem engedélyezett. Az a készülék károsodásához és így olyan kockázatokhoz vezethet mint a rövidzárlat, tűz, elektromos áramütés stb.

Ne módosítsa vagy cserélje a termék alkatrészeit.

Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat.

## 2. Biztonsági tudnivalók



Nem vállalunk felelősséget az olyan tulajdonban keletkezett károkért vagy személyek sérüléseiért, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek. Ebben az esetben érvényét veszti a garancia.

Egy háromszögben található felkiáltójel a fontos működtetési tudnivalókat jelzi a használati útmutatóban. Olvassa el gondosan a használati útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezi. Fontos információkat tartalmaz a készülék üzemeltetésével kapcsolatban.

- A készülék jogosulatlan átépítése és/vagy módosítása biztonsági és CE engedély szempontjából nem megengedett.
- A termék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Soha ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni. A műanyag fóliák vagy tasakok, sztrípor habanyag stb. veszélyes játékok gyermekek számára.
- Karbantartási- és szerelési munkálatokat csak szakember végezhet a terméken.
- Ha további kérdései lennének, amelyekre nem talál választ a használati útmutatóban, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

## 3. Használat



Ez a termék csak fröccsenő víz ellen védett. Óvja meg a terméket erős vízsugártól, sós víztől. Ne merítse a készüléket vízbe.

- Forgassa el a fejét jobbra a készülék bekapcsolásához és a hangerő növeléséhez. Forgassa el a fejet az ellenkező irányba a hangerő csökkentéséhez és a készülék kikapcsolásához. Egy kattánó hanggal történik meg a készülék be- és kikapcsolása.
- A kacsza farkának mozgásával történik meg az átviteli frekvencia beállítása az AM/KH 540 – 1600 kHz és az FM/URH 88 – 108 MHz frekvenciatartományokban.
- A bal szárny megnyomásával válthat át AM (KH - középhullám) és FM (URH - ultrarövid hullám) között.

## 4. Ápolás



Az elemek behelyezése és cseréje


Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra! Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig

nem használják, hogy a kifolyt elemek okozta meghibásodásokat elkerülje. Ha a kifolyt vagy sérült elemek bőrrel érintkeznek, sérüléseket okozhatnak. Ezért viseljen ilyenkor megfelelő védőkesztyűt. Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, így minimalizálja annak az esélyét, hogy azokat gyermekek vagy háziállatok lenyelhessék.

Soha ne nyissa fel az elemeket. Az elemet semmi esetre se szabad rövidre zární, tűzbe

dobni vagy kisütni. Robbanásveszély áll fenn.

- Oldja meg az elemtartó fedél csavarjait.
- Helyezzen be 3 db alkáli mikroelemet (AAA/UM-3) helyes polaritással.
- Helyezze vissza az eredeti helyzetébe az elemtartó fedelét úgy, hogy a fedélen található pont a ház pontjával találkozzon. Ezután húzza meg a csavarokat.

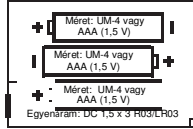

- Helyezze vissza az eredeti helyzetébe az elemtartó fedelét úgy, hogy a fedélen található pont a ház pontjával találkozzon. Ezután húzza meg a csavarokat.
- Ahhoz, hogy az elemek hosszú élettartamát garantálja, csak alkáli elemeket használjon.

## Tisztítás

A készüléket csak nedves és antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon erős tisztítószert vagy súrolószert.

## 5. Eltávolítás

## 5.1 Általános tudnivalók

A készüléket a törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## 5.2 A használt elemek és akkuk eltávolítása!

A felhasználót a törvény (elemekre vonatkozó törvény) arra kötelezi, hogy a használt elemeket leadja. Tilos az elemeket a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani!



A veszélyes anyagokat tartalmazó elemek/akkuk a következő szimbólummal vannak jelölve. Ez azt jelzi, hogy nem engedélyezett a háztartási hulladék közé történő eltávolítása. Az adott nehézfémek vegyjelei: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a helyi gyűjtőállomásokon és minden olyan üzletben, ahol elemeket/akkukat árusítanak.

Tartsa be a törvényi előírásokat és figyeljen a környezetvédelemre!

## 6. Műszaki adatok

Üzemi feszültség	4,5 V 3 db mikroelemmel
Energiafogyasztás	0,45 W
Frekvenciasáv	AM/KH : 540-1600 kHz FM/URH : 88-108 MHz
Kimenőteljesítmény	180 mW RMS
IP védelem	IP X4

Ezt a használati útmutatót a Conrad Electronic GmbH bocsátotta ki. Klaus-Conrad-SträÙe 1, D-92240 Hirschau/Germany.  
A használati útmutató a nyomtatás időpontjában aktuális összes műszaki adatot tartalmazza. Fenn tartjuk a jogot, hogy a készülék műszaki adatait vagy kivételét megváltoztassuk.  
© Copyright 2005 Conrad Electronic GmbH.