



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250


SANGEAN RCR-5 típusú digitális órás KH/URH-rádió

Rendelési szám: 343713

Biztonsági előírások

- Olvassuk el a kezelési utasítást, mielőtt használatba vennénk a rádiót.
- Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat. Őrizzük meg a kezelési utasítást a későbbiek számára.
- Ne használjuk a rádiót víz közelében, pl. fürdőkád, mosdótál, mosógép, mosogató, nedves pince, úszó-medence stb. mellett.
- A készüléket csak egy nedves ruhával tisztítsuk. Tisztítás előtt húzzuk ki a hálózati dugót.
- Ne állítsuk a rádiót instabil kocsira, állványra, tartóra vagy asztalra. A rádió leeshet onnan, és személyi sérülést okozhat, illetve maga is megsérülhet.
- A rádiót úgy helyezzük el, hogy ne legyen akadálya a normál szellőzésnek. Például ne rakjuk a rádiót ágyra, kanapéra, szőnyegre, vagy más puha alapra, amely el tudná dugítani a szellőzőnyílásokat. Ne rakjuk beépített szekrénybe se, amely meggátolja a légmozgást.
- A hálózati kábelt úgy vezessük, hogy ne botoljunk el benne, ne akadjunk bele, és ne támaszkodjanak rá tárgyak. Különösen figyeljünk a kábelnek arra a pontjaira, ahol a kábel csatlakozóba, ill. a készülékbe lép be. A készüléket kizárólag a megadott áram-forrásról működtessük.
- Ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a rádiót, húzzuk ki a hálózati dugót a konnektorból. Ezzel megelőzzük a túlfeszültség (pl. villámláskor) által okozott károkat. Ugyanakkor vegyük ki az elemet is, mert kifolyhatna, és károsíthatná a rádiót.
- Ne próbáljuk magunk javítani a rádiót. Ha levesszük a burkolatot, veszélyes feszültségnek tesszük ki magunkat, és a garanciát is elveszítjük. Bármilyen vizsgálatot is csak szakemberrel végeztessünk.
- Ne dugjunk be tárgyakat a szellőzőnyílásokon át, és ne töltsünk folyadékot a rádió felett. Életveszélyes áramütést szenvedhetünk, vagy rövidzár keletkezhet, amely tüzet idézhet elő.
- A rádiót szakemberrel vizsgáltsuk meg, ha:
 - A megsérült a hálózati kábel vagy a dugó;
 - tárgy esett a készülékre, vagy folyadék került a belsejébe;
 - a rádiót eső vagy víz érte;
 - úgy tűnik, hogy nem működik rendesen, vagy megváltozott a teljesítménye;
 - leejtettük a rádiót, vagy megsérült a háza.


Kezelőszervek, kijelző

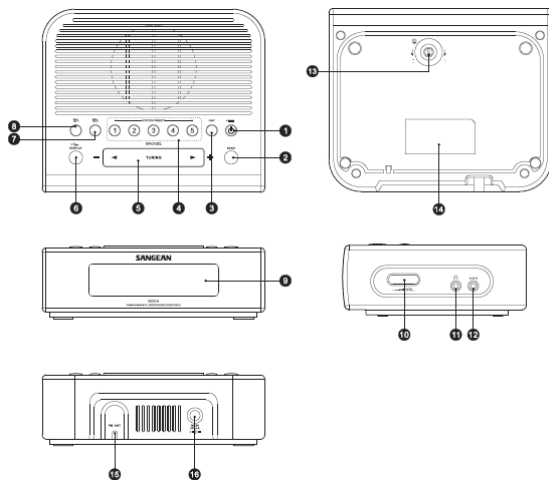

- 1 be-kikapcsoló és elaltatási funkció
- 2 BAND (hullámsáv) gomb
- 3 NAP TIMER (időzítő) gomb
- 4 adóállomás-tároló
- 5 keresőgombok/szundikálás üzemmód gombja
- 6 pontos idő beállító gombja/kijelző kapcsológombja

- 7 2. riasztás/ébresztés gombja
- 8 1. riasztás/ébresztés gombja
- 9 LC-kijelző
- 10 hangerőszabályzó
- 11 fejhallgató-kimenet
- 12 AUX (tartalék) bemenet
- 13 a háttérvilágítás beállító gombja
- 14 logo és műszaki adatok
- 15 URH-antenna
- 16 hálózati csatlakozás

LC-kijelző

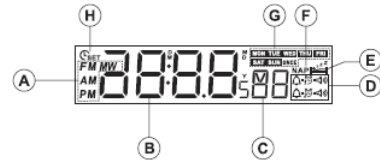

- A a frekvenciasáv és a napszak (AM/PM = de./du.) kijelzése;
B óra és perc;
C másodperc;
D riasztás/ébresztés kijelzése
E automatikus kikapcsolás
F visszaszámláló időzítés
G a hét napja
H a pontos idő beállítása

Kezelés

A pontos idő és a dátum beállítása

Az ébresztést csak akkor lehet beállítani, ha előtte a pontos időt már beállítottuk.

1. Tartsuk 2 másodpercnél hosszabb ideig megnyomva a TIME SET (6) gombot, a kijelzőn megjelenik ekkor a C_{SET} szimbólum. Majd elkezd villogni a négy számjegy.
2. Állítsuk be az évszámot a keresőgombokkal (5).
3. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, és állítsuk be a dátumot az év beállításával azonos módon.

- * A gyorsállításhoz tartsuk nyomva a keresőgombokat.
4. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, és állítsuk be a pontos idő óráját a keresőgombokkal. Ugyanígy állítsuk be a pontos idő percét (TIME SET, majd keresőgomb). A hét napja automatikusan állítódik be.
 5. A perc beállítása után nyomjuk meg a TIME SET gombot a beállítások átvétele céljából.
 - Ha a beállítási folyamat közben 30 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a beállítási folyamat megszakad.
 - Amint megerősítettük a beállítást, változatlanul megmarad akkor is, ha utána több mint 30 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem. A beállítások átvételéhez még meg kell nyomni a TIME SET gombot. A második számjegy-helyen 0 jelenik meg, ha megnyomjuk a TIME SET gombot.

Rádióhallgatás

A rádiót az (1) kapcsolóval kapcsoljuk be.

Egy rádióállomás kiválasztása

Adóválasztás

1. A keresőgombokkal választhatjuk ki a kívánt adó frekvenciáját.
2. Automatikus keresés - tartsuk az egyik kereső-gombot fél másodpercnél hosszabb ideig nyomva, és a rádió automatikusan megkeresi a következő adót.

Adók eltávolítása

1. Válasszuk ki a tárolni kívánt adót.
2. Válasszunk ki egy tárolóhelyet (1-5), és tartsuk addig nyomva a gombját, amíg nem hallunk egy hangjelet. Az adóállomást ez által tároltuk ezen a tárolóhelyen (gombon).

Megjegyzés: Ha egy új adót tárolunk, akkor a korábban ezen a helyen tárolt adó előbb törlődik.

A tárolt adók felhívása

Egy tárolt adó felhívásához nyomjuk csak meg a BAND gombot a frekvenciasáv kiválasztására, majd nyomjuk meg a kívánt tárolóhely gombját (1-5).

Hangerő




 
A kívánt hangerőt a hangerőszabályzóval (10) állítsuk be.

Ébresztési funkció

Az ébresztés/riasztást bekapcsolt és kikapcsolt funkció mellett egyaránt beállíthatjuk.

 
 
Az ébresztőórán két egymástól függetlenül beállítható ébresztési idő áll rendelkezésre.

Két különböző ébresztési mód közül választhatunk: rádió vagy zümmögő.

1. Válasszuk ki a kívánt ébresztési időt az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gomb megnyomása után. Ekkor a kijelzőn a megnyomott gombnak megfelelő  vagy  ébresztési szimbólum jelenik meg.
2. Még mielőtt a kijelzőn újra a pontos idő jelenne meg, nyomjuk meg kb. 2 másodpercig a TIME SET gombot, amíg nem hallunk egy jelzőhangot. A kijelzőben villogni kezdenek az ébresztési óráidő számjegyei. Állítsuk be az órát a keresőgombokkal.
3. Nyomjuk meg a TIME SET (6) gombot, most a perc számjegyei kezdenek el villogni. Állítsuk be a percet a keresőgombokkal.
4. Nyomjuk meg a TIME SET gombot, és válasszuk ki a keresőgombokkal az ébresztés módját: naponta, a hétköznapokon, a hétvégén (szombaton és vasárnap), vagy egyetlen alkalommal.
5. Nyomjuk meg a TIME SET gombot a beállított ébresztési idő megerősítése céljából, és válasszuk ki az ébresztési hangot a keresőgombok segítségével. Két ébresztési hang, a rádióval való ébresztés () , valamint a zümmögővel történő ébresztés () áll rendelkezésre.
 - a) Ha a zümmögővel történő ébresztést választjuk, akkor most a beállítás átvétele céljából nyomjuk meg TIME SET gombot.
 - b) Ha a rádióval való ébresztést választjuk, akkor nyomjuk meg TIME SET gombot, és válasszuk ki a kívánt frekvenciasávot és adófrekvenciát. Nyomjuk meg TIME SET gombot a beállítás átvétele céljából.
 - c) A beállítás automatikusan átvételre kerül, ha több mint 30 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem. Ha a rádiót választjuk az ébresztésre, mindenképpen meg kell nyomnunk a TIME SET, vagy a be-kikapcsoló gombot a beállítások átvétele céljából.
6. Az ébresztés/riasztás beállítása után 6 másodpercig az ébresztés státusza jelenik meg a kijelzőn, mielőtt ismét a pontos idő jelenne meg.

*HWS (felhasználóbarát ébresztési mód): a zümmögővel történő ébresztéskor a hangerő 1 percig folyamatosan nő, majd 1 percre kikapcsolódik. Ez a folyamat egy órán át ismétlődik.

Az ébresztés hatástalanítása

Nyomjuk meg kb. 2 másodpercig az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot, amíg nem hallunk egy jelzőhangot. A kijelzőn a  vagy  ébresztési szimbólum jelenik meg. Nyomjuk meg kb. 2 másodpercig az ALARM 1 vagy az ALARM 2 gombot, amíg nem hallunk egy jelzőhangot, hogy az adott ébresztést újra aktivizáljuk.

Az ébresztő leállítása

Az ébresztőt a be-kikapcsolóval (10) állíthatjuk le.

Szundikálás funkció

Ha csak átmenetileg akarjuk leállítani az ébresztőt, nyomjuk meg a szundikálás gombot (5). Az ébresztő leáll, majd 5 perc múlva újra megszólal. Az ébresztés egy óra hosszat aktív, és ez alatt bármikor megszakítható.

Visszaszámláló időzítő


A NAP-gombbal (3) egy 10-120 perc múlva felhangzó rövid riasztást tehetünk aktívvá (10 perces lépésekben állítható be).

A visszaszámlálás abban a pillanatban kezdődik, amikor felengedjük a gombot. A kijelzőben a „NAP” kiírás jelenik meg. A riasztás a beállított időpontban szólal meg.

A visszaszámlálási funkciót a beállított idő letelte előtt is kikapcsolhatjuk a NAP-gombnak az OFF (ki) állásba való hozatalával. A kijelzőről eltűnik a „NAP” kiírás.

Elaltatási funkció – automatikus kikapcsolás

A be-kikapcsoló gomb (10) többszöri megnyomásával tehetjük aktívvá az elaltatási funkciót. Ezáltal 15, 30, 60, 90 vagy 120 perc múlva aktív automatikus kikapcsolást állíthatunk be. Ez a funkció abban a pillanatban válik aktívvá, amikor felengedjük a gombot. A beállított perc számjegye megjelenik a kijelzőn.

A beállított idő elteltékor automatikusan kikapcsolódik a rádió (). Ha a rádiót ennél előbb ki akarjuk kapcsolni, nyomjuk csak meg a be-kikapcsoló gombot. Az elaltatás szimbóluma ekkor eltűnik a kijelzőről.

A naptár kijelzése

Nyomjuk meg a TIME SET/DISPLAY gombot (6), hogy megjelenítsük az évet, majd nyomjuk meg még egyszer a dátum megjelenítése céljából. Három másodperc múlva a kijelző visszatér a pontos idő kijelzésére.

24/12-órás kijelzési mód, KH/URH frekvencia-raszter

1. Tartjuk 6 másodpercig nyomva a BAND-gombot, amíg egy jelzőhangot nem hallunk, és a kijelzőn felvillan az időformátum. A 24-órás és a 12-órás kijelzési mód között a keresőgombokkal válthatunk.
 - * Miután beállítottuk az órakijelzési módot, és nem akarjuk megváltoztatni a beállított frekvenciapécsőt, nyomjuk meg kétszer a BAND-gombot (egy-egy hangjel hallható közben). Ezután ismét a pontos idő látható a kijelzőn. Ha meg akarjuk változtatni a frekvenciarasztert:
2. Nyomjuk meg még egyszer a BAND-gombot, egy hangjelet hallunk, és a kijelzőben villogni kezd a beállított URH-frekvenciapécső. Ha meg akarjuk változtatni a frekvenciarasztert, a keresőgombokkal választhatunk a lehetőségek közül.
 - a. Ha a rádiót az USA-ban vásároltuk, akkor a 100- és a 200 kHz-es raszter áll rendelkezésre.
 - b. Ha a rádiót Európában vásároltuk, akkor az 50- és a 100 kHz-es raszter áll rendelkezésre. Ha nem akarjuk megváltoztatni a rasztert, akkor ne nyúljunk itt a keresőgombokhoz.
3. Nyomjuk meg újra a BAND-gombot, egy hangjelet hallunk, és a kijelzőben villogni kezd a beállított KH-frekvenciapécső. A keresőgombok segítségével válasszunk 9 kHz és 10 kHz között.
 - Európában válasszuk a 10 kHz-et.
 - Az USA-ban válasszuk a 9 kHz-et.
4. Nyomjuk meg újra a BAND-gombot a beállítás átvétele céljából.

AUX bemenet

Csatlakoztassunk egy külső készüléket, például egy CD-lejátszót az AUX IN jelölésű bemenetre (a rádió oldalán). Kapcsoljuk be a külső készüléket, és addig nyomogassuk a BAND-gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „AU” kiírás. A készülék hangszóróján át felerősítve adja vissza a külső készülék jelét.

Fejhallgató

Ez a rádió el van látva egy fejhallgató-kimenettel egy fejhallgató csatlakoztatására. Ha csatlakoztatva van a fejhallgató, a hangszórók automatikusan némítva vannak.

A háttérvilágítás beállítása

Forgassuk a háttérvilágítás beállítógombját (13) a világítás beállítása céljából.

Tápáramellátás

A rádióban van egy tartalékakkumulátor, amely 10 percre elegendő. Ez azt jelenti, hogy áramszünet esetén csak 10 perc múlva vesznek el a beállítások.

Műszaki adatok

Tápáramellátás:

120 V/60 Hz (USA-változat)

230 V/50 Hz (Európa-változat)

Tápegység egyenfeszültségű kimenete: 6 V/0,5 A

Frekvenciatartományok:

URH: 87,5 ÷ 108 MHz

KH: 520 ÷ 1710 kHz (USA-változat)

KH: 522 ÷ 1629 kHz (Európa-változat)