

**Csatlakozóelemek
H2,5/17,5X BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

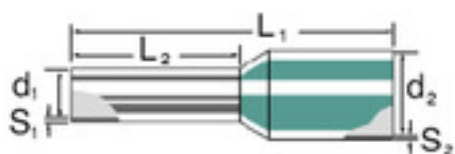

- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/17,5X BL SV
Rendelési szám	9006670000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 14 mm, 8 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190332273
Menny.	100 Stücek
Csomagolás	Multipack bag

**Csatlakozóelemek
H2,5/17,5X BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	17,5 mm	Szélesség (coll)	0,689 inch
Nettó tömeg	0,262 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	14 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	7,6 mm	L1, mm	17,5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm	Sínkód	Weidmüller
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		Vezeték-keresztmetszet	
AWG, max.	AWG 14		2,5 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	8 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	2,3 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H2,5/17,5X BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

