



TOOLCRAFT

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Krimpelő fogó készlet, 6 részes

Verzió 04/13

Rend. sz.: 43 04 61

### Rendeltetészerű használat

A krimpelő fogó az arra alkalmas krimpelhető csatlakozók préselésére szolgál. Az egyútt szállított cserélhető betétek különböző alkalmazási lehetőségeket tesznek lehetővé.

A termék biztonságos használatához figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg későbbi utánanézés céljából. Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A leírtaktól eltérő alkalmazás nem megengedett, és a termék károsodásához, valamint a felhasználó számára veszélyhelyzethez vezethet.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Krimpelőfogó
- 5 cserélhető betét pár
- Tároló-/szállító bőrönd
- Használati útmutató

### Biztonsági tudnivalók




A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következőkben károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést tapasztal, ne használja tovább a terméket.
- A termék használata közben tartsa be a tartózkodási helyén érvényben lévő biztonsági- és balesetmegelőzési utasításokat!
- Ne használjon karhosszabbítást (a krimpelő szerszám roppantó erejének növeléséhez), mert ez károsíthatja a terméket és fennáll a sérülés veszélye is. A krimpelő fogó csak megfelelő krimpelhető csatlakozók préselésére használható, de csavarok vagy anyák meglazításához nem. Ne használja a krimpelő fogót ütőszerszámként sem, ettől összetörhet.
- Működtetés vagy tárolás közben óvja a krimpelő fogót nedvességtől, portól, szennyeződésektől, olajtól vagy vegyszerektől. Ne hagyja leesni sem a krimpelő fogót, ettől megsérülhet és használhatatlanná válhat. Védelemként használja az egyútt szállított tároló-/szállító bőröndöt.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsműhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Amennyiben nincs tisztában a készülék helyes kezelésével, vagy olyan kérdései merülnek fel, melyekre a használati útmutató sem ad választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

## Kezelőszervek

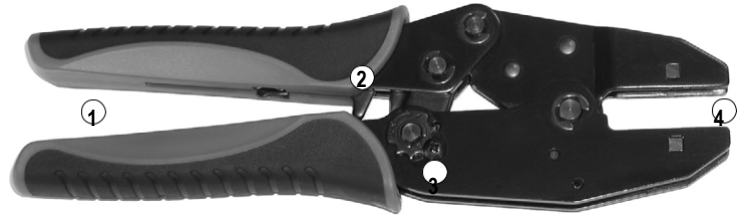

- 1 Markolat beépített mechanikával az átvitelhez és a kényszerreteszeléshez
- 2 Kioldókar, hibás préselésnél a kényszerreteszelés oldására
- 3 Szorítóerő beállítás recézett kerékkel (rögzítőcsavarral)
- 4 Rekesz egy pár egyútt szállított betét párhoz

### A betét pár cseréje

Összesen 5 betét párral szállítjuk. A betét párok két része megfelelően van feliratozva („A“, „B“, „C“, „H“ és „H1“).

A krimpelő fogóból egy betét pár kivételéhez nyissa ki a krimpelő fogót majd húzza mindkét részt egyszerűen előre. Dugja be végül a kívánt másik betét párt teljesen a krimpelő fogóba.



feltétlenül ügyeljen arra, hogy mindig az egymáshoz illő betét pár részeket dugja be együtt a krimpelő fogóba (ugyanolyan felirattal vannak ellátva a párok, pl. "A"). Különben nem csak a helyes krimpelés lehetősége vesz el, hanem a krimpelő fogó ill. a betétek is tönkremehetnek.

### Krimpelés

A meglévő krimpelős csatlakozóknak megfelelően válassza ki a megfelelő betét párt a krimpelő fogóhoz és helyezze be a krimpelős csatlakozót a helyes nyílásba.

Nyomja össze a krimpelő fogó markolatát (1). A markolat áttételi mechanikájának köszönhetően a nyomaték erősödik.

Ha a recézett kerékkel (3) beállított nyomatékot eléri, akkor a kényszerreteszelés és ezáltal a markolat is automatikusan kiold és a krimpelt csatlakozó kivethető.

### Nyomaték beállítása

Először csavarja ki teljesen a recézett kerék (3) rögzítő csavarját. Ekkor a krimpelő fogó nem lehet összenyomva, hanem a markolatnak teljesen nyitva kell lennie.

Állítsa a recézett kereket a „-“ irányba a nyomaték csökkentéséhez illetve a „+“ irányba a nyomaték növeléséhez.

Végül rögzítse vissza a recézett kereket (3) az elején kicsavart csavarral (a recézett kerék latt két menet van - a jobb oldali képen látható bekarikázva -, így a nyomaték beállításához összesen 12 fokozat áll rendelkezésre).



### Kényszerreteszelés kioldása az oldó karral

Hibás préselés esetén a krimpelő fogó kényszerreteszelésé idő előtt kioldható úgy, hogy az oldó kart (2) pl. egy csavarhúzó segítségével az első oldal felé (betétek felé) elmozgatjuk.

Ezt követően a markolat széthúzható és a hibás csatlakozó kivethető.

### Karbantartás és tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. A készüléken karbantartást vagy javítást csak szakember végezhet.

A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa.

### Műszaki adatok:

Méret kb. ....220 x 67 x 21 mm (H x Sz x Ma, betét nélkül)

Súly .....kb.442 g (betét nélkül)

Nyomaték beállítás .....igen, 12 fokozatú

#### Impresszum

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattároló készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatossan is, tilos.  
A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki adatok és a külső kivitel módosításának jogát fenntartjuk.  
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.