


ME 45 OT-MSTBO GN

Rendelési szám: 2909743

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

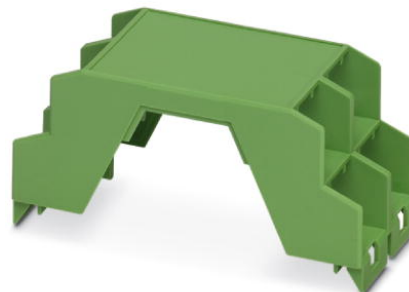

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2909743>

Elektronikaház felső rész, kétemeletes, COMBICON csatlakozáshoz,
elektronikaház szélessége: 45 mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 164232
Csomag	10
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 671 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Felső rész
Elektronikaház anyaga	PA 6.6
Szín	zöld

Méretetek / pólusok

Hossz	99 mm
-------	-------

Építési magasság	38,5 mm
Szélesség	45 mm
Pólusszám	32
	48

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok



Tanúsítások

UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Arany
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 10, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Arany


szerelés

1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
2909390	ME 45 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez


2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2908760	ME DH27 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti- ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti-, ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramkörü kapocshoz
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 24 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, Oldalsó lábkivezetésű termék
1861060	MSTBO 2,5/ 4-G1L	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás, Oldalsó lábkivezetésű termék
1861073	MSTBO 2,5/ 4-G1R	Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: forrasztás, Oldalsó lábkivezetésű termék
1779851	MSTBT 2,5/ 4-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok



Méreterajz

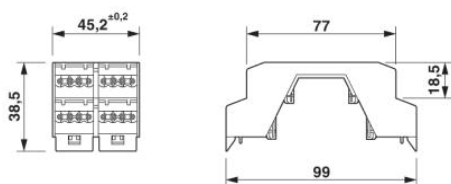


Sematikus rajz

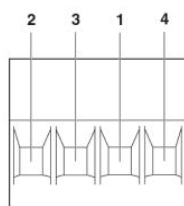

Baloldali lábkiosztás

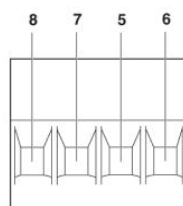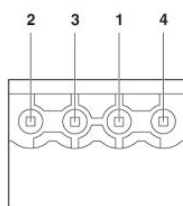

Jobboldali lábkiosztás

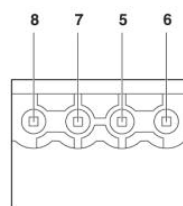

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;