

## EMG 75-B14


Rendelési szám: 2947381



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947381>

Beültetőmodul, elektronikaházból, MKDS 3 csatlakozókapcsokból és NYÁK lapból áll

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 082727
Csomag	2
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 713 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.18



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

#### Méreték / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	75 mm
Pólusszám	28
Raszterméret	5 mm

**Műszaki adatok**

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	3,3 W 3,9 W 7,5 mm
	3,8 W 4,8 W 15 mm
	4,9 W 6,3 W 52 mm

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

**Tartozékok**


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
<b>szerelés</b>		
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.

**További termékek**

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2947954	EMG 75-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm, szélessége 75 mm
2947967	EMG 75-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 75 mm
2947970	EMG 75-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 75 mm


**Rajzok**

## Méretrajz

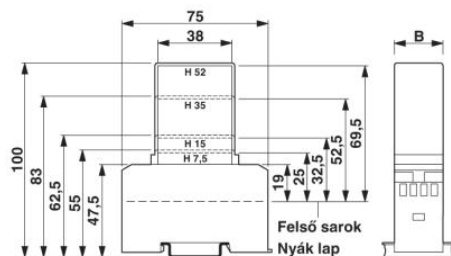

1 = NYÁK lap felső él

B = elektronikaház szélesség

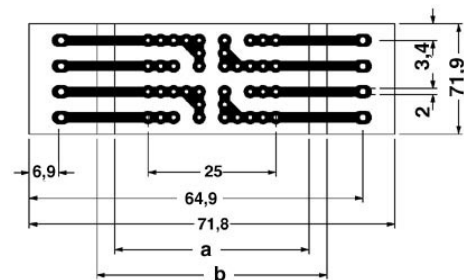

Raszterméret 5 mm

a = beültethető felület 38 mm a fedélben

b = beültethető felület 45 mm a

készülékházban

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;