

EMG125-B24


Rendelési szám: 2947996



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947996>

Beültetőmodul, elektronikaházból, MKDS 3 csatlakozókapcsokból és NYÁK lapból áll

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 083106
Csomag	2
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 715 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

Méreték / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	125 mm
Pólusszám	48
Raszterméret	5 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	9,5 W 11 W 7,5 mm
	10,6 W 12,4 W 15 mm
	11,6 W 13 W 52 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm

szerelés


2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapcshelyet fed le.
---------	--------	--

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2943194	EMG125-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm
2943181	EMG125-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 125 mm
2943518	EMG125-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 125 mm

Rajzok

Méreterajz

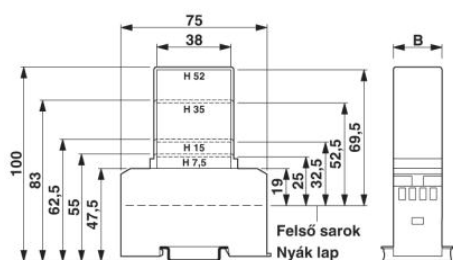

1 = NYÁK lap felső él
 B = elektronikaház szélesség

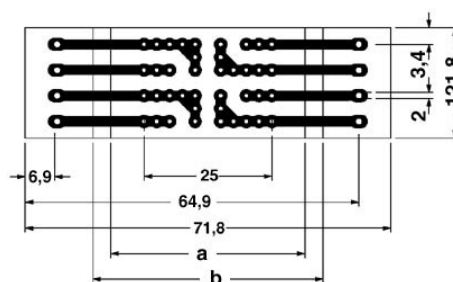

Raszterméret 5 mm
 a = beültethető felület 38 mm a fedélben
 b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

EMG125-B24 Rendelési szám: 2947996

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947996>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;