



HX Plug-in (70801)

Vezeték nélküli ajtó gong - Kezelési és szerelési útmutató

Heidemann Handelsges. mbH

 service@heidemann-handel.de

 www.heidemann-handel.de



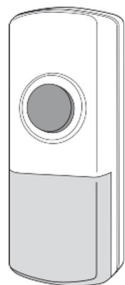
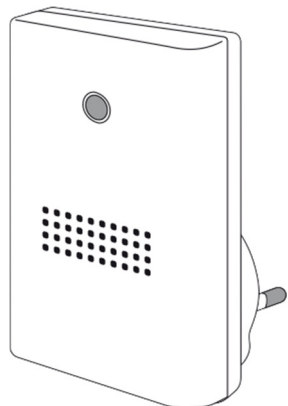


H

Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy a Heidemann cégnek ezt a termékét választotta. A vezeték nélküli gong készlet egy adóból és egy vevőből áll. A két egység felszereléséhez vezetékezés nem szükséges. A törvényileg szabályozott szavatossági időtartam érvényes. A szavatosság nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szerelési-és használati útmutató be nem tartásából erednek.

Általános tudnivalók

A csengőgomb megnyomásakor a készülék (adó) jelet sugároz a vevőhöz, amely azt aktiválja. Felhangzik a kívánt dallam. A maximális hatótáv alapján, ami kb. 100 m (szabad téren) a vevőt mindenhol magával viheti (pl.a kertbe, a garázsba, a pincébe stb.) A hatótávolságot a közbeeső akadályok (falak, fém, stb.) korlátozzák.

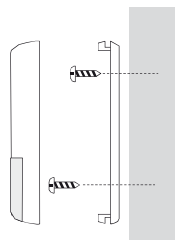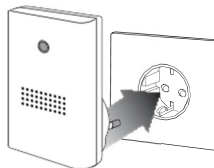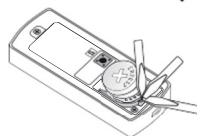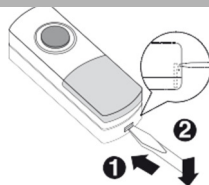

Elem behelyezése az adóba

Az adót egy 3 V-os CR2032 lítiumelem működteti, amelyet vele szállítunk, és a készülékbe be van helyezve. Húzza ki az adó oldalán kilógó védőfóliát, hogy létrejöjjön az elektromos érintkezés.

Elemcseréhez a reteszelést egy keskeny csavarhúzóval óvatosan benyomva vegye le az adó hátfalát.



Cserélje ki az elemet. Ellenőrizze, hogy az elem a megadott polaritás szerint (+ felül) helyesen van-e behelyezve. Szerelje össze az adó elő-és hátoldalát. Az adó most használatra kész.

Vevő csatlakozása a dugaljhoz

A vevő áramellátás végett egy hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakozik, ezért nincs szüksége elemekre.

Adó rögzítése

Az adó hátlapján lévő két furatot sablonnak használva bejelölheti a fúrandó lyukakat. A hozzávaló tipliket és csavarokat megtalálja a csomag tartalmában. Alternatíván az adót a felragasztható aljzattal is fel lehet erősíteni, ami szintén része a készlet tartalmának. (Ez csak megfelelő felületre lehetséges)

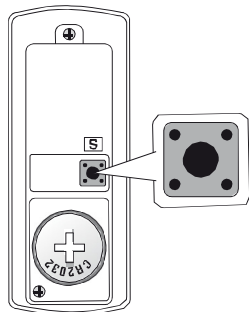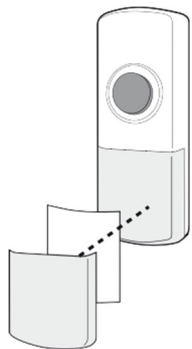

H

Fontos
Az adónak lágyítómezes PVC ajtókeretre vagy fém felületre való szerelése korlátozza a hatósugarát!

Az adó homloklapján átlátszó védőfólia alatt feliratozható névtábla van.



Dallam kiválasztása

A dallam beállító az adó jobb oldalán, az elemek felett van, és "S" betűvel van jelölve. A választó gombot megnyomva a dallamok a következő sorrendben következnek.

Beállítási lehetőségek:

1. 2 x Ding-Dong
2. Telefon csörgés
3. Cirkuszi zene
4. Banjo on my knee
5. Holnap jön a Télapó
6. It's a small world
7. Kutyaugatás
8. Westminster

Az adó működtetésekor a készülék rádiójelet küld a vevőnek. A hangjelzés megismétléséhez nyomja meg ismételten a gombot. A hangjelzés csak egyszer hangzik el akkor is, ha a csengőgombot megnyomva tartja.

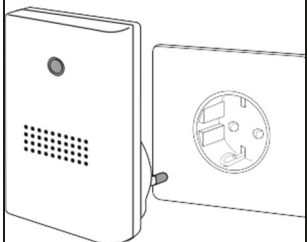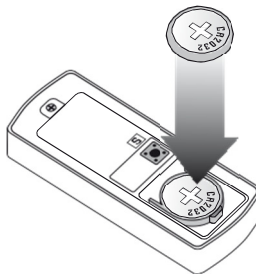

Frekvencia beállítás, elemcsere, adók és vevők kiegészítése

A Heidemann HX sorozat termékei egymással kombinálhatók, ill. bővíthetők, és öntanuló funkcióval rendelkeznek az adó csatorna könnyebb beállításához.

Ha kiegészítő tartozékokat szerez be a rendszer bővítéséhez (lásd az útmutató végén a "További csatlakozási lehetőségek" szakaszt) figyeljen a baloldalt látható logóra.

Maximálisan 4 adó tanítható be egy vezeték nélküli vevőre. Adónak számít minden rádióadó névtáblával és anélkül, ajtó- és ablakkontaktus, mozgásjelző, vészjelző adó, valamint áthaladás jelző a Heidemann HX sorozatból.

Egy adóra tetszőleges számú vezeték nélküli vevő tanítható be.

Az első üzembe helyezés

Miután az elemeket behelyezte az adóba és a vevőt csatlakoztatta a dugaszoló aljzathoz, nyomja meg egyszer az adót. Ezzel az adó automatikusan beállít egy frekvenciát, ezt átküldi a vevőre, amely hanggal jelzi a frekvencia érzékelését. Közvetlenül e frekvenciátárolás után a vevő több rádiós jelet nem tud tárolni, ezáltal a rádiós

D

További adók betanítása

Egy második, harmadik ill. negyedik adó betanításához járjon el a következőképpen:

Lássa el először is a második adót elemekkel (lásd az "Elem behelyezés" c. szakaszt), ügyeljen közben arra, hogy az elemek megfelelően legyenek berakva, ill. arra is, hogy az esetleg benne lévő elem-védőcsíkot eltávolítsa.

A vevőt ne húzza ki a dugaszoló aljzathból! A készülék külsején egy kis nyomókapcsoló található (lásd a baloldali ábrát).


Tartsa a nyomókapcsolót 1 – 2 másodpercig megnyomva, amíg egy rövid hangjelzést nem hall. Ezután működtesse a rádió adót, ez automatikusan beállít egy frekvenciát és átküldi azt a vevőre, amely ezután hangot ad.

A harmadik és negyedik adónál járjon el hasonló módon.

Megjegyzés:

Ha a nyomókapcsolót működtette, és a rövid sípoló hang megszólalt, 5 másodpercen belül működtetnie kell az adót.

5 másodperc elteltével felhangzik 1 másodpercig egy tartós hang, ezután már nem tanítható be egy adó sem. Ilyen esetben az eljárást meg kell ismételni.

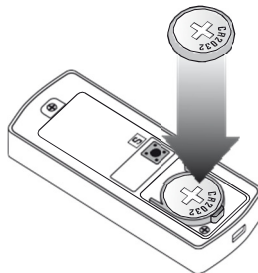

Adóban lévő elemek cseréje

Ha az adó elemeit cserélni akarja, az adót, a „További adók betanítása” rovatnak megfelelően újra be kell tanítani, és szükség esetén a dallamot is újra be kell állítani. Más, előbb betanított adókat nem kell újból betanítani.

Frekvencia váltás

Ha megszólalna a rádió gong, anélkül, hogy az adó gombját megnyomta volna, a közelben egy másik, ugyanezt a frekvenciát használó készülék lehet.

Ebben az esetben az adót és a vevőt átalálhatja egy másik frekvenciára.

Távolítsa el 10 másodpercre az adókból az elemeket és húzza ki a vevőt a dugaszoló aljzathból, ez a tárolt frekvenciát törli.

Helyezze be újra az elemeket az adókba és csatlakoztassa a vevőt a hálózati aljzathoz. Ezután egy új frekvencia beállításához működtesse az adót.

A korábban betanított további adókat a „További adók betanítása” rovatnak megfelelően újra be kell tanítani .

Jel megkülönböztetés


Egy második, harmadik vagy negyedik adó alkalmazása esetén az adóban más dallam (lásd a dallam választék szakaszt) beállításával meg lehet határozni, hogy honnan jön a hívás (pl. első vagy hátsó ajtóról, ápolásra szoruló személytől, stb.)


A frekvencia beállításnál, járjon el ugyanúgy, amint azt leírtuk az „Első üzembe helyezés” ill. "további adók betanítása" c. szakaszokban.

Több készlet használata különböző frekvenciákon

Ha egy rádiójel vezérlésű csengőt egy emeletes ház földszintjén és az első emeleten is használni kíván, két készletre van szüksége; ezeket egymás után kell üzembe helyezni, úgy, ahogy az "Első üzembe helyezés" szakaszban leírtuk.


A Heidemann kódoló rendszer alapján a második készlet automatikusan egy másik frekvenciát fog alkalmazni, és nem csenget, ha az első készletet használják.

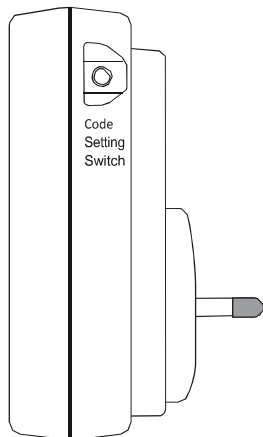

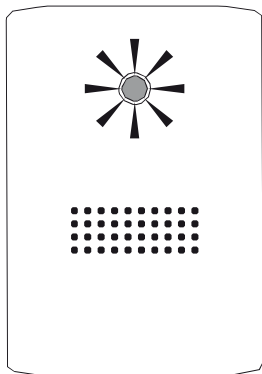


D			
<p>Működést jelző LED</p> <p>A vevő előoldalán egy zöld LED működést jelző fény látható, amelyik folyamatosan világít, ha az adó csatlakoztatva van a dugaszoló aljzathoz..</p>	<p>Adó jellemzői: Tápáramellátás 1 db 3 V-os CR2032 elem (vele szállítjuk)</p> <p>Fogyasztás: 3 mA üzem közben < 3 μA készenléti állapotban</p> <p>Hőmérséklettartomány: -10°C...+40°C</p> <p>Vevő: Dugaszolóaljzat csatlakozás 230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Fogyasztás: 40 mA. működés közben, 40 mA készenlét</p> <p>Hőmérséklet tartomány: 5°C ... +40°C</p> <p>FIGYELEM: Ne tegye ki az elemeket hőségnek, közvetlen napsugárzásnak, és ne dobja tűzbe azokat! Robbanásveszély áll fenn!</p> <p>Ne használja letakarva a készüléket!</p> <p>Csak beltéri használatra alkalmas.</p> <p>A környezetvédelemre, ártalmatlanításra és megfelelésre vonatkozó felhasználói információk mellékelve vannak.</p> <p>Szavatosság a törvényi szabályozás szerint. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk..</p>		

 További csatlakozási lehetőségek (nincsenek a szállításban)




Szám 70399

H HX Vezeték nélküli konverter a hívásbővítéshez

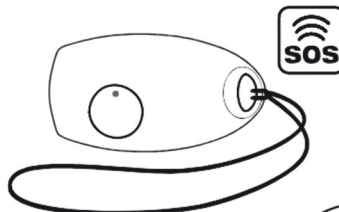


Szám 70370

H HX Mini vezeték nélküli vészjelző

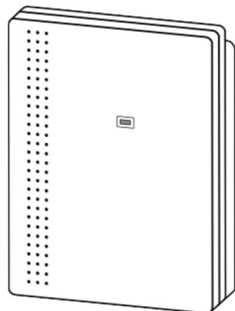



Szám 70377

H HX Vezeték nélküli hatótávolság bővítő

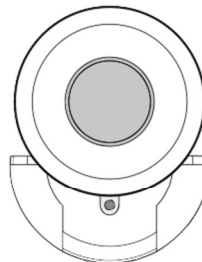


Szám 70371

 H HX Maxi vezeték nélküli vészjelző adó

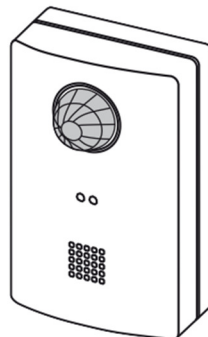


Szám 70378

 H HX Vezeték nélküli ajtó- és ablakérintkező



Szám 70374

 H HX Vezeték nélküli áthaladás jelző



Szám 70372

H HX Hangzásaktív vezeték nélküli konverter

