


HX Duo (70804)

Vezeték nélküli csengő - Kezelési és szerelési útmutató

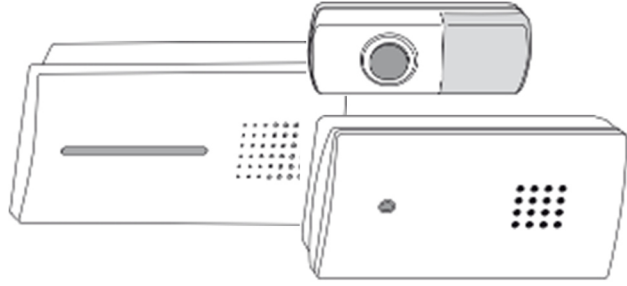

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Heidemann cégnek ezt a termékét választotta. A vezeték nélküli csengő egy adó és egy vevő egységből áll.

A két egység felszereléséhez vezetékezés nem szükséges.

A törvényileg szabályozott szavatossági időtartam érvényes.


A szavatosság nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szerelési- és használati útmutató be nem tartásából erednek.

Általános információk

Ha a csengőgombot (adó) megnyomja, az jelet sugároz a vevőre, amely a jelet aktiválja. Felhangzik a kívánt dallam. A maximális hatótáv alapján, ami kb. 100 m (szabad téren) a vevőt mindenhova magával viheti (pl. a kertbe, a garázsba, a pincébe stb.). A hatótávot a közben lévő

akadályok (falak, fémtárgyak, és hasonló) korlátozzák.



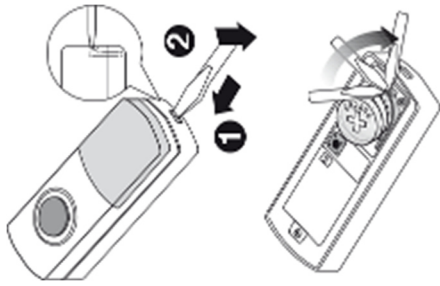

Elem behelyezése az adóba

Az adót egy 3 V-os CR2032 lítiumelem működteti, amelyet vele szállítunk, és a készülékbe be van helyezve.

Húzza ki az adó oldalán kilógó védőfóliát, hogy létrejöhjön az elektromos érintkezés.


Elemcseréhez a reteszelést egy keskeny csavarhúzóval óvatosan benyomva vegye le az adó hátfalát. Cserélje ki az elemet.

Ellenőrizze, hogy az elemet a megadott polaritás szerint (+ = felel) helyesen rakta-e be.

Szerelje össze az adó elő- és hátoldalát. Az adó most használható kész.

Elemek behelyezése a vevőbe

A hátlapon található elemtartó fedelet tolja le és helyezze be az elemeket (nem szállítjuk vele, 2 db 1,5 V-os LR6 ceruzaelem ill. 2 db 1,5 V-os LR14 babyelem szükséges). Behelyezésnél ügyeljen a polaritásra! Az elemtartó fedelet tolja vissza a vevő egységre. A vevő ekkor üzembesz.

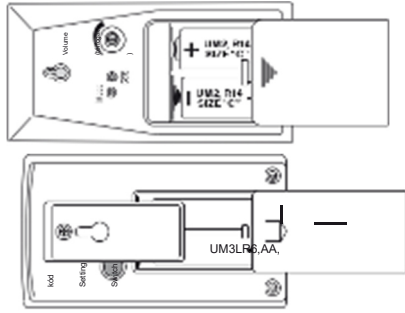




Az adó felszerelése Az adó hátlapján lévő két furatot sablonnak használva bejelölheti a fúrandó lyukakat. A hozzávaló tippliket és csavarokat megtalálja a csomag tartalmában. Alternatívan az adót a felragasztható aljzattal is fel lehet erősíteni, ami szintén része a készlet tartalmának. (Ez csak megfelelő felületre lehetséges)

Fontos
Az adónak lágytömtes PVC ajtókeretre vagy fém felületre való szerelése korlátozza a hatósugarát!

Az adó homloklapján átlátszó védőfólia alatt feliratozható névtábla van.


A vevő rögzítése

A vevő hátoldalán egy rögzítő csipetű van, benne egy felerősítő furattal. A nagy vevő hátoldalán egyetlen lyuk van a rögzítéshez. Ezzel a készülék felakasztható egy csavarra, vagy bármikor elvihető egy másik helyiségbe. A felerősítő anyag (csavar és tülpi) a csomagban megtalálható. A felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a fal és a vevő között kb. 3 mm távolság maradjon, hogy a készüléket lazán fel lehessen akasztani.

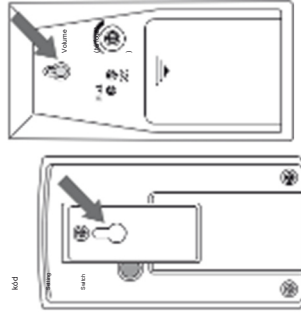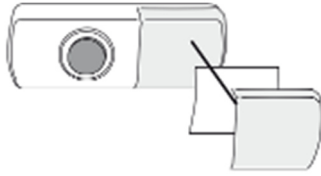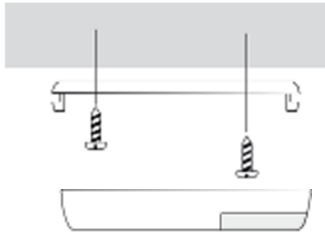

Dallam kiválasztása


A dallam beállító az adóban jobboldalt, az elemek felett van, és "S" betűvel van jelölve. A beállító megnyomásával változik a dallam.

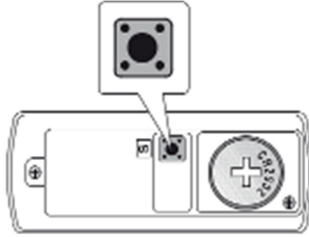**Beállítási lehetőségek****Kis vevő**

1. Westminster
2. 2 x Ding-Dong
3. Telefon csörgés
4. Cirkuszi zene
5. Banjo on my knee
6. Holnap jön a Télapo
7. It's a small world
8. Kutyaugatás

Beállítási lehetőségek**Nagy vevő**

1. Westminster
 2. Ding-dong
 3. Tubular bells 1
 4. Tubular bells 2
 5. Popsound 1
 6. Zongora
 7. Popsound 2
 8. Old Bell
- Az adó működtetésekor a készülék rádiójelet küld a vevőnek. A hangjelzés megismétléséhez nyomja meg ismételten a gombot. A hangjelzés csak egyszer hangzik el akkor is, ha a csengőgombot megnyomva tartja.

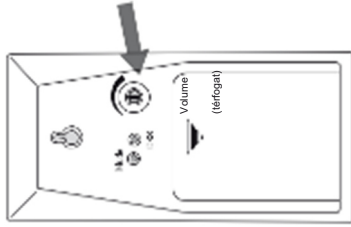

A nagy vevő további beállítási lehetőségei

hangrőszabályzó

A vezetékek nélküli vevő hátoldalán egy hangrőszabályozó található, amivel a hangrő kb. 70 - 88 dB(A) között szabályozható.

A villanófény alkalmazása (3 db LED) A vevő hátoldalán egy kapcsoló található, ami MODE felirattal van jelölve.

Opciók:

1. Opció

A LED-ek kikapcsolt állapotban vannak, és az adó működésekor nem aktiválódnak. **Pusztán a beállított csengőhang hallható!**


2. Opció

A LED-ek bekapcsolt állapotban vannak, és az adó működésekor aktiválódnak. **A hangjelzés ebben a beállításban nem hangzik el!**

3. Opció


A LED-ek bekapcsolt állapotban vannak, és az adó működésekor aktiválódnak.

Ezen kívül felhangzik a beállított csengőhang is!

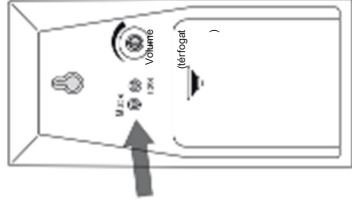

Figyelmeztető fény (gyengülő elemek esetén)

A nagy vevő előlapján található egy piros figyelmeztető lámpa, amely az elemek jelentős gyengülése esetén kigyullad. Ebben az esetben cserélje ki a vezetékek nélküli vevő elemet.

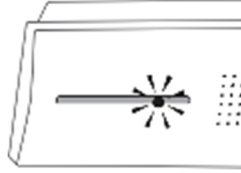



Frekvencia beállítás, elemcsere, adók és vevők kiegészítése

A Heidemann HX sorozat termékei egymással kombinálhatók, ill. bővíthetők, és óntamuló funkcióval rendelkeznek az adó csatorna könnyebb beállításához.



Ha kiegészítő tartozékokat szeret be a rendszer bővítéséhez, (lásd az útmutató végén a "További csatlakozási lehetőségek" szakaszt) figyeljen a baloldali látható logóra.

Maximálisan 4 adó tanítható be egy vezeték nélküli vevőre. Adónak számít minden rádióadó névtáblával és anélkül, ajtó- és ablakkontaktus, mozgásjelző, vészjelző adó, valamint áthaladás jelző a Heidemann HX sorozatból.

Egy adóra tejszöleges számú vezeték nélküli vevő tanítható be.

Az első üzembe helyezés

Miután az elemeket mind a vevőbe, mind pedig az adóba berakta, hozzá működésbe egyszer az adót. Ezzel az adó automatikusan beállít egy frekvenciát, és ezt átküldi a vevőnek, ez pedig egy hanggal jelzi a frekvencia érzékelését. Közvetlenül a frekvenciatárolás után a vevő több rádiójelrel nem tud tárolni, ezáltal a környezeten lévő készülékekkel az interferencia elkerülhető.

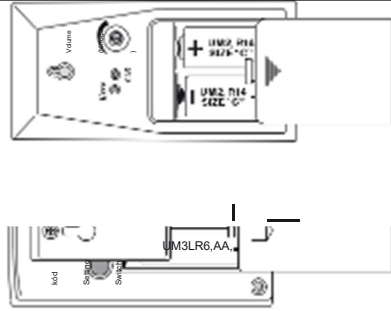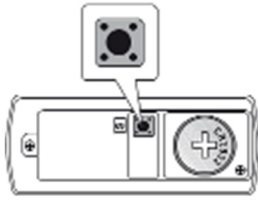



További adók betanítása

Egy második, harmadik ill.

negyedik adó betanításához járjon el a következőképpen:

Lássa el először is a második adót elemekkel (lásd az "Elem behelyezés" c. szakaszt), ügyeljen közben arra, hogy az elemek megfelelően legyenek berakva, ill. arra is, hogy az esetleg benne lévő elem-védőcsíkot eltávolítsa.



Tartsa a nyomókapcsolót a hátoldalon (lásd a baloldalon lévő rajzot) kb. 1 - 2 másodpercig nyomva, amíg egy rövid sípoló hangot nem hall. Ez után működtesse a rádióadót, ez automatikusan beállít egy frekvenciát, és átküldi azt a vevőre, amely ennek hatására felhangzik.

A harmadik és negyedik adónál járjon el hasonló módon.

Megjegyzés:

Ha a nyomókapcsolót működtette, és a rövid sípoló hang megszólal, 5 másodpercen belül működtetnie kell az adót.

5 másodperc után felhangzik 1 másodpercig egy tartós hang, ezután már nem tanítható be egy adó sem. Ilyen esetben az eljárást meg kell ismételni.

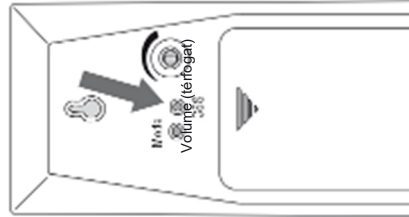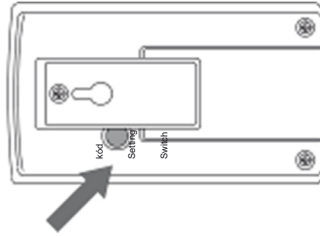

Elemcsere

Elemek a vevőben:

Ha csak a vevőben szeretné cserélni az elemeket, az összes olyan adót újra be kell tanítania a megfelelő fejezet alapján, amikkel az adott vevőt meg szeretné szövelezni. Mivel az adó elemeit nem cseréli, az előzőleg beállított dallamok fároiva maradnak.

Elem az adóban:


Ha az adó elemeit cserélni akarja, az adót, a „További adók betanítása” fejezetnek megfelelően újra be kell tanítani, és szükség esetén a dallamot is újra be kell állítani. Más, előbb betanított adókat nem kell újból betanítani.

Adó- és vevő elemek: Ha mindkét készülék fajtában elemet cserél, az elemek behelyezése után járjon el az „Első üzembe helyezés” rovatban leírtak szerint. Más, előbb betanított adókat a „További adók betanítása” szerint újból be kell tanítani.

Frekvencia váltás

Ha megszólalna a rádió gong, anélkül, hogy az adó gombját megnyomta volna, a közelben egy másik, ugyanezt a frekvenciát használó készülék lehet.

Ebben az esetben az adót és a vevőt átállíthatja egy másik frekvenciára.

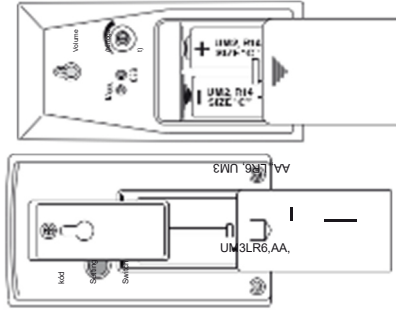

Távolítsa el kb. 10 másodpercre az elemeket az adóból és a vevőből, hogy a látról frekvencia törölődjön. Tegye be az elemeket újból az adóba, majd hozza működésbe az adót, egy új frekvencia beállítására. Esetleg előbb betanított további adókat a "További adók betanítása" c. rovat szerint ugyancsak újból be kell tanítani.

Jel megkülönböztetés


Egy második, harmadik vagy negyedik adó alkalmazása esetén az adóban más dallam (lásd a dallam választék szakasz) beállításával meg lehet állapítani, hogy homnan jön a hívás (pl. első- vagy hátsó ajtóról, ápolásra szoruló személyről, stb.)

A frekvenciabeállításához járjon el az "Első üzembe helyezés" ill. "További adók betanítása" fejezetek szerint.

Több készlet használata különböző frekvenciákon

Ha egy rádiójel vezérlésű csengőt egy emeletes ház földszintjén és az első emeletén is használni kíván, két készletre van szüksége; ezeket egymás után kell üzembe helyezni, úgy, ahogy az "Első üzembe helyezés" szakaszban leírtuk.

A Heidemann kódoló rendszer szerint a második készlet automatikusan egy külön frekvencián fog működni, és nem csenget, ha az első készletet használják.

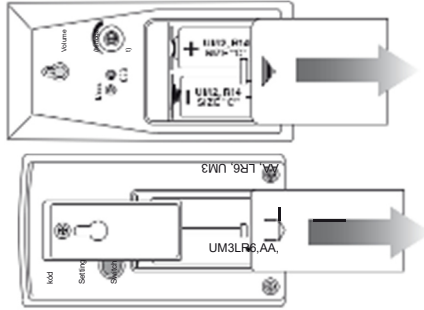

Műszaki adatok

Adó:

Áramellátás:

1 db 3V-os CR2032 gombelem
(vele szállítjuk)

Fogyasztás:

3 mA üzem közben

< 3 μ A készenléti állapotban

Hőmérséklettartomány:

-10°C...+40°C

Vevő:

Áramellátás:

2 db 1,5 V-os LR6 ceruzaelem
2 db 1,5 V-os LR14 babyelem
(nem szállítjuk vele)

Fogyasztás:

160 mA / 80 mA működés
közben

0,1 mA / 0,1 mA készenléti

Hőmérséklettartomány:

5°C ... +40°C

FIGYELEM:

Az elemeket **ne tegye ki**
hőségnek, közvetlen
napsugárzásnak vagy tűznek!
Robbanásveszély!


Felhasználói információk a

környezetvédelemhez,
eltávolításához

és megfeleléséhez
mellékelve.


Szavatosság a törvényi
előírások szerint.

Műszaki változtatások joga
fenntartva.

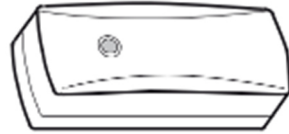


No. 70399

HX Vezeték nélküli konverter a hívásbővítéshez

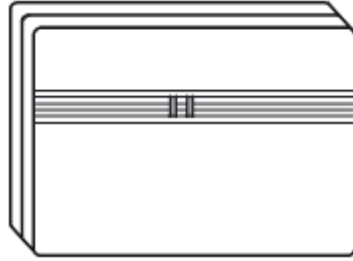

No. 70372


HX Hangzásaktív vezeték nélküli konverter

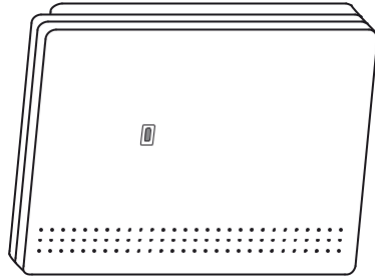

No. 70377


HX vezeték nélküli távolságnövelő



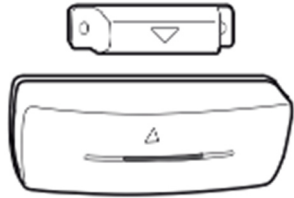


No. 70378

H HX Vezeték nélküli ajtó- és
ablakérintkező

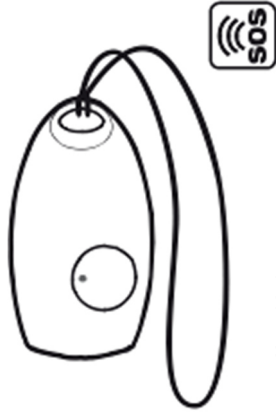


No. 70370

H HX Mini vezeték nélküli vészjelző adó

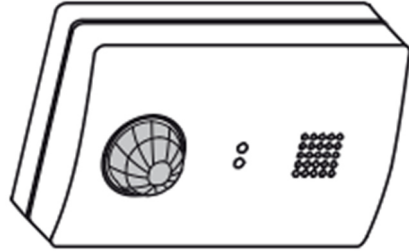

No. 70374

HX Vezeték nélküli áthaladás
jelző

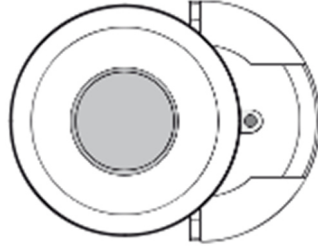

No. 70371

H HX Maxi vezeték nélküli vészjelző adó

