


ME 17,5 UT/FE BUS/10+2 GN

Rendelési szám: 2854199

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2854199>

Elektronikaház alsó rész, beépített 10 pólusú keresztirányú összekötővel a párhuzamos csatlakozáshoz, valamint 2 pólusú összekötővel a soros csatlakozáshoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 190132
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 662 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	zöld

Méretetek / pólusok

Hossz	99 mm
-------	-------

Építési magasság	114,5 mm
Szélesség	17,5 mm
Pólusszám	12

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U _N névleges feszültség	300 V
I _N névleges áram	8 A
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	5,2 W 10,8 W

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Arany

szerelés


1909223	FKCT 2,5/ 3-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
2906885	ME B-17,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2906885	ME B-17,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2906869	ME B-17,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2906869	ME B-17,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2908760	ME DH27 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti- ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti-, ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
2907460	ME 17,5 OT-MKDSO SET	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal teljes beültetéshez 12 pólusú, elektronikaház szélessége 17,5 mm
2906827	ME 17,5 OT-MSTBO GN	Elektronikaház felső rész, COMBICON csatlakozáshoz, kétemeletes
2907431	ME 17,5 OT-MSTBO SET	Elektronikaház felső rész, teljesen COMBICON alap készülék házzal és csavaros dugaszokkal a teljes beültetéshez. 12 pólusú, elektronikaház szélessége 17,5 mm

Rajzok



Méretrajz

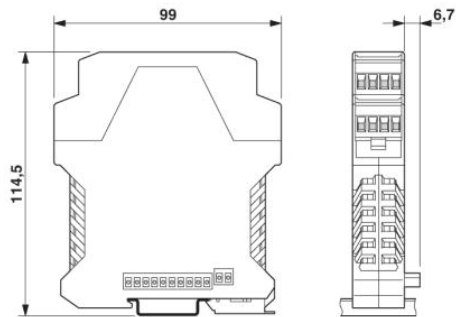

A kétemeletes felső résszel rendelkező
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2
elektronikaház méretei

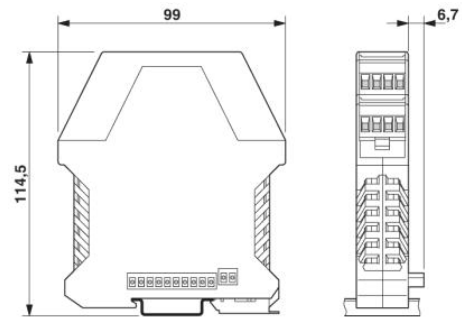


A kétemeletes felső résszel rendelkező
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2
elektronikaház méretei

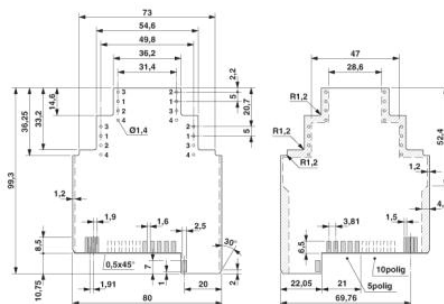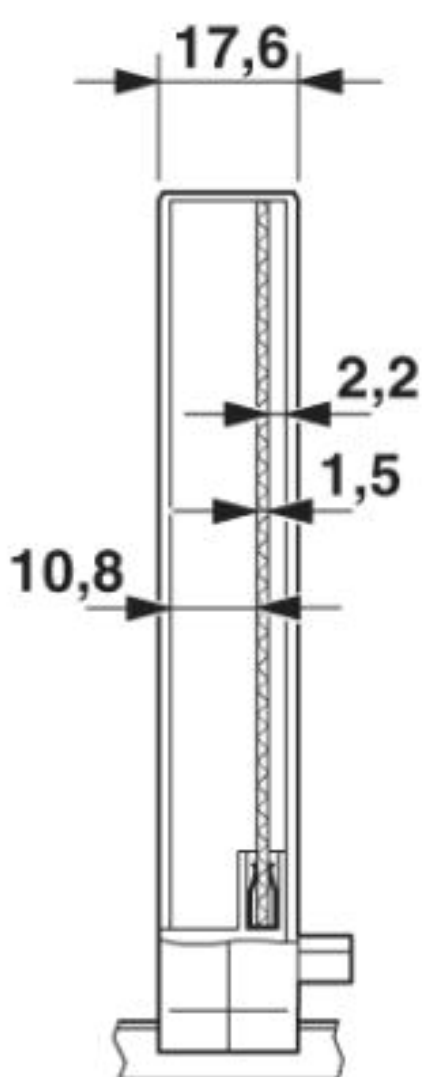


Az ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2
 NYÁK lap méretrajza kételemes
 felsőrész alkalmazásakor

Az ME 17,5.../BUS 5+2 és ME 17,5.../BUS
 10+2 elektronikház belső méretei


Sematikus rajz

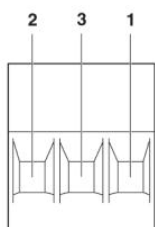

Baloldali láb kiosztás

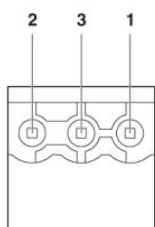

Jobboldali láb kiosztás

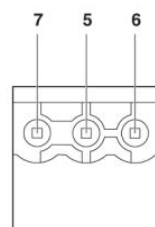

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;