


## ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN

Rendelési szám: 2735580

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2735580>

Elektronikaház alsó rész, beépített 10 pólusú keresztirányú összekötővel a párhuzamos csatlakozáshoz, valamint 2 pólusú összekötővel a soros csatlakozáshoz

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 601683
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 664 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Szín	zöld
<b>Méretetek / pólusok</b>	
Hossz	99 mm

Építési magasság	114,5 mm
Szélesség	45 mm
Pólusszám	32
	8

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C
Szabvány szerinti csatlakozás	CUL
U <sub>N</sub> névleges feszültség	300 V
I <sub>N</sub> névleges áram	8 A
Indikátor1	CUL1
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	8,2 W 16,5 W

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból
1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Arany

1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 10, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Arany
---------	------------------------	---

#### szerelés

2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Vakdugó, üres kapocshelyekhez
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2854173	ME B-KA	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS kapocsnyíláshoz (dugaszoldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2935959	ME B-SA/NS 35	Kapocsfedél, 1 csík akár 12 kapocshelyet is lefed, ME BUS dugasz oldalra (aljzat oldal)
2908760	ME DH27 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti- ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Távtartó, az NS 35-ös kalapsínhez való bemeneti-, ill. kimeneti érintkezők védelmére, szélesség [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Árnyékoló csatlakozóbilincs nyomtatott áramköri kapocshoz

#### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2909390	ME 45 OT-MKDSO GN	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocs csatlakozáshoz
2909345	ME 45 OT-MKDSO SET	Elektronikaház felső rész, NYÁK sorkapocsblokkokkal teljes beültetéshez 32 pólusú, elektronikaház szélessége 45 mm

#### Általános


2709192	ME 45 OT-1MSTBO GN	Elektronikaház felső rész, COMBICON csatlakozáshoz, egyemeletes
2909743	ME 45 OT-MSTBO GN	Elektronikaház felső rész, kéteemeletes, COMBICON csatlakozáshoz, elektronikaház szélessége: 45 mm
2909905	ME 45 OT-MSTBO SET	Elektronikaház felső rész, teljesen COMBICON alap készülékházakkal és csavaros dugaszokkal a teljes beültetéshez. 32 pólusú, elektronikaház szélessége 45 mm

## Rajzok


### Méretrajz

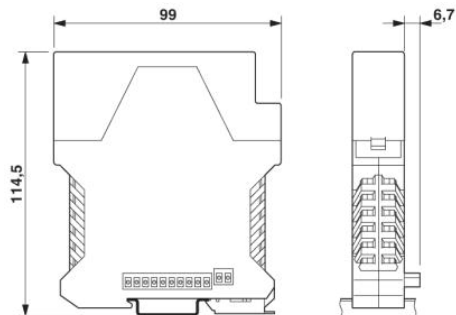


Az egyemeletes felső résszel rendelkező  
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2  
elektronikaház méretei

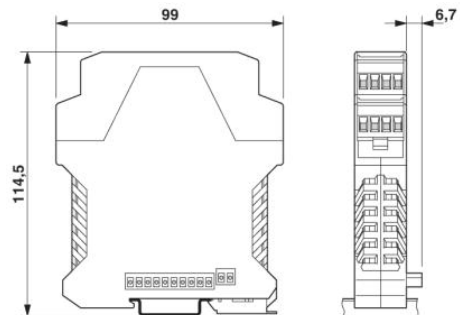

A kéteemeletes felső résszel rendelkező  
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2  
elektronikaház méretei

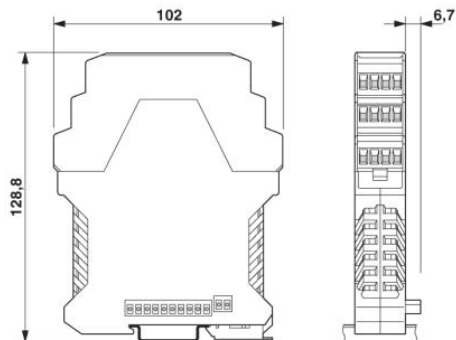

A háromemeletes felső résszel rendelkező  
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2  
elektronikaház méretei

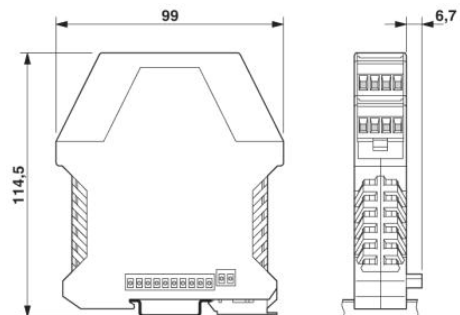


A kéteemeletes felső résszel rendelkező  
ME.../BUS 5+2 és ME.../BUS 10+2  
elektronikaház méretei





Sematikus rajz


---

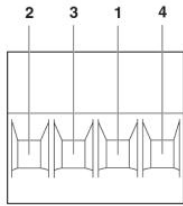

Baloldali láb kiosztás

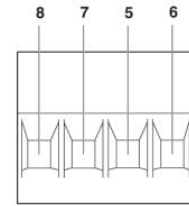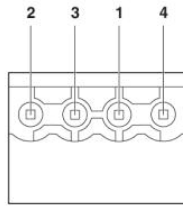

Jobboldali láb kiosztás

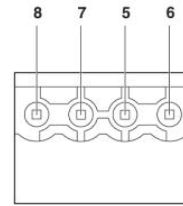

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;