

## EMG 25-B4


Rendelési szám: 2948335



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2948335>

Beültetőmodul, elektronikaházból, MKDS 3 csatlakozókapcsokból és NYÁK lapból áll

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 083281
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 711 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.28



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

#### Méretetek / pólusok

Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	25 mm
Pólusszám	8
Raszterméret	5 mm

#### Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	1,4 W 1,6 W 7,5 mm
	1,6 W 1,8 W 15 mm
	3,2 W 4,5 W 52 mm

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny
<b>szerelés</b>		
2941808	EMG 25-ZE	Köztes elem, a beépítési térfogat megnöveléséhez
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapcshelyet fed le.

### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2947132	EMG 25-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm, szélessége 25 mm
2948322	EMG 25-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 25 mm
2947145	EMG 25-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 25 mm

### Rajzok

#### Méretrajz

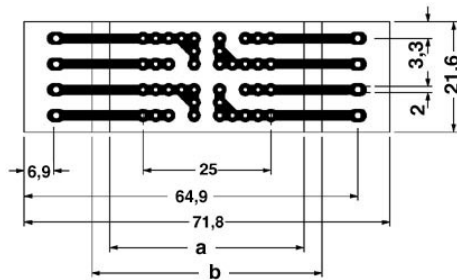

Raszterméret 5 mm  
 a = beültethető felület 38 mm a fedélben  
 b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

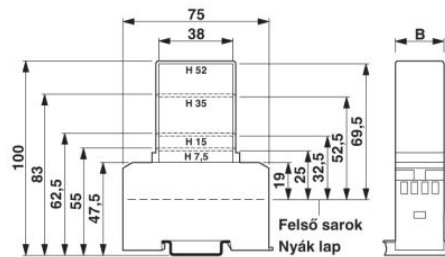

1 = NYÁK lap felső él  
 B = elektronikaház szélesség

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;