

CM 50-LG/H 30/BO BK


Rendelési szám: 2942878

Az ábrán a CM 50-LG/H 30/BO és a CM 75-LG/H 35 BO változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2942878>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 30 mm magasságú fedéllel

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 107529
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 736 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete

Méretetek / pólusok

Hossz	102 mm
-------	--------

Építési magasság	133 mm
Szélesség	50 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	26,8 W 39 W

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

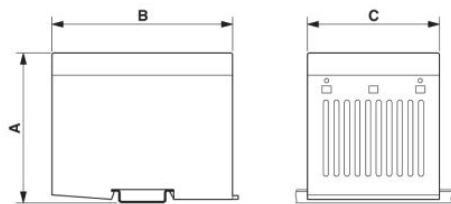


Méret A: 133 mm; Méret B: 102 mm; Méret C: 50 mm

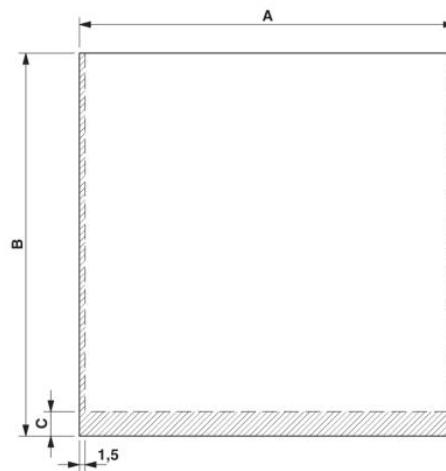

1, 7 NYÁK lap: A: 47,5 mm; B: 120,0 mm;
C: 6,5 mm
8,13 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 120,0
mm; C: 6,5 mm
10 NYÁK lap: A: 100,0 mm; B: 92,3 mm;
C: 0 mm

Sematikus rajz

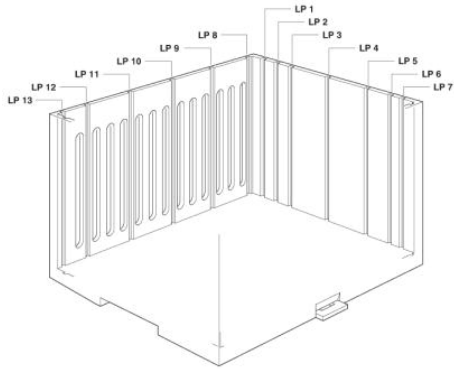

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;