

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK

Rendelési szám: 2941507

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2941507>

Elektronikamodul, NYÁK lapok behelyezéséhez, 35 mm magasságú fedéllel

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 080471
Csomag	5
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 737 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Komplett elektronikaház
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	fekete

Méretek / pólusok

Hossz	125 mm
-------	--------

Építési magasság	155 mm
Szélesség	175 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	120 W 160 W

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:


Rajzok

Méreterajz

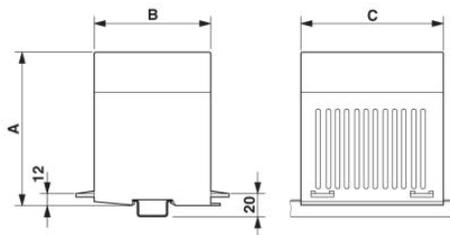


Méret A: 155 mm; Méret B: 125 mm; Méret C: 175 mm

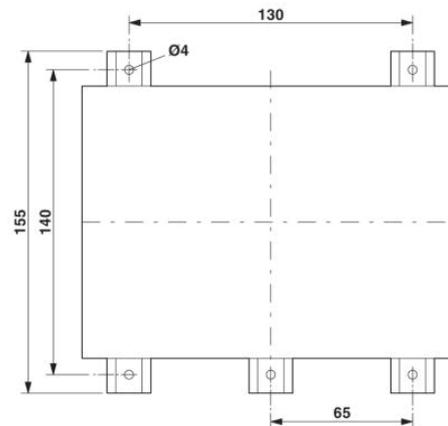

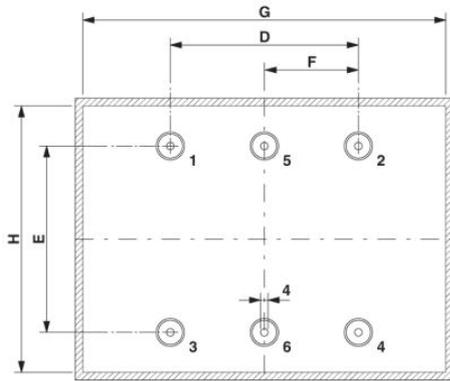


D: 100,0 mm; E: 80,0 mm; G: 160,0 mm;
H: 112,0 mm
1 - 4 távtartó csap: magasság 25 mm; \varnothing 4 mm

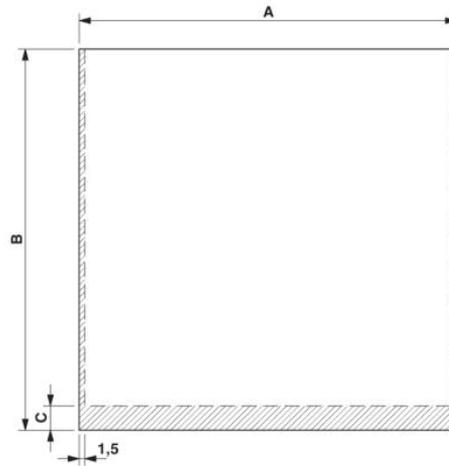

1, 7 NYÁK lap: A: 165,5 mm; B: 131,5 mm;
C: 0 mm
8,10,11,13 NYÁK lap: A: 115,5 mm; B:
139,0 mm; C: 0 mm

Sematikus rajz

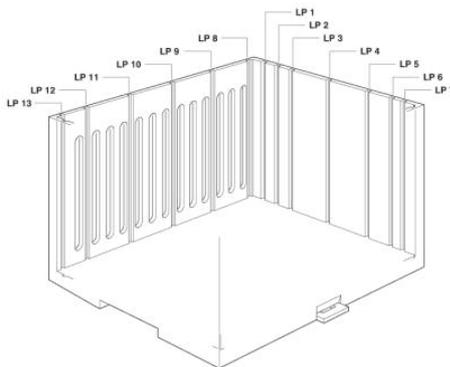

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;