

EMG 22-B4


Rendelési szám: 2946146



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2946146>

Beültetőmodul, elektronikaházból, MKDS 3 csatlakozókapcsokból és NYÁK lapból áll

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 082109
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 710 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.08



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

Méreték / pólusok

 
Hossz	75 mm
-------	-------

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	22,5 mm
Pólusszám	8
Raszterméret	5 mm

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	1,4 W 1,6 W 7,5 mm
	1,6 W 1,8 W 15 mm
	2,3 W 2,9 W 35 mm
	3 W 4,1 W 52 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny
szerelés		
2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2946159	EMG 22-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm, szélessége 22,5 mm
2946162	EMG 22-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 22,5 mm
2942771	EMG 22-H 35MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 35 mm, szélessége 22,5 mm
2946175	EMG 22-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 22,5 mm

Rajzok

Méretrajz

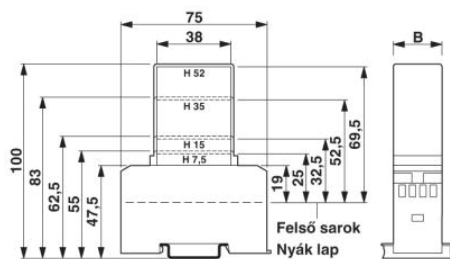

1 = NYÁK lap felső él
 B = elektronikaház szélesség

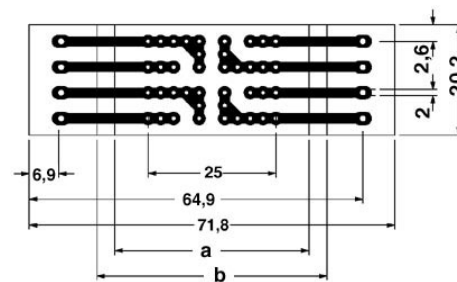

Raszterméret 5 mm
 a = beültethető felület 38 mm a fedélben
 b = beültethető felület 45 mm a készülékben

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;