


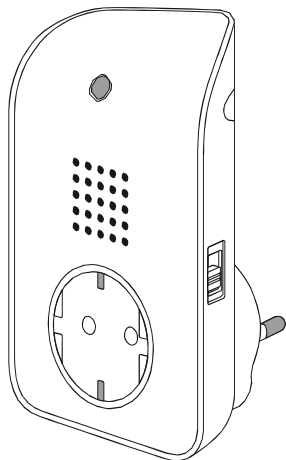
## HX Curve (70822)

Rádiójel vezérlésű ajtó gong - Kezelési és szerelési útmutató

Heidemann Handelsges. mbH

 [service@heidemann-handel.de](mailto:service@heidemann-handel.de)

 [www.heidemann-handel.de](http://www.heidemann-handel.de)






**D**

Tisztelt Vásárlónk!  
Köszönjük, hogy ezt a Heidemann terméket választotta. A vezeték nélküli gong készlet egy adóból és egy vevőből áll.  
A két egység felszereléséhez vezetékvezetés nem szükséges. A törvényileg szabályozott szavatossági időtartam érvényes.  
A szavatosság nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, melyek a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a szerelési- és használati útmutató be nem tartásából erednek.

### Általános tudnivalók

Ha a csengőgombot (adó) megnyomja, az jelet sugároz a vevőre, amely a jelet aktiválja. Felhangzik a kívánt dallam.  
A rádiógong készlet maximális hatótávolsága kb. 150 méter (szabd rálátásnál). A hatótávolságot a közbeeső akadályok (falak, fém, stb.) korlátozzák.

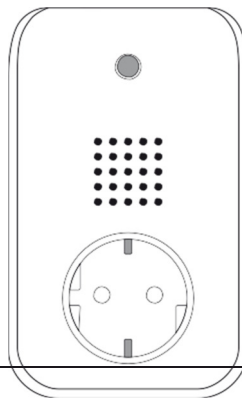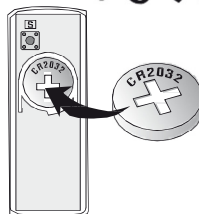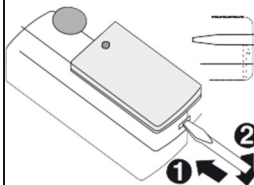

### Elem behelyezése az adóba


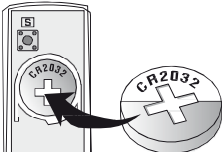
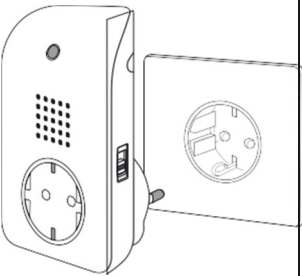
Az adót egy 3 V-os lítium CR2032 elem működteti, amelyet vele szállítunk, és a készülékbe már be van helyezve. Távolítsa el a védőfóliát, amely az adóból oldalt kinéz, azért, hogy létrejöjjön az elektromos kontaktus.




Elemcseréhez, a reteszelést egy keskeny csavarhúzóval óvatosan penyomva, vegye le az adó hátfalát.

Cserélje ki a régi elemet.  
Ellenőrizze, hogy az elemet a megadott polaritás szerint (+ oldal felül) helyesen rakta-e be. Szerelje össze az adó elő- és hátoldalát. Az adó most használatra kész.

### A vevő csatlakoztatása a

**dugasoló aljzathoz** A vevő áramellátás végett egy hálózati csatlakozó aljzathoz csatlakozik, ezért nincs szüksége elemekre.  
A rádióvevő készülék előlapján lévő dugaszoló csatlakozóval összekötve az aljzatot használható a készülék.

H			
<p>A hozzávaló tipliket és csavarokat megtalálja a szállításban.</p> <p>Alternative az adót a felragasztható aljzattal is fel lehet erősíteni, ami része a szállításnak. (Ez csak megfelelő felületre lehetséges)</p> <p><b>Fontos</b> Az adónak lágyítómezes PVC ajtókeretre vagy fém felületre való szerelése korlátozza a hatósugarát!</p> <p>Az adó homloklapján átlátszó védőfólia alatt feliratozható névtábla van.</p> <p><b>Dallam kiválasztása</b> A dallam beállító az adóban jobboldalt, az elemek felett van, és "S" betűvel van jelölve. A választó gombot megnyomva a dallamok a következő sorrendben következnek.</p> <p><b>Beállítási lehetőségek:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Westminster</li> <li>2. Ding-dong</li> <li>3. Csóharangok 1</li> <li>4. Csóharangok 2</li> <li>5. Popzene 1</li> <li>6. Zongora</li> <li>7. Popzene 2</li> <li>8. Öreg harang</li> </ol> <p>Az adó működtetések a készülék rádiójelet küld a vevőre. A hangjelzés megismétléséhez nyomja meg újra a csengőgombot. A hangjelzés csak egyszer hangzik el, akkor is, ha a csengőgombot megnyomva</p>	  	<p><b>Frekvencia beállítás, elemcsere, adók és vevők kiegészítése</b></p> <p>A Heidemann HX sorozat termékei egymással kombinálhatók, ill. bővíthetők, és öntanuló funkcióval rendelkeznek az adó csatorna könnyebb beállításához.</p> <p>Ha kiegészítő tartozékokat szerez be a rendszer bővítéséhez (lásd az útmutató végén a "További csatlakozási lehetőségek" szakaszt) figyeljen a baloldalt látható logóra.</p> <p>Maximálisan 4 adó tanítható be egy rádiójel vezérlésű vevőre. Adónak számít minden rádióadó névtáblával és anélkül, ajtó- és ablakkontaktus, mozgásjelző, vészjelző adó, valamint áthaladás jelző a Heidemann HX sorozatból.</p> <p>Egy adóra tetszőleges számú rádió vevő tanítható be.</p> <p><b>Első üzembe helyezés</b></p>	<p>Miután az elemeket behelyezte az adóba és a vevőt csatlakoztatta a dugaszoló aljzathoz, nyomja meg egyszer az adót. Ezzel az adó automatikusan beállít egy frekvenciát, ezt átküldi a vevőre, amely hanggal jelzi a frekvencia érzékelését. Közvetlenül e frekvenciátárolás után a vevő több rádiós jelet nem tud tárolni, ezáltal a rádiós zavarok más, a környezetben lévő készülékek által elkerülhetők.</p>

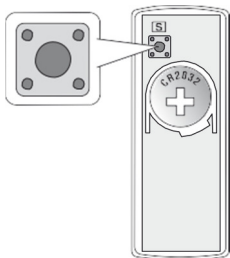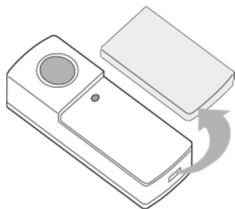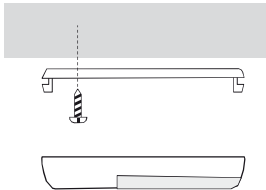

**További adók betanítása**

Egy második, harmadik ill. negyedik adó betanításához járjon el a következőképpen:

Lássa el először is a második adót elemekkel (lásd az "Elem behelyezés" c. szakaszt), ügyeljen közben arra, hogy az elemek megfelelően legyenek berakva, ill. arra is, hogy az esetleg benne lévő elemvédőcsíkot eltávolítsa.

A vevőt ne húzza ki a dugaszoló aljzatból! A készülék külsején egy kis nyomókapcsoló található (lásd a baloldali ábrát).


Tartsa a nyomókapcsolót 1 – 2 másodpercig megnyomva, amíg egy rövid hangjelzést nem hall. Ezután működtesse a rádió adót, ez automatikusan beállít egy frekvenciát és átküldi azt a vevőre, amely ezután hangot ad.

A harmadik és negyedik adónál járjon el hasonló módon.

**Megjegyzés:**

Ha a nyomókapcsolót működtette, és a rövid sípoló hang megszólalt, 5 másodpercen belül működtetnie kell az adót.

5 másodperc után 1 másodpercen keresztül egy folyamatos hangjelzés hallható, ez után több adó már nem tanítható be rá. Ilyen esetben az eljárást meg kell ismételni.

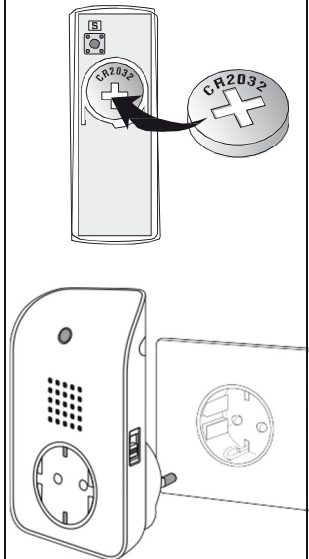**Elemcsere****Adó elemek**

Ha az adó elemeit cserélni akarja, az adót, a „További adók betanítása” rovatnak megfelelően újra be kell tanítani, és szükség esetén a dallamot is újra be kell állítani. A többi, korábban betanított adót nem kell újra betanítani.

**A frekvencia megváltoztatása**

Ha megszólalna a gong anélkül, hogy az adó gombját megnyomták volna, a közelben egy másik, ugyanezen a frekvencián működő készülék található.

Ebben az esetben az adót és a vevőt átállíthatja egy másik frekvenciára.

Távolítsa el 10 másodpercre az adókból az elemeket és húzza ki a vevőt a dugaszoló aljzatból, ez a tárolt frekvenciát törli.

Helyezze be újra az elemeket az adókba és csatlakoztassa a vevőt a hálózati aljzathoz. Ezután egy új frekvencia beállításához működtesse az adót.

A korábban betanított további adókat a „További adók betanítása” rovatnak megfelelően újra be kell tanítani .

**A híváshangok megkülönböztetése**


Egy második, harmadik vagy negyedik adó alkalmazása esetén az adóban más dallam (lásd a dallam választék szakaszt) beállításával meg lehet határozni, hogy honnan jön a hívás (pl. első- vagy hátsó ajtóról, ápolásra szoruló személytől, stb.)




A frekvencia beállításnál, járjon el ugyanúgy, amint azt leírtuk az „Első üzembe helyezés” ill. "további adók betanítása" c. szakaszokban.

**Több készlet használata különböző frekvenciákon**

Ha egy rádiójel vezérlésű csengőt egy emeleten ház földszintjén és az első emeleten is használni kíván, két készletre van szüksége; ezeket egymás után kell üzembe helyezni, úgy, ahogy az "Első üzembe helyezés" szakaszban leírtuk.


A Heidemann kódoló rendszer alapján a második készlet automatikusan egy másik frekvenciát fog alkalmazni, és nem csenget, ha az első készletet használják.

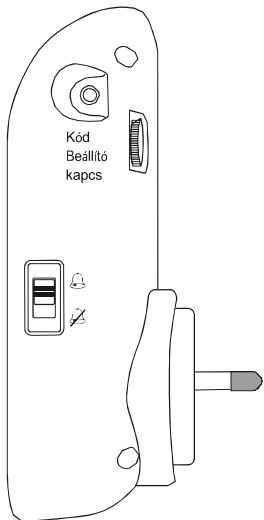

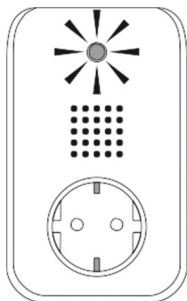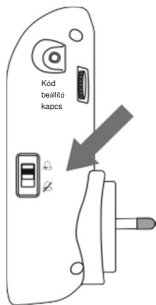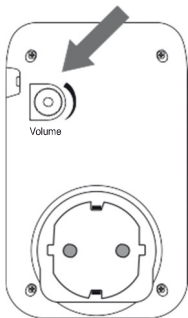

H		
<p><b>Hangerőszabályozó</b> A vevő hátoldalán található hangerő szabályozóval beállíthatja fokozatmentesen szabályozva (kb. 70 - 90 dB(A)) között a hangerőt.</p> <p><b>Az ON/OFF kapcsoló használata</b> A vevő oldalán egy ON/OFF (be-ki) kapcsoló található.</p> <p>Ha a kapcsolót OFF-ra állítja, a gong hangja akkor sem hangzik fel, ha az adót működésbe hozták.</p> <p><b>LED működést jelző fény</b> A vevő előoldalán egy zöld LED működést jelző fény látható, amelyik folyamatosan világít, ha az adó csatlakoztatva van a dugaszoló aljzathoz.</p> <p><b>Működésjelző LED</b> Az adó előlapján van egy működésjelző LED, amely az adó működésbe hozatalakor világít.</p>	<p><b>Adó jellemzői:</b> Áramellátás: 1 db 3 V-os CR2032 elem (vele szállítjuk)</p> <p>Fogyasztás: 15 mA üzem közben &lt; 3 µA készenléti állapotban</p> <p>Hőmérséklettartomány: -10 °C...+40 °C</p> <p><b>Vevő:</b> Dugaszolóaljzat csatlakozás 230 V / 16 A ~ 50 Hz</p> <p>Fogyasztás: 60 mA üzemben 60 mA készenlétben</p> <p>Hőmérséklet tartomány: 5 °C ... +40 °C</p> <p><b>FIGYELEM:</b> Ne tegye ki az elemeket <b>hőségnek, közvetlen napsugárzásnak</b>, és ne dobja tűzbe azokat! Robbanásveszély!</p> <p>Ne dugaszoljon egymásba több készüléket. Ne használja letakarva az elosztót.</p> <p>Csak beltéri használatra alkalmas.</p> <p><b>A környezetvédelemre, eltávolításra és összeférhetőségre vonatkozó felhasználói információk mellékelve vannak.</b></p>	<p><b>Szavatosság a törvényi szabályozás szerint. A műszaki változtatások joga fenntartva.</b></p>

 **További csatlakozási lehetőségek** nincsenek a szállításban





Szám 70399

**H** HX Rádió konverter a hívásbővítéshez

szám 70377

 
**H** HX Rádió hatótávolság bővítés

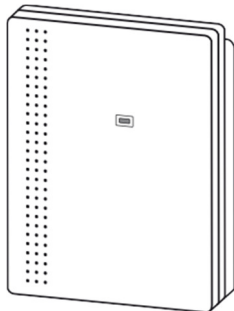


Szám 70378

**D** HX Ajtó- és ablakérintkező rádióadó  
**GB** HX Radio Transmitter Window and Door Contact

**SLO**  
**H**

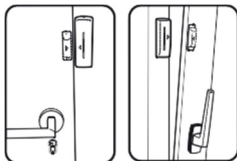


**D**  
**GB**  
**SLO**  
**HR**

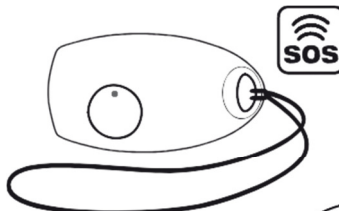

Szám 70370

**D** HX Mini rádió vészjelző adó


**G**

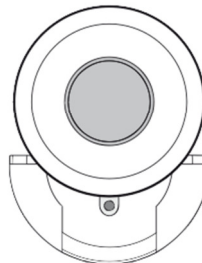


No. 70371

**D** Vészjelző rádióadó HX Maxi

**G**

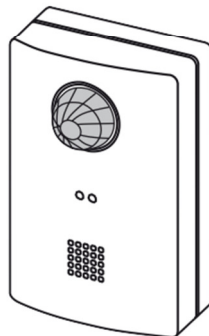

**G** jelző HX

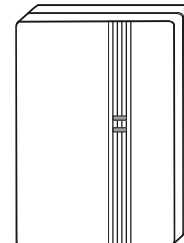

No. 70374  
Rádió s áthala dás

D GB SLO HR

No. 70372

Hang

zásra

aktív

rádió

konv

erter

HX S

