

CRIMPFOX-SC 1,5

Rendelési szám: 1212048



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212048>

Krimpelőfogó 2,8 és 4,8 mm-es nem szigetelt dugaszüvelyekhez, 0,1 - 1,5 mm², B-krimp



Kereskedelmi adat

EAN



Csomag

1

Vámtarifa

82032000

Katalógusoldal információ

Oldal 404 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Préselőegység	1. krimphely

Keresztmetszet min.	0,1 mm ²
Keresztmetszet max.	0,5 mm ²
AWG legalább	26
AWG max	22
Préselőegység	2. krimphely
Keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet max.	1 mm ²
AWG legalább	22
AWG max	18
Préselőegység	3. krimphely
Keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	18
AWG max	16
Préselőegység	4. krimphely
	5. krimphely
Préselés	B krimp
Csatlakozási mód	Csúszósaruk

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212049	CRIMPFOX-SC 1,5/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-SC 1,5-höz
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Termékrajz

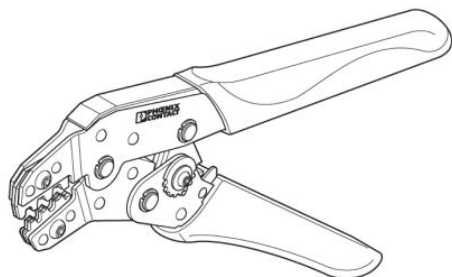

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;