

CRIMPFOX-RCI 2,5

Rendelési szám: 1212053



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212053>

Krimpelőfogó, szigetelt kábelsaruhoz, 0,75 - 2,5 mm² (piros, kék),
ovális krimp



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453820
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 398 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Préselőegység	1. krimphely

Keresztmetszet min.	0,75 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	20
AWG max	16
Préselőegység	2. krimphely
Keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Keresztmetszet max.	2,5 mm ²
AWG legalább	16
AWG max	14
Préselőegység	3. krimphely
	4. krimphely
	5. krimphely
Préselés	Oval krimp
Csatlakozási mód	szigetelt kábelsaruk

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212054	CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-RCI 2,5-höz
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Termékrajz

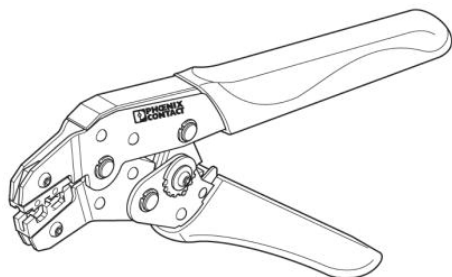

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;