


CRIMPFOX-CX 6,48

Rendelési szám: 1212095

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212095>Préselőfogó koaxiális csatlakozókhoz, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm,
HEX-Crimp

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 453882
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 408 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm

Préselőegység	1. krimphely 6,48 mm 0,255 "
	2. krimphely 5,41 mm 0,213 "
	3. krimphely 1,69 mm 0,67 "
	4. krimphely
	5. krimphely
Préselés	HEX krimp
Csatlakozási mód	Koaxilális csatlakozók

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212286	CRIMPFOX-CX 6,48/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-CX 6,48-hez
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Piktogram



Termékrajz

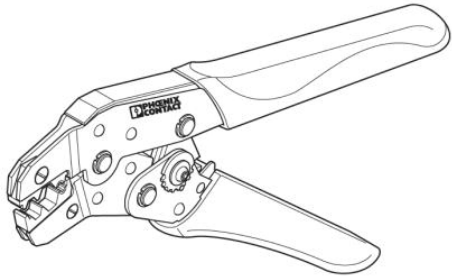

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;