 


CRIMPFOX 6S-F


Rendelési szám: 1212043

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212043>

Préselőfogó a DIN 46228 szabvány 1+4. része szerinti érvéghüvelyekhez, 0,5 - 6 mm², szembőli bevezetés, négyszögletes krimp



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453875
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 393 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Szín	fekete

Préselőegység	1. krimphely
Keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Keresztmetszet max.	6 mm ²
AWG legalább	20
AWG max	10
Préselőegység	2. krimphely
	3. krimphely
	4. krimphely
	5. krimphely
Préselés	Négyszögletes krimp
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Termékrajz

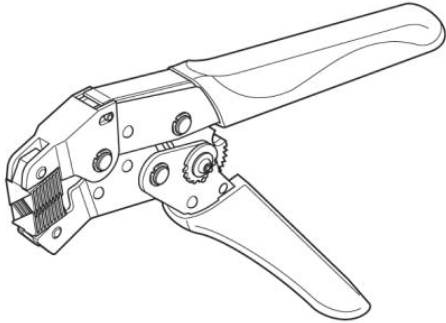

CRIMPFOX 6S-F Rendelési szám: 1212043

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212043>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;