


CRIMPFOX-RC 2,5

Rendelési szám: 1212063

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212063>Préselő fogó szigeteletlen kábelsarukhoz, 0,34 - 2,5 mm², Indent-Crimp

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 453844
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 400 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Préselőegység	1. krimpely
Keresztmetszet min.	0,34 mm ²

Keresztmetszet max.	0,75 mm ²
AWG legalább	22
AWG max	20
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,75 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	14
AWG max	16
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Keresztmetszet max.	2,5 mm ²
AWG legalább	16
AWG max	14
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	D-SUB érintkező krimpelő
Csatlakozási mód	szigelés nélküli kábelsaruk

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212064	CRIMPFOX-RC 2,5/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-RC 2,5-höz
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Termékrajz

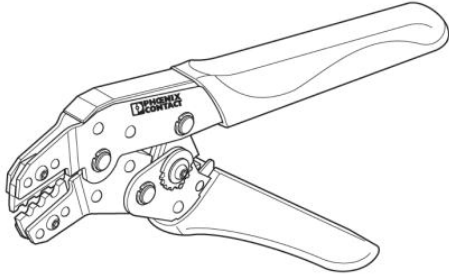

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;