

# CRIMPFOX-RCI 1

Rendelési szám: 1212055




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212055>

Krimpelőfogó, szigetelt kábelsaruzhoz, 0,14 - 1,0 mm<sup>2</sup> (világoszöld, piros), ovális krimp



## Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453851
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 398 (CAT-5-2013)

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Préselőegység	1. krimpely

Keresztmetszet min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	26
AWG max	24
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	24
AWG max	22
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG legalább	22
AWG max	18
Préselőegység	4. krimp hely
	5. krimp hely
Préselés	Oval krimp
Csatlakozási mód	szigetelt kábelsaruk

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1212056	CRIMPFOX-RCI 1/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX-RCI 1-hez
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

## Rajzok

### Termékrajz

---

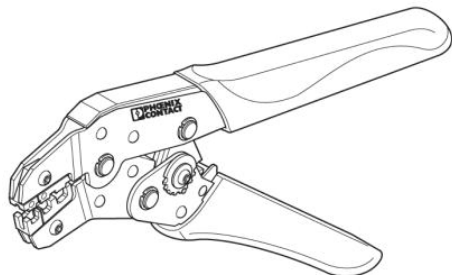

CRIMPFOX-RCI 1 Rendelési szám: 1212055

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212055>

---

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;